

Шаровой стыковой соединитель Ø30, тип I с защитой от проворачивания

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Алюминиевая отливка.

Монтажные части из стали.

Исполнение:

чистая.

Монтажные части, оцинкованные.

Указание:

Подходит для труб круглого сечения и профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Для вариативного соединения. Шаровой крестовидный соединитель поворачивается на 180°. Благодаря этому он подходит для соединений в любом пространственном положении. Он обеспечивает прочное торцевое соединение двух труб или профильных труб. Благодаря шару, расположенному в шаровом подпятнике, соединитель поворачивается в нужное положение и фиксируется всего одним винтом.

В шаровом стыковом соединителе предусмотрена встроенная защита от проворачивания, выдерживающая высокие нагрузки. Она обеспечивает точное и долговременное выравнивание профильных труб Ø30. При необходимости, защиту от проворачивания можно отвинтить с помощью шлицевой отвертки. Это необходимо, чтобы закрепить трубы круглого сечения Ø30 в шаровом стыковом соединителе.

Объем поставки:

2 половины шарового соединителя, шаровая головка.


2 половины шарового соединителя, шаровой подпятник.

2 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 30, оцинкованные.

2 самостопорящиеся гайки ISO 10511 - M6, оцинкованные.

Элемент поставляется в предварительно собранном виде.

Чертежи

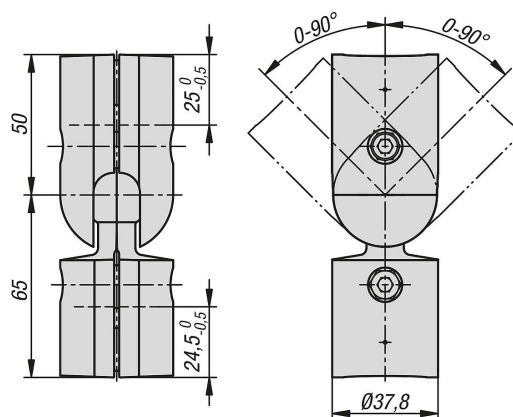

Шаровой стыковой соединитель Ø30, тип I с защитой от проворачивания**Обзор изделий****Шаровой стыковой соединитель Ø30, тип I, с защитой от проворачивания**

Номер заказа	Профиль	ЭСР электростатический разряд	Подходящий чехол KIPP
K1989.301	Ø30	да	K1990.301