

Регулировочная заглушка из пластика с противоскользящей вставкой для труб круглого и прямоугольного сечения, форма А, круглая

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основной корпус из полиамида.

Противоскользящая вставка из полиуретана.

Исполнение:

Корпус, черный.

Указание:

Регулировка ножек должна осуществляться без нагрузки.

Указанная осевая статическая нагрузка относится к вывернутому на 10 мм винту с плоской опорной поверхностью.

Регулировочные заглушки не подходят в качестве скользящих элементов нагрузки и не предназначены для динамических нагрузок.

Форма пластин гайки может быть закрытой или прерванной.

Форма А и форма В: от 60 мм с установленной резьбовой гильзой.


Применение:

Регулировочные заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Особенно подходит для предотвращения скольжения на гладких полах.

Монтаж:

Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.

Чертежи

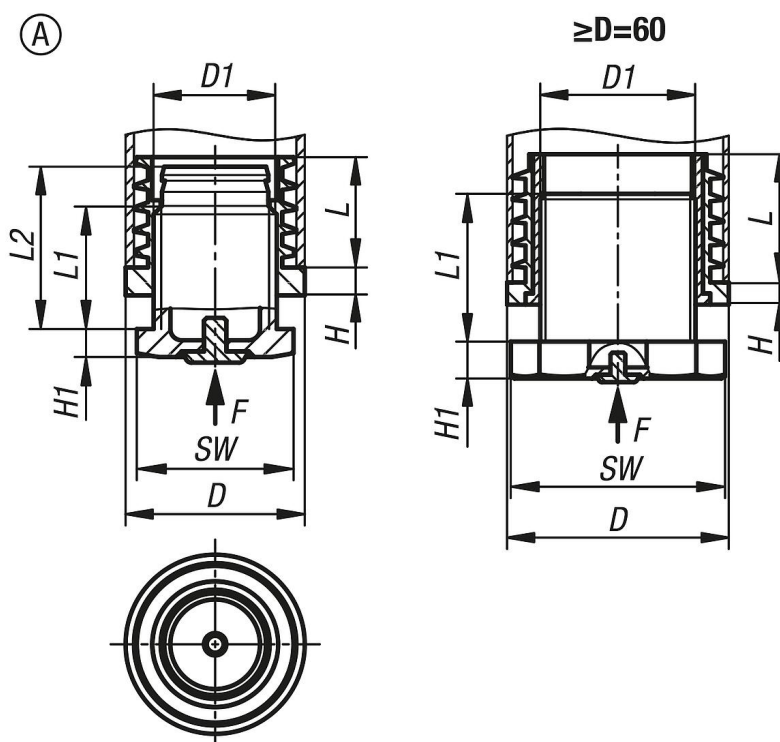

Регулировочная заглушка из пластика с противоскользящей вставкой для труб круглого и прямоугольного сечения, форма А, круглая

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Тип формы	D	D1	H	H1	L	L1	L2	SW	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)	Подходящий к
K2034.00251520	для трубок круглого сечения	A	круглые	25	M16	5	5	19,7	22	29	24	1,5	Ø25x1,5-2
K2034.00301015	для трубок круглого сечения	A	круглые	30	M22	5	5	19,7	29	-	28	3	Ø30x1-1,5
K2034.00301520	для трубок круглого сечения	A	круглые	30	M22	5	5	27	29	-	28	2,5	Ø30x1,5-2
K2034.00321520	для трубок круглого сечения	A	круглые	32	M22	5	5	19,7	29	-	28	3	Ø32x1,5-2
K2034.00351520	для трубок круглого сечения	A	круглые	35	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø35x1,5-2
K2034.00352025	для трубок круглого сечения	A	круглые	35	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø35x2-2,5
K2034.00381520	для трубок круглого сечения	A	круглые	38	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø38x1,5-2
K2034.00401520	для трубок круглого сечения	A	круглые	40	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø40x1,5-2
K2034.00402025	для трубок круглого сечения	A	круглые	40	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø40x2-2,5
K2034.00421520	для трубок круглого сечения	A	круглые	42	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	Ø42x1,5-2
K2034.00451520	для трубок круглого сечения	A	круглые	45	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	Ø45x1,5-2
K2034.00501520	для трубок круглого сечения	A	круглые	50	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	Ø50x1,5-2
K2034.00511220	для трубок круглого сечения	A	круглые	50,8	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	Ø50,8x1,2-2
K2034.00601520	для трубок круглого сечения	A	круглые	60	S42X2	6	10	34,7	40	-	58	3	Ø60x1,5-2
K2034.00801520	для трубок круглого сечения	A	круглые	80	S56X2	6	10	34,7	40	-	74	3	Ø80x1,5-2