

Быстрозажимное устройство из черной стали, вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, форма А, малое

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Быстрозажимные устройства черного цвета особенно хорошо подходят для использования с оптическими измерительными приборами. Черная поверхность предотвращает блики при измерениях и фотографировании.

Материал:

Сталь.


Исполнение:

Сталь, вороненая.

Полимерная ручка, маслостойкая.

Быстрозажимное устройство из черной стали, вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, форма А, малое

Чертежи

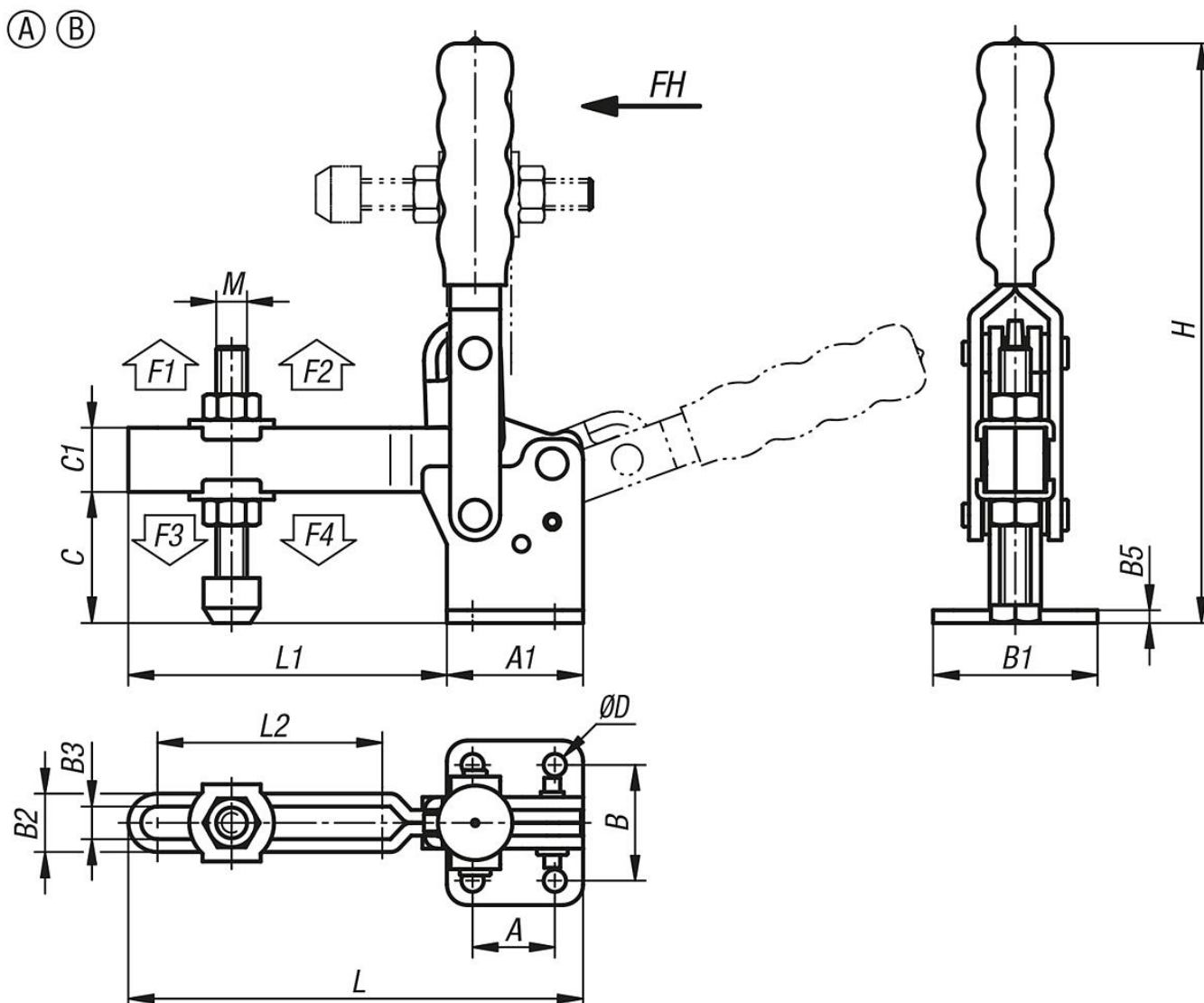

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	A	A1	B	B1	B2	B3	B5	C	C1	D	H	Усилие зажима F1 Н	Крепежная сила F2 Н	Усилие от руки FH - Н	L	L1	L2
K2066.001000	A	16	26	24	34	9,5	5,5	2	16	9	4,4	88	700	1000	50	57	31	16,6

Номер заказа	M	Зажимное усилие F3 Н	Зажимное усилие F4 Н	Угол поворота ручки	Угол поворота держателя
K2066.001000	M5x40	500	700	85°	120°