

Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма D

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

ПВХ.

Исполнение:

чёрный.

Указание:

Кромочные защитные профили предназначены для сглаживания острых краев, облицовки и декорирования кромок листового металла. При этом нет необходимости в дополнительных этапах обработки.


Монтаж:

Легкий и быстрый монтаж. При надавливании рукой фиксируется угловой защитный профиль, даже при наличии радиусов и искривлений. Клей и крепежные элементы не требуются.


По запросу:

Другие варианты длины.

Минимальный радиус изгиба:

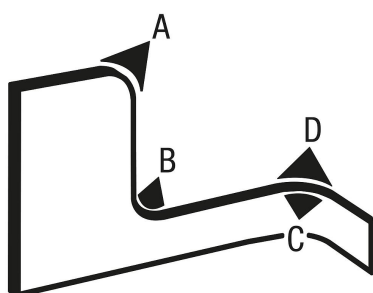

Чертежи

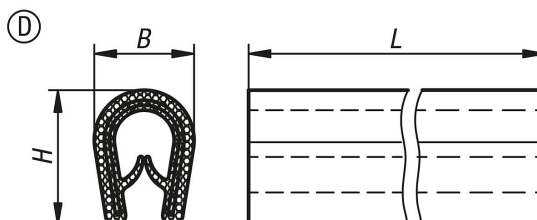

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	L	Диапазон зажима мм	Минимальный радиус изгиба мм	B H
K1367.308X2000	D	2000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6 8
K1367.308X5000	D	5000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6 8
K1367.308X10000	D	10000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6 8
K1367.308X20000	D	20000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6 8
K1367.308X50000	D	50000	0,8-1,5	A=10 B=10 C=10 D=10	6 8