

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Рукоятка из армированной стекловолокном пластмассы с зубчатым кольцом из цинкового литья.

Стальные детали, нержавеющая сталь 1.4305 (соответствует AISI 303).

Исполнение:

Стальные части Без покрытия.

По запросу:

Другие варианты наружной резьбы, длина болта и специальное исполнение.

Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

K0270 inch



Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Описание товара/фотография продукта




Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Описание товара/фотография продукта



Чертежи

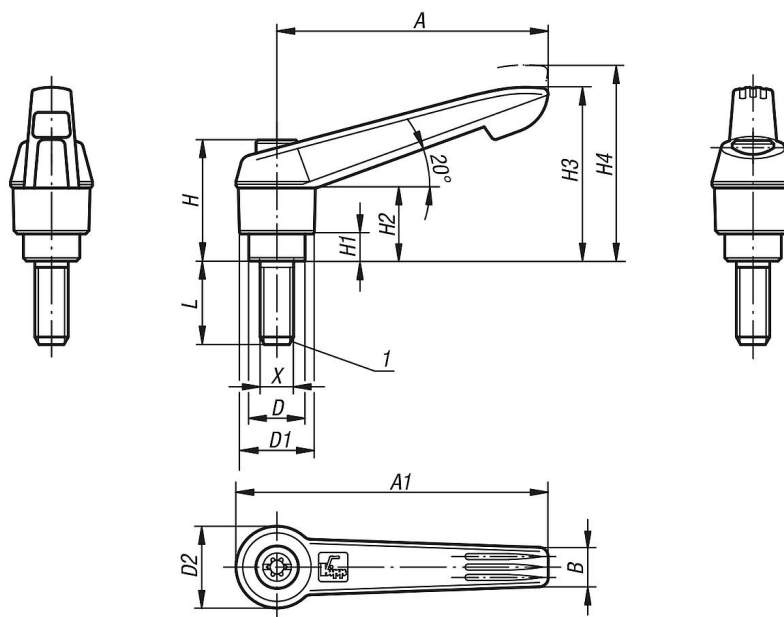

Обзор изделий

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0270.1A01X15	чёрно-серый RAL 7021	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A02X15	оранжевый чистый RAL 2004	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A016X15	ярко-жёлтый RAL 1021	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A084X15	ярко-красный RAL 3020	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A086X15	ярко-зелёный RAL 6032	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A087X15	ярко-синий RAL 5017	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A01X20	чёрно-серый RAL 7021	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A02X20	оранжевый чистый RAL 2004	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка,
резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0270.1A016X20	ярко-жёлтый RAL 1021	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A084X20	ярко-красный RAL 3020	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A086X20	ярко-зелёный RAL 6032	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A087X20	ярко-синий RAL 5017	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A01X25	чёрно-серый RAL 7021	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A02X25	оранжевый чистый RAL 2004	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A016X25	ярко-жёлтый RAL 1021	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A084X25	ярко-красный RAL 3020	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A086X25	ярко-зелёный RAL 6032	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A087X25	ярко-синий RAL 5017	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A11X15	чёрно-серый RAL 7021	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A12X15	оранжевый чистый RAL 2004	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A116X15	ярко-жёлтый RAL 1021	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A184X15	ярко-красный RAL 3020	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A186X15	ярко-зелёный RAL 6032	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A187X15	ярко-синий RAL 5017	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A11X20	чёрно-серый RAL 7021	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A12X20	оранжевый чистый RAL 2004	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A116X20	ярко-жёлтый RAL 1021	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A184X20	ярко-красный RAL 3020	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A186X20	ярко-зелёный RAL 6032	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A187X20	ярко-синий RAL 5017	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A11X25	чёрно-серый RAL 7021	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A12X25	оранжевый чистый RAL 2004	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A116X25	ярко-жёлтый RAL 1021	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A184X25	ярко-красный RAL 3020	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A186X25	ярко-зелёный RAL 6032	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A187X25	ярко-синий RAL 5017	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A21X10	чёрно-серый RAL 7021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.1A22X10	оранжевый чистый RAL 2004	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.1A216X10	ярко-жёлтый RAL 1021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.1A284X10	ярко-красный RAL 3020	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.1A286X10	ярко-зелёный RAL 6032	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.1A287X10	ярко-синий RAL 5017	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.1A21X15	чёрно-серый RAL 7021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A22X15	оранжевый чистый RAL 2004	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A216X15	ярко-жёлтый RAL 1021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A284X15	ярко-красный RAL 3020	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A286X15	ярко-зелёный RAL 6032	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A287X15	ярко-синий RAL 5017	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A21X20	чёрно-серый RAL 7021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A22X20	оранжевый чистый RAL 2004	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A216X20	ярко-жёлтый RAL 1021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A284X20	ярко-красный RAL 3020	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A286X20	ярко-зелёный RAL 6032	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A287X20	ярко-синий RAL 5017	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A21X25	чёрно-серый RAL 7021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A22X25	оранжевый чистый RAL 2004	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A216X25	ярко-жёлтый RAL 1021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A284X25	ярко-красный RAL 3020	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A286X25	ярко-зелёный RAL 6032	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A287X25	ярко-синий RAL 5017	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A21X30	чёрно-серый RAL 7021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.1A22X30	оранжевый чистый RAL 2004	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.1A216X30	ярко-жёлтый RAL 1021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.1A284X30	ярко-красный RAL 3020	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.1A286X30	ярко-зелёный RAL 6032	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.1A287X30	ярко-синий RAL 5017	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.1A21X40	чёрно-серый RAL 7021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.1A22X40	оранжевый чистый RAL 2004	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.1A216X40	ярко-жёлтый RAL 1021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.1A284X40	ярко-красный RAL 3020	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка,
резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0270.1A286X40	ярко-зелёный RAL 6032	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.1A287X40	ярко-синий RAL 5017	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.1A21X50	чёрно-серый RAL 7021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.1A22X50	оранжевый чистый RAL 2004	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.1A216X50	ярко-жёлтый RAL 1021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.1A284X50	ярко-красный RAL 3020	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.1A286X50	ярко-зелёный RAL 6032	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.1A287X50	ярко-синий RAL 5017	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.2A21X15	чёрно-серый RAL 7021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A22X15	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A216X15	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A284X15	ярко-красный RAL 3020	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A286X15	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A287X15	ярко-синий RAL 5017	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A21X20	чёрно-серый RAL 7021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A22X20	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A216X20	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A284X20	ярко-красный RAL 3020	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A286X20	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A287X20	ярко-синий RAL 5017	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A21X25	чёрно-серый RAL 7021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A22X25	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A216X25	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A284X25	ярко-красный RAL 3020	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A286X25	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A287X25	ярко-синий RAL 5017	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A21X30	чёрно-серый RAL 7021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A22X30	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A216X30	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A284X30	ярко-красный RAL 3020	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A286X30	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A287X30	ярко-синий RAL 5017	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A21X40	чёрно-серый RAL 7021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A22X40	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A216X40	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A284X40	ярко-красный RAL 3020	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A286X40	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A287X40	ярко-синий RAL 5017	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A21X50	чёрно-серый RAL 7021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A22X50	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A216X50	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A284X50	ярко-красный RAL 3020	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A286X50	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A287X50	ярко-синий RAL 5017	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A21X60	чёрно-серый RAL 7021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A22X60	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A216X60	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A284X60	ярко-красный RAL 3020	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A286X60	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A287X60	ярко-синий RAL 5017	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A31X15	чёрно-серый RAL 7021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A32X15	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A316X15	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A384X15	ярко-красный RAL 3020	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A386X15	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A387X15	ярко-синий RAL 5017	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A31X20	чёрно-серый RAL 7021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A32X20	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A316X20	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A384X20	ярко-красный RAL 3020	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A386X20	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A387X20	ярко-синий RAL 5017	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка,
резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0270.2A31X25	чёрно-серый RAL 7021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A32X25	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A316X25	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A384X25	ярко-красный RAL 3020	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A386X25	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A387X25	ярко-синий RAL 5017	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A31X30	чёрно-серый RAL 7021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A32X30	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A316X30	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A384X30	ярко-красный RAL 3020	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A386X30	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A387X30	ярко-синий RAL 5017	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A31X40	чёрно-серый RAL 7021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A32X40	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A316X40	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A384X40	ярко-красный RAL 3020	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A386X40	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A387X40	ярко-синий RAL 5017	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A31X50	чёрно-серый RAL 7021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A32X50	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A316X50	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A384X50	ярко-красный RAL 3020	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A386X50	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A387X50	ярко-синий RAL 5017	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A31X60	чёрно-серый RAL 7021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A32X60	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A316X60	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A384X60	ярко-красный RAL 3020	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A386X60	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A387X60	ярко-синий RAL 5017	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A41X20	чёрно-серый RAL 7021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A42X20	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A416X20	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A484X20	ярко-красный RAL 3020	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A486X20	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A487X20	ярко-синий RAL 5017	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A41X25	чёрно-серый RAL 7021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A42X25	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A416X25	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A484X25	ярко-красный RAL 3020	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A486X25	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A487X25	ярко-синий RAL 5017	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A41X30	чёрно-серый RAL 7021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A42X30	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A416X30	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A484X30	ярко-красный RAL 3020	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A486X30	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A487X30	ярко-синий RAL 5017	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A41X40	чёрно-серый RAL 7021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A42X40	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A416X40	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A484X40	ярко-красный RAL 3020	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A486X40	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A487X40	ярко-синий RAL 5017	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A41X50	чёрно-серый RAL 7021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A42X50	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A416X50	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A484X50	ярко-красный RAL 3020	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A486X50	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A487X50	ярко-синий RAL 5017	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A41X60	чёрно-серый RAL 7021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A42X60	оранжевый чистый RAL 2004	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка,
резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0270.2A416X60	ярко-жёлтый RAL 1021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A484X60	ярко-красный RAL 3020	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A486X60	ярко-зелёный RAL 6032	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A487X60	ярко-синий RAL 5017	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.3A31X20	чёрно-серый RAL 7021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A32X20	оранжевый чистый RAL 2004	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A316X20	ярко-жёлтый RAL 1021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A384X20	ярко-красный RAL 3020	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A386X20	ярко-зелёный RAL 6032	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A387X20	ярко-синий RAL 5017	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A31X25	чёрно-серый RAL 7021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A32X25	оранжевый чистый RAL 2004	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A316X25	ярко-жёлтый RAL 1021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A384X25	ярко-красный RAL 3020	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A386X25	ярко-зелёный RAL 6032	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A387X25	ярко-синий RAL 5017	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A31X30	чёрно-серый RAL 7021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A32X30	оранжевый чистый RAL 2004	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A316X30	ярко-жёлтый RAL 1021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A384X30	ярко-красный RAL 3020	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A386X30	ярко-зелёный RAL 6032	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A387X30	ярко-синий RAL 5017	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A31X40	чёрно-серый RAL 7021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A32X40	оранжевый чистый RAL 2004	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A316X40	ярко-жёлтый RAL 1021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A384X40	ярко-красный RAL 3020	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A386X40	ярко-зелёный RAL 6032	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A387X40	ярко-синий RAL 5017	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A31X50	чёрно-серый RAL 7021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A32X50	оранжевый чистый RAL 2004	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A316X50	ярко-жёлтый RAL 1021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A384X50	ярко-красный RAL 3020	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A386X50	ярко-зелёный RAL 6032	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A387X50	ярко-синий RAL 5017	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A31X60	чёрно-серый RAL 7021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A32X60	оранжевый чистый RAL 2004	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A316X60	ярко-жёлтый RAL 1021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A384X60	ярко-красный RAL 3020	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A386X60	ярко-зелёный RAL 6032	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A387X60	ярко-синий RAL 5017	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A41X20	чёрно-серый RAL 7021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A42X20	оранжевый чистый RAL 2004	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A416X20	ярко-жёлтый RAL 1021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A484X20	ярко-красный RAL 3020	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A486X20	ярко-зелёный RAL 6032	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A487X20	ярко-синий RAL 5017	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A41X25	чёрно-серый RAL 7021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A42X25	оранжевый чистый RAL 2004	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A416X25	ярко-жёлтый RAL 1021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A484X25	ярко-красный RAL 3020	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A486X25	ярко-зелёный RAL 6032	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A487X25	ярко-синий RAL 5017	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A41X30	чёрно-серый RAL 7021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A42X30	оранжевый чистый RAL 2004	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A416X30	ярко-жёлтый RAL 1021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A484X30	ярко-красный RAL 3020	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A486X30	ярко-зелёный RAL 6032	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A487X30	ярко-синий RAL 5017	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A41X40	чёрно-серый RAL 7021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A42X40	оранжевый чистый RAL 2004	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A416X40	ярко-жёлтый RAL 1021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A484X40	ярко-красный RAL 3020	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка,
резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0270.3A486X40	ярко-зелёный RAL 6032	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A487X40	ярко-синий RAL 5017	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A41X50	чёрно-серый RAL 7021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A42X50	оранжевый чистый RAL 2004	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A416X50	ярко-жёлтый RAL 1021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A484X50	ярко-красный RAL 3020	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A486X50	ярко-зелёный RAL 6032	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A487X50	ярко-синий RAL 5017	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A41X60	чёрно-серый RAL 7021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A42X60	оранжевый чистый RAL 2004	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A416X60	ярко-жёлтый RAL 1021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A484X60	ярко-красный RAL 3020	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A486X60	ярко-зелёный RAL 6032	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A487X60	ярко-синий RAL 5017	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.4A51X25	чёрно-серый RAL 7021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.4A52X25	оранжевый чистый RAL 2004	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.4A516X25	ярко-жёлтый RAL 1021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.4A584X25	ярко-красный RAL 3020	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.4A586X25	ярко-зелёный RAL 6032	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.4A587X25	ярко-синий RAL 5017	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.4A51X30	чёрно-серый RAL 7021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.4A52X30	оранжевый чистый RAL 2004	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.4A516X30	ярко-жёлтый RAL 1021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.4A584X30	ярко-красный RAL 3020	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.4A586X30	ярко-зелёный RAL 6032	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.4A587X30	ярко-синий RAL 5017	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.4A51X40	чёрно-серый RAL 7021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.4A52X40	оранжевый чистый RAL 2004	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.4A516X40	ярко-жёлтый RAL 1021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.4A584X40	ярко-красный RAL 3020	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.4A586X40	ярко-зелёный RAL 6032	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.4A587X40	ярко-синий RAL 5017	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.4A51X50	чёрно-серый RAL 7021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.4A52X50	оранжевый чистый RAL 2004	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.4A516X50	ярко-жёлтый RAL 1021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.4A584X50	ярко-красный RAL 3020	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.4A586X50	ярко-зелёный RAL 6032	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.4A587X50	ярко-синий RAL 5017	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.4A51X60	чёрно-серый RAL 7021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.4A52X60	оранжевый чистый RAL 2004	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.4A516X60	ярко-жёлтый RAL 1021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.4A584X60	ярко-красный RAL 3020	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.4A586X60	ярко-зелёный RAL 6032	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.4A587X60	ярко-синий RAL 5017	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.5A61X30	чёрно-серый RAL 7021	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.5A62X30	оранжевый чистый RAL 2004	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.5A616X30	ярко-жёлтый RAL 1021	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.5A684X30	ярко-красный RAL 3020	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.5A686X30	ярко-зелёный RAL 6032	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.5A687X30	ярко-синий RAL 5017	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.5A61X40	чёрно-серый RAL 7021	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.5A62X40	оранжевый чистый RAL 2004	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.5A616X40	ярко-жёлтый RAL 1021	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.5A684X40	ярко-красный RAL 3020	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.5A686X40	ярко-зелёный RAL 6032	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.5A687X40	ярко-синий RAL 5017	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.5A61X50	чёрно-серый RAL 7021	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.5A62X50	оранжевый чистый RAL 2004	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.5A616X50	ярко-жёлтый RAL 1021	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.5A684X50	ярко-красный RAL 3020	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.5A686X50	ярко-зелёный RAL 6032	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.5A687X50	ярко-синий RAL 5017	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка,
резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0270.5A61X60	чёрно-серый RAL 7021	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.5A62X60	оранжевый чистый RAL 2004	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.5A616X60	ярко-жёлтый RAL 1021	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.5A684X60	ярко-красный RAL 3020	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.5A686X60	ярко-зелёный RAL 6032	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.5A687X60	ярко-синий RAL 5017	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60