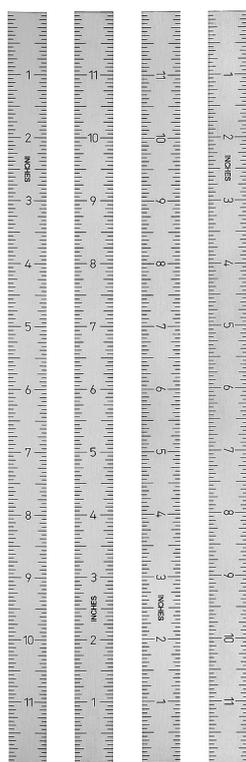
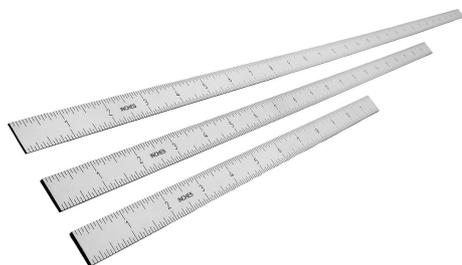


## Шкалы из нержавеющей стали, самоклеящиеся - inch

## Описание товара/фотография продукта

INCH  
Parts

## Описание

**Материал:**

Нержавеющая сталь .

**Исполнение:**

Без покрытия.

**Указание:**

Твердые шкалы из нержавеющей стали, самоклеящиеся с обратной стороны.  
 Поперечное сечение 15 x 1 мм.

Матовая поверхность с черной контрастной шкалой. Деления шкалы нанесены лазером.


**По запросу:**

- Нулевая точка справа/внизу или по центру
- Шкала с одной стороны
- Другие варианты длины


## Шкалы из нержавеющей стали, самоклеящиеся - inch

### Чертежи

Монтажное положение: горизонтальное

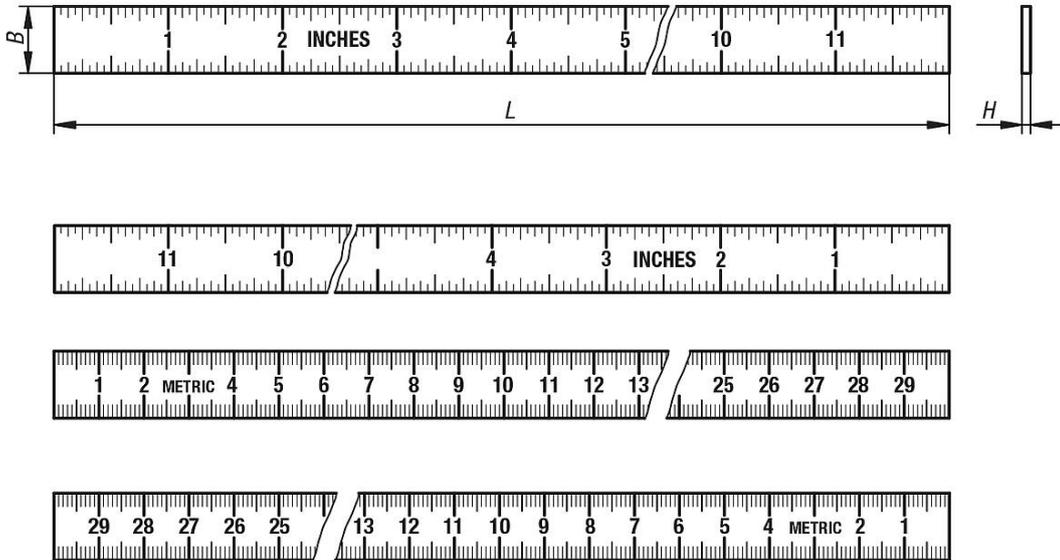

Монтажное положение: вертикальное

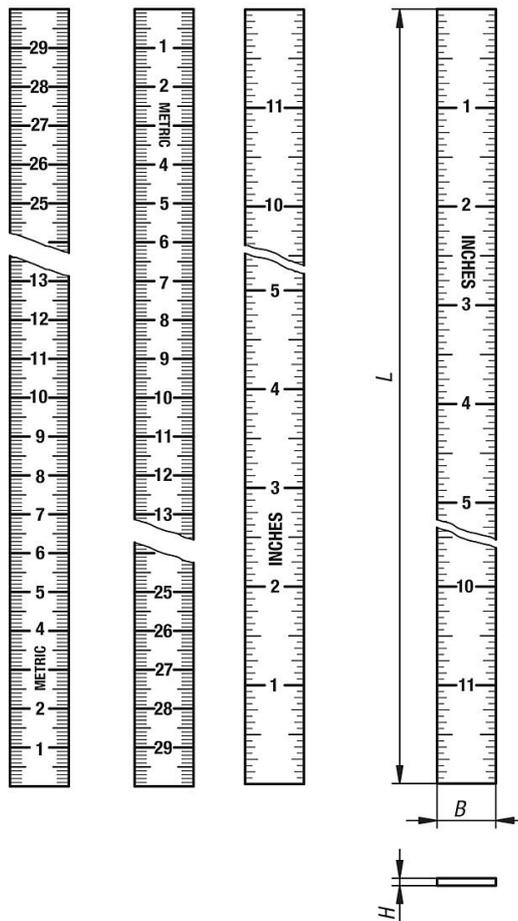

## Шкалы из нержавеющей стали, самоклеящиеся - inch

## Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Тип рукоятки быстрозажимного устройства	Нулевая точка	В	Н	L
K0759.0002L01XL76.005	нержавеющая сталь	-	слева	15	1	12"
K0759.0002L01XA01.005	нержавеющая сталь	-	слева	15	1	20"
K0759.0002L01XA02.005	нержавеющая сталь	-	слева	15	1	28"
K0759.0002L01XA03.005	нержавеющая сталь	-	слева	15	1	40"
K0759.0102L01XL76.005	нержавеющая сталь	-	сверху	15	1	12"
K0759.0102L01XA01.005	нержавеющая сталь	-	сверху	15	1	20"
K0759.0102L01XA02.005	нержавеющая сталь	-	сверху	15	1	28"
K0759.0102L01XA03.005	нержавеющая сталь	-	сверху	15	1	40"
K0759.0022L01XL76.005	нержавеющая сталь	-	справа	15	1	12"
K0759.0022L01XA01.005	нержавеющая сталь	-	справа	15	1	20"
K0759.0022L01XA02.005	нержавеющая сталь	-	справа	15	1	28"
K0759.0022L01XA03.005	нержавеющая сталь	-	справа	15	1	40"
K0759.0122L01XL76.005	нержавеющая сталь	-	снизу	15	1	12"
K0759.0122L01XA01.005	нержавеющая сталь	-	снизу	15	1	20"
K0759.0122L01XA02.005	нержавеющая сталь	-	снизу	15	1	28"
K0759.0122L01XA03.005	нержавеющая сталь	-	снизу	15	1	40"