

## Прихват вилкообразный с выступом и защитной вставкой

### Описание товара/фотография продукта



#### Описание

##### Материал:

Закаленная сталь.

Защитная вставка из ПФЛ или полиуретана 99 твердость по Шору А.


##### Исполнение:

вороненная.

##### Указание:

Запрессованная защитная вставка из полимера обеспечивает оптимальную защиту от повреждений для чувствительных поверхностей заготовок.

### Чертежи

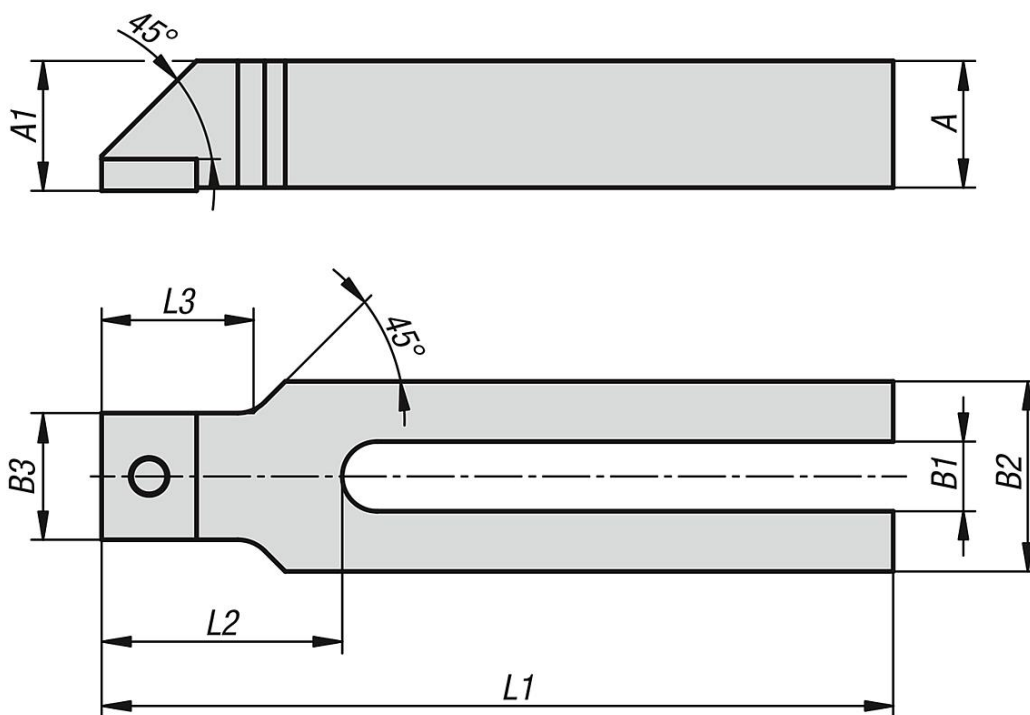

### Обзор изделий

#### Прихват вилкообразный с выступом и защитной вставкой

| Номер заказа | Материал компонента | L1  | A  | A1   | B1 | B2 | B3 | L2 | L3 | для болтов |
|--------------|---------------------|-----|----|------|----|----|----|----|----|------------|
| K2428.110008 | полиацеталь         | 100 | 15 | 15,5 | 9  | 30 | 16 | 32 | 18 | M8         |
| K2428.112510 | полиацеталь         | 125 | 20 | 20,5 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10        |
| K2428.116012 | полиацеталь         | 160 | 25 | 25,5 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12        |
| K2428.210008 | полиуретан          | 100 | 15 | 15,5 | 9  | 30 | 16 | 32 | 18 | M8         |
| K2428.212510 | полиуретан          | 125 | 20 | 20,5 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10        |
| K2428.216012 | полиуретан          | 160 | 25 | 25,5 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12        |

**Прихват вилкообразный с выступом и защитной вставкой****Обзор изделий**

---