



Описание

Материал:

Термопласт.

Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.

Исполнение:

цвет черный.

Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.

Указание:



Опорным зажимом можно фиксировать квадратные трубки 30 мм. Для крепления трубок меньшего диаметра или для перехода с трубок квадратного сечения на круглые возможно использование переходной втулки K0491.


По запросу:

Полимерный зажимной рычаг для крепления.

Принадлежности:

- Втулки переходные K0491
- Круглые и квадратные трубки K0493

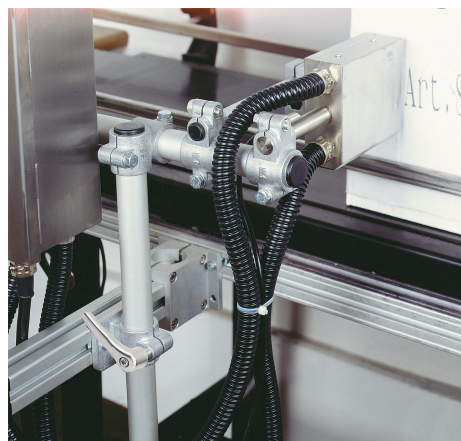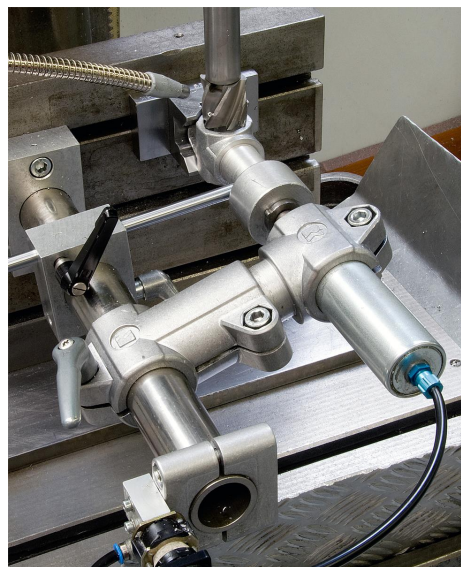

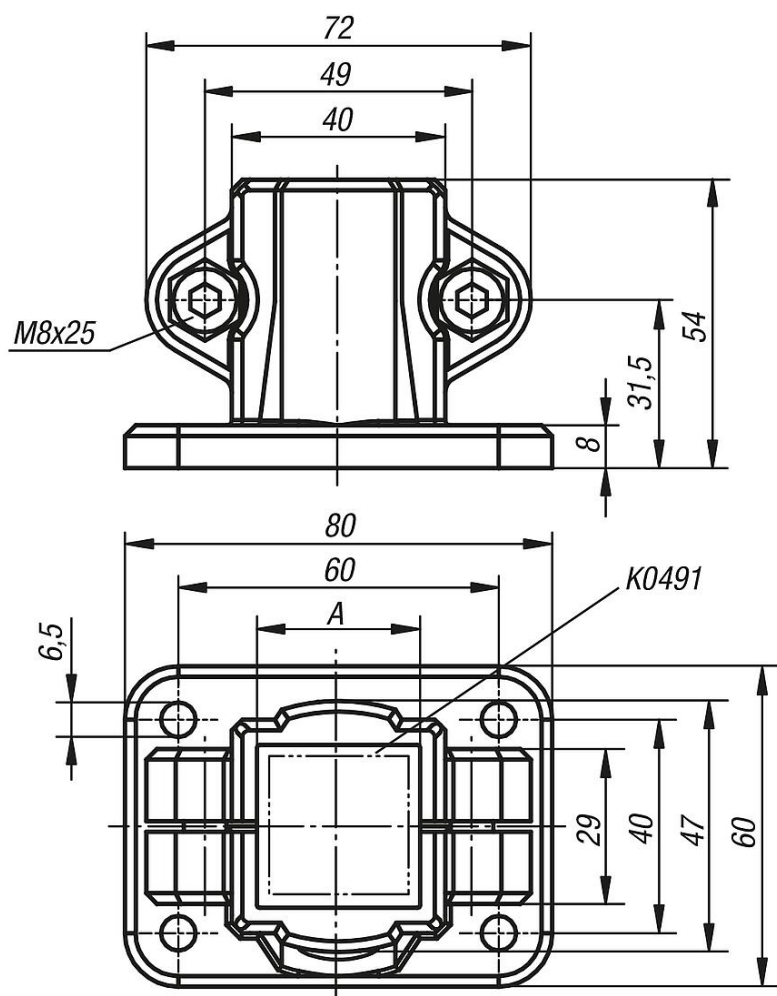

Зажимы опор пластмассовые**Обзор изделий**

Зажимы опор, пластмассовые

Номер заказа	A
K0478.30	30