

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Описание товара/фотография продукта



чёрный шелковисто-матовый  RAL 9005	чёрный текстурированный матовый  RAL 9005	оранжевый чистый текстурированный матовый  RAL 2004	рапсово-жёлтый текстурированный матовый  RAL 1021
ярко-красный текстурированный матовый  RAL 3020	ярко-зелёный текстурированный матовый  RAL 6032	ярко-синий текстурированный матовый  RAL 5017	светло-серый текстурированный матовый  RAL 7035
серый текстурированный матовый  RAL 7040	блестяще хромированный  RAL 7040		

Описание

Материал:

Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844.

Стальные части, коэффициент прочности 5.8.

Исполнение:

Рукоятка-рычаг с полимерным покрытием или с блестящим хромированием.

Стальные детали с синим пассивированием.

По запросу:

Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение.


Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

**Вывод из зацепления
путем поднятия**



Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Чертежи

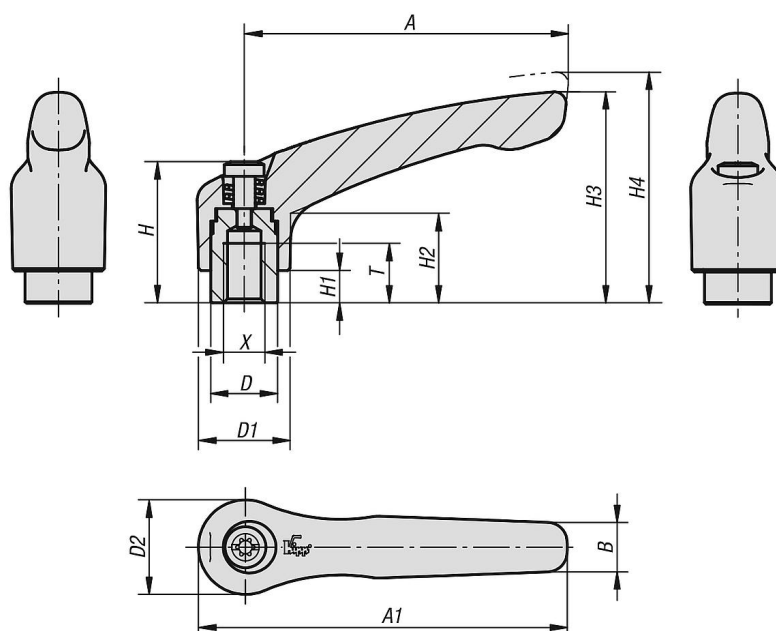

Обзор изделий

Рычаги зажимные с внутренней резьбой

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K1659.9031	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.9041	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.9051	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.0031	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.0041	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.0051	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.1041	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.1051	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.1061	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.2061	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.2081	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.3081	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.3101	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.4101	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.4121	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.5121	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.5161	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.903181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.904181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.905181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.003181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.004181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.005181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.104181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.105181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.106181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.206181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.208181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.308181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.310181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.410181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.412181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K1659.512181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.516181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.903182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.904182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.905182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.003182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.004182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.005182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.104182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.105182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.106182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.206182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.208182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.308182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.310182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.410182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.412182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.512182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.516182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.903183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.904183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.905183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.003183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.004183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.005183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.104183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.105183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.106183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.206183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.208183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.308183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.310183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.410183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.412183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.512183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.516183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.903184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.904184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.905184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.003184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.004184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.005184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.104184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.105184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.106184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.206184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.208184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.308184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.310184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.410184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.412184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.512184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.516184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.903185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.904185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.905185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.003185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.004185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.005185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.104185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.105185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.106185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K1659.206185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.208185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.308185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.310185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.410185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.412185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.512185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.516185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.903186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.904186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.905186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.003186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.004186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.005186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.104186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.105186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.106186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.206186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.208186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.308186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.310186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.410186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.412186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.512186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.516186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.903187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.904187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.905187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.003187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.004187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.005187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.104187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.105187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.106187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.206187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.208187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.308187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.310187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.410187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.412187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.512187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.516187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.903188	серый RAL 7040	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.904188	серый RAL 7040	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.905188	серый RAL 7040	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.003188	серый RAL 7040	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.004188	серый RAL 7040	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.005188	серый RAL 7040	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.104188	серый RAL 7040	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.105188	серый RAL 7040	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.106188	серый RAL 7040	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.206188	серый RAL 7040	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.208188	серый RAL 7040	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.308188	серый RAL 7040	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.310188	серый RAL 7040	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.410188	серый RAL 7040	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.412188	серый RAL 7040	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.512188	серый RAL 7040	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.516188	серый RAL 7040	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.9036	серебристый	с блестящим хромированием	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.9046	серебристый	с блестящим хромированием	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.9056	серебристый	с блестящим хромированием	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K1659.0036	серебристый	с блестящим хромированием	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.0046	серебристый	с блестящим хромированием	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.0056	серебристый	с блестящим хромированием	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.1046	серебристый	с блестящим хромированием	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.1056	серебристый	с блестящим хромированием	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.1066	серебристый	с блестящим хромированием	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.2066	серебристый	с блестящим хромированием	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.2086	серебристый	с блестящим хромированием	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.3086	серебристый	с блестящим хромированием	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.3106	серебристый	с блестящим хромированием	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.4106	серебристый	с блестящим хромированием	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.4126	серебристый	с блестящим хромированием	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.5126	серебристый	с блестящим хромированием	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.5166	серебристый	с блестящим хромированием	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26