

클램핑 레버 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

아연 다이캐스팅 톱니 휠이 달린 강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버. 스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

스틸 부품 검정색.

요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전. 다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

클램핑 레버 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
품목 설명/제품 이미지



클램핑 레버 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
품목 설명/제품 이미지




클램핑 레버 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
품목 설명/제품 이미지

들어올려
잠금 해제



도면

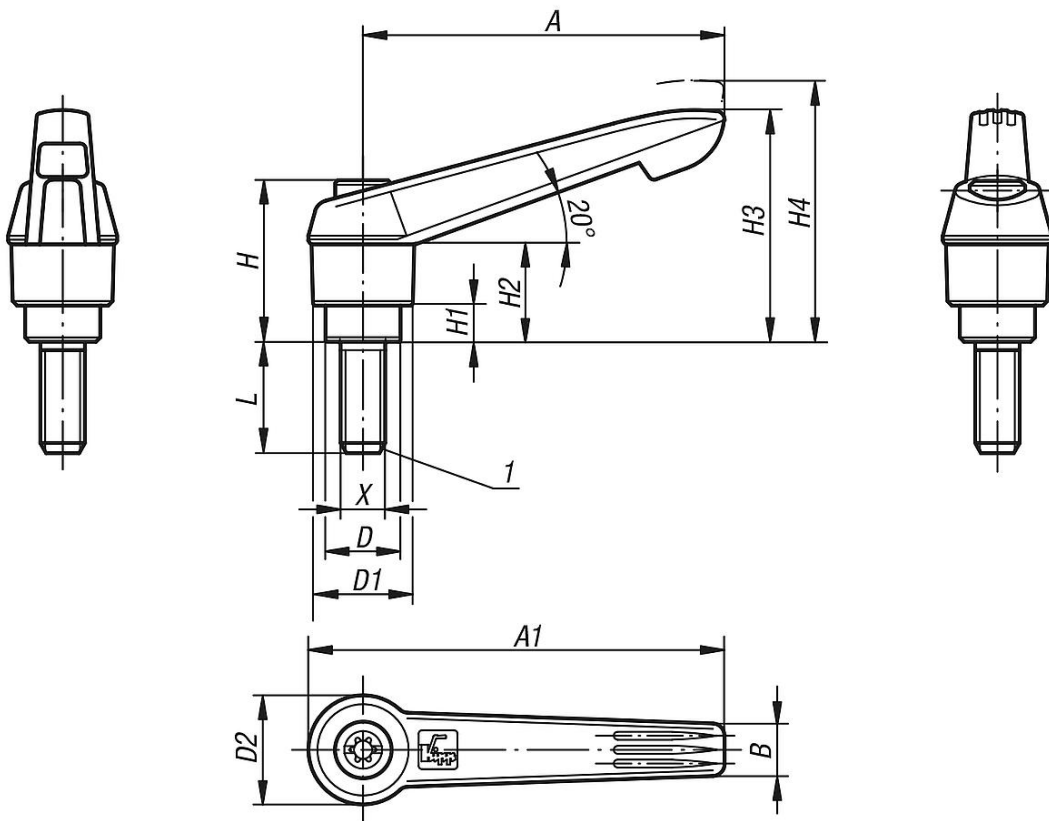

품목 요약

클램핑 레버, 플라스틱, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0270.1051X10	검회색 RAL 7021	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10

클램핑 레버 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0270.1052X10	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10516X10	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10586X10	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10587X10	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10584X10	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10588X10	연한 회색 RAL 7035	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.1051X15	검회색 RAL 7021	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1052X15	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10516X15	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10586X15	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10587X15	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10584X15	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10588X15	연한 회색 RAL 7035	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1051X20	검회색 RAL 7021	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1052X20	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10516X20	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10586X20	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10587X20	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10584X20	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10588X20	연한 회색 RAL 7035	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1051X25	검회색 RAL 7021	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1052X25	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10516X25	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10586X25	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10587X25	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10584X25	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10588X25	연한 회색 RAL 7035	-	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1061X10	검회색 RAL 7021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.1062X10	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10616X10	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10686X10	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10687X10	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10684X10	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10688X10	연한 회색 RAL 7035	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.1061X15	검회색 RAL 7021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1062X15	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10616X15	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10686X15	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10687X15	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10684X15	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10688X15	연한 회색 RAL 7035	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1061X20	검회색 RAL 7021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1062X20	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10616X20	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10686X20	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10687X20	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10684X20	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10688X20	연한 회색 RAL 7035	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1061X25	검회색 RAL 7021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1062X25	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10616X25	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10686X25	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10687X25	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10684X25	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10688X25	연한 회색 RAL 7035	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1061X30	검회색 RAL 7021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.1062X30	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.10616X30	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.10686X30	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.10687X30	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.10684X30	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.10688X30	연한 회색 RAL 7035	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30

클램핑 레버 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0270.1061X40	검회색 RAL 7021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.1062X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.10616X40	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.10686X40	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.10687X40	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.10684X40	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.10688X40	연한 회색 RAL 7035	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.1061X50	검회색 RAL 7021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.1062X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.10616X50	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.10686X50	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.10687X50	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.10684X50	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.10688X50	연한 회색 RAL 7035	-	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.2061X15	검회색 RAL 7021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2062X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20616X15	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20686X15	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20687X15	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20684X15	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20688X15	연한 회색 RAL 7035	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2061X20	검회색 RAL 7021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2062X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20616X20	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20686X20	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20687X20	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20684X20	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20688X20	연한 회색 RAL 7035	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2061X25	검회색 RAL 7021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2062X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20616X25	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20686X25	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20687X25	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20684X25	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20688X25	연한 회색 RAL 7035	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2061X30	검회색 RAL 7021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2062X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20616X30	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20686X30	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20687X30	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20684X30	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20688X30	연한 회색 RAL 7035	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2061X40	검회색 RAL 7021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2062X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20616X40	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20686X40	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20687X40	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20684X40	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20688X40	연한 회색 RAL 7035	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2061X50	검회색 RAL 7021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2062X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20616X50	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20686X50	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20687X50	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20684X50	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20688X50	연한 회색 RAL 7035	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2061X60	검회색 RAL 7021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2062X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.20616X60	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.20686X60	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.20687X60	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.20684X60	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60

클램핑 레버 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0270.20688X60	연한 회색 RAL 7035	-	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2081X15	검회색 RAL 7021	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2082X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20816X15	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20886X15	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20887X15	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20884X15	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20888X15	연한 회색 RAL 7035	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2081X20	검회색 RAL 7021	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2082X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20816X20	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20886X20	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20887X20	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20884X20	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20888X20	연한 회색 RAL 7035	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2081X25	검회색 RAL 7021	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2082X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20816X25	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20886X25	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20887X25	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20884X25	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20888X25	연한 회색 RAL 7035	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2081X30	검회색 RAL 7021	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2082X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20816X30	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20886X30	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20887X30	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20884X30	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20888X30	연한 회색 RAL 7035	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2081X40	검회색 RAL 7021	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2082X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20816X40	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20886X40	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20887X40	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20884X40	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20888X40	연한 회색 RAL 7035	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2081X50	검회색 RAL 7021	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2082X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20816X50	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20886X50	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20887X50	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20884X50	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20888X50	연한 회색 RAL 7035	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2081X60	검회색 RAL 7021	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2082X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.20816X60	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.20886X60	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.20887X60	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.20884X60	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.20888X60	연한 회색 RAL 7035	-	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2101X20	검회색 RAL 7021	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2102X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.21016X20	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.21086X20	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.21087X20	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.21084X20	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.21088X20	연한 회색 RAL 7035	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2101X25	검회색 RAL 7021	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2102X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.21016X25	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.21086X25	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.21087X25	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25

클램핑 레버 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0270.21084X25	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.21088X25	연한 회색 RAL 7035	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2101X30	검회색 RAL 7021	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2102X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.21016X30	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.21086X30	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.21087X30	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.21084X30	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.21088X30	연한 회색 RAL 7035	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2101X40	검회색 RAL 7021	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2102X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.21016X40	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.21086X40	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.21087X40	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.21084X40	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.21088X40	연한 회색 RAL 7035	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2101X50	검회색 RAL 7021	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2102X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.21016X50	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.21086X50	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.21087X50	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.21084X50	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.21088X50	연한 회색 RAL 7035	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2101X60	검회색 RAL 7021	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2102X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.21016X60	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.21086X60	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.21087X60	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.21084X60	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.21088X60	연한 회색 RAL 7035	-	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.3081X20	검회색 RAL 7021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3082X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.30816X20	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.30886X20	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.30887X20	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.30884X20	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.30888X20	연한 회색 RAL 7035	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3081X25	검회색 RAL 7021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3082X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.30816X25	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.30886X25	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.30887X25	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.30884X25	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.30888X25	연한 회색 RAL 7035	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3081X30	검회색 RAL 7021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3082X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.30816X30	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.30886X30	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.30887X30	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.30884X30	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.30888X30	연한 회색 RAL 7035	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3081X40	검회색 RAL 7021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3082X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.30816X40	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.30886X40	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.30887X40	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.30884X40	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.30888X40	연한 회색 RAL 7035	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3081X50	검회색 RAL 7021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3082X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.30816X50	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.30886X50	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50

클램핑 레버 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0270.30887X50	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.30884X50	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.30888X50	연한 회색 RAL 7035	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3081X60	검회색 RAL 7021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3082X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.30816X60	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.30886X60	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.30887X60	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.30884X60	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.30888X60	연한 회색 RAL 7035	-	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3101X20	검회색 RAL 7021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3102X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.31016X20	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.31086X20	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.31087X20	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.31084X20	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.31088X20	연한 회색 RAL 7035	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3101X25	검회색 RAL 7021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3102X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.31016X25	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.31086X25	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.31087X25	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.31084X25	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.31088X25	연한 회색 RAL 7035	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3101X30	검회색 RAL 7021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3102X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.31016X30	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.31086X30	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.31087X30	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.31084X30	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.31088X30	연한 회색 RAL 7035	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3101X40	검회색 RAL 7021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3102X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.31016X40	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.31086X40	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.31087X40	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.31084X40	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.31088X40	연한 회색 RAL 7035	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3101X50	검회색 RAL 7021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3102X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.31016X50	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.31086X50	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.31087X50	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.31084X50	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.31088X50	연한 회색 RAL 7035	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3101X60	검회색 RAL 7021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3102X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.31016X60	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.31086X60	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.31087X60	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.31084X60	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.31088X60	연한 회색 RAL 7035	-	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.4121X25	검회색 RAL 7021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.4122X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.41216X25	밝은 노랑 RAL 1021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.41286X25	시그널 녹색 RAL 6032	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.41287X25	신호등 파랑 RAL 5017	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.41284X25	신호등 빨강 RAL 3020	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.41288X25	연한 회색 RAL 7035	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.4121X30	검회색 RAL 7021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.4122X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.41216X30	밝은 노랑 RAL 1021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30

클램핑 레버 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0270.41286X30	시그널 녹색 RAL 6032	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.41287X30	신호등 파랑 RAL 5017	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.41284X30	신호등 빨강 RAL 3020	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.41288X30	연한 회색 RAL 7035	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.4121X40	검회색 RAL 7021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.4122X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.41216X40	밝은 노랑 RAL 1021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.41286X40	시그널 녹색 RAL 6032	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.41287X40	신호등 파랑 RAL 5017	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.41284X40	신호등 빨강 RAL 3020	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.41288X40	연한 회색 RAL 7035	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.4121X50	검회색 RAL 7021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.4122X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.41216X50	밝은 노랑 RAL 1021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.41286X50	시그널 녹색 RAL 6032	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.41287X50	신호등 파랑 RAL 5017	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.41284X50	신호등 빨강 RAL 3020	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.41288X50	연한 회색 RAL 7035	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.4121X60	검회색 RAL 7021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.4122X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.41216X60	밝은 노랑 RAL 1021	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.41286X60	시그널 녹색 RAL 6032	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.41287X60	신호등 파랑 RAL 5017	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.41284X60	신호등 빨강 RAL 3020	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.41288X60	연한 회색 RAL 7035	-	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.5161X30	검회색 RAL 7021	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.5162X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.51616X30	밝은 노랑 RAL 1021	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.51686X30	시그널 녹색 RAL 6032	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.51687X30	신호등 파랑 RAL 5017	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.51684X30	신호등 빨강 RAL 3020	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.51688X30	연한 회색 RAL 7035	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.5161X40	검회색 RAL 7021	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.5162X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.51616X40	밝은 노랑 RAL 1021	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.51686X40	시그널 녹색 RAL 6032	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.51687X40	신호등 파랑 RAL 5017	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.51684X40	신호등 빨강 RAL 3020	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.51688X40	연한 회색 RAL 7035	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.5161X50	검회색 RAL 7021	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.5162X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.51616X50	밝은 노랑 RAL 1021	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.51686X50	시그널 녹색 RAL 6032	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.51687X50	신호등 파랑 RAL 5017	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.51684X50	신호등 빨강 RAL 3020	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.51688X50	연한 회색 RAL 7035	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.5161X60	검회색 RAL 7021	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.5162X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.51616X60	밝은 노랑 RAL 1021	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.51686X60	시그널 녹색 RAL 6032	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.51687X60	신호등 파랑 RAL 5017	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.51684X60	신호등 빨강 RAL 3020	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.51688X60	연한 회색 RAL 7035	-	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60