


플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 잠금 핀

품목 설명/제품 이미지

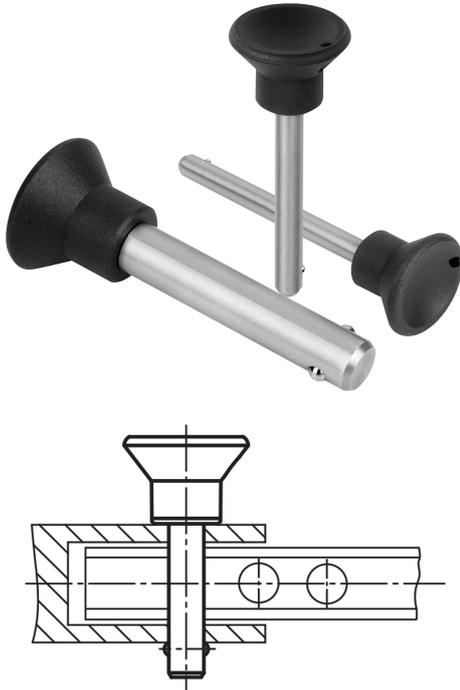

설명

재질:
그립 열가소성
스테인레스 스틸 부품.


표면 마무리:
그립: 검정색
스테인레스 스틸 소재.

정보:
잠금 볼트는 부품과 공작물의 빠르고 간편한 고정과 연결을 가능하게 함.

$$\text{전단 강도 더블 엷지 (F)} = S \cdot \tau \cdot aB \text{ max.}$$

액세서리:
볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367

도면

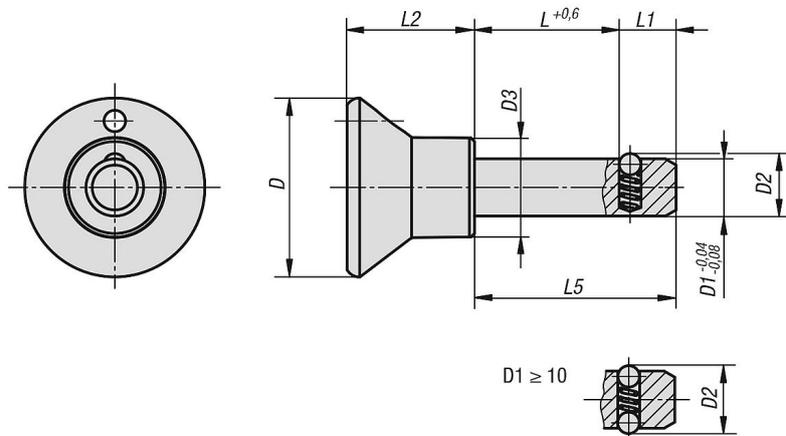

품목 요약

잠금 핀

주문 번호	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엷지 max. kN
K0365.2506010	25	6	6,5	14	10	7	17,7	17	6	22
K0365.2506015	25	6	6,5	14	15	7	17,7	22	6	22
K0365.2506020	25	6	6,5	14	20	7	17,7	27	6	22
K0365.2506025	25	6	6,5	14	25	7	17,7	32	6	22
K0365.2506030	25	6	6,5	14	30	7	17,7	37	6	22
K0365.2506040	25	6	6,5	14	40	7	17,7	47	6	22
K0365.2506050	25	6	6,5	14	50	7	17,7	57	6	22
K0365.2508015	25	8	8,75	14	15	8	17,7	23	8	38
K0365.2508020	25	8	8,75	14	20	8	17,7	28	8	38

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 잠금 핀

품목 요약

주문 번호	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엇지 max. kN
K0365.2508025	25	8	8,75	14	25	8	17,7	33	8	38
K0365.2508030	25	8	8,75	14	30	8	17,7	38	8	38
K0365.2508040	25	8	8,75	14	40	8	17,7	48	8	38
K0365.2508050	25	8	8,75	14	50	8	17,7	58	8	38
K0365.3310015	33	10	12	19	15	9	24	24	10	60
K0365.3310020	33	10	12	19	20	9	24	29	10	60
K0365.3310025	33	10	12	19	25	9	24	34	10	60
K0365.3310030	33	10	12	19	30	9	24	39	10	60
K0365.3310040	33	10	12	19	40	9	24	49	10	60
K0365.3310050	33	10	12	19	50	9	24	59	10	60
K0365.3312020	33	12	14,5	19	20	10	24	30	12	86
K0365.3312030	33	12	14,5	19	30	10	24	40	12	86
K0365.3312040	33	12	14,5	19	40	10	24	50	12	86
K0365.3312050	33	12	14,5	19	50	10	24	60	12	86