

잠금형 회전식 래치 소형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징 및 액츄에이터, 아연 다이캐스팅.
키는 니켈.

표면 마무리:

하우징 및 액츄에이터 크롬 도금.

정보:

소형 잠금형 회전식 래치는 90° 닫힘
경로에서 좌우 조절 가능함.
회전식 래치는 사전 장착되어 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.

이 잠금형 회전식 래치는 언제나 2 개의 키와
함께 공급됨.

키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있음.
동일 키 닫기로 잠겨지면 같은 키로 열 수 있음.

원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니
다.

요청 시:


개별 키 닫기.

액세서리:

회전식 래치용 텅 스틸 K0521.

잠금형 회전식 래치 소형

도면

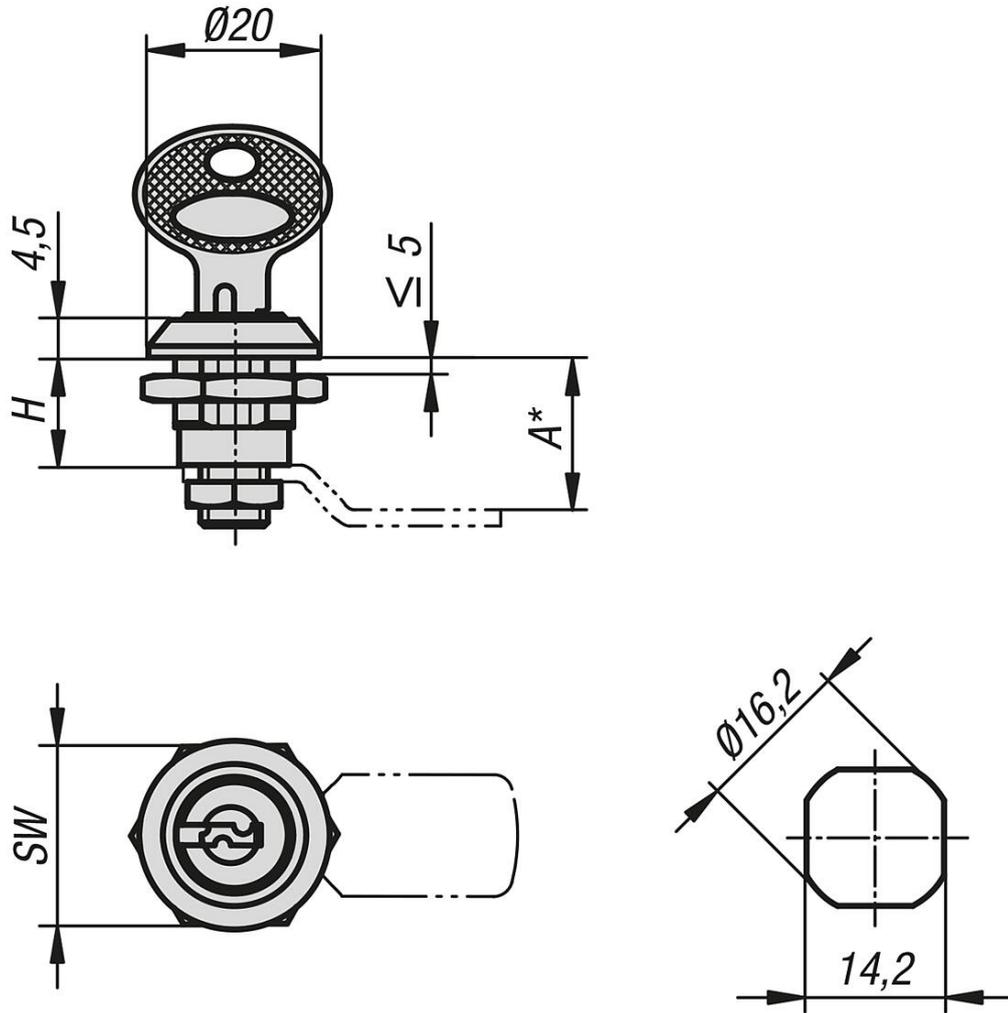

품목 요약

잠금형 회전식 래치 소형

주문 번호	액추에이션	H	SW
K0520.131	동시 잠금 키	13	20