

회전식 래치, 스테인리스 스틸, T-그립 1.4301, 잠금형, 하우징 직경 32mm

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

그립 스테인레스 스틸 1.4301.

하우징 및 스테인레스 스틸 너트 1.4305.

표면 마무리:

무광택 처리.

정보:

T 그립 회전식 래치. 90° 닫힘 경로에서 좌우로 사용 가능. 회전식 래치는 사전에 장착할 수 있습니다. 표준 스테인레스 스틸 너트와 함께 공급. 잠금형 회전식 래치는 2개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘 상태)에서 뺄 수 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다 (클로징 1333).
보호등급 IP65.


원하는 버전의 텅은 별도로 주문하십시오. 모든 텅은 이 하우징과 결합 가능합니다.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.

액세서리:

회전식 래치용 텅 K1114.

도면

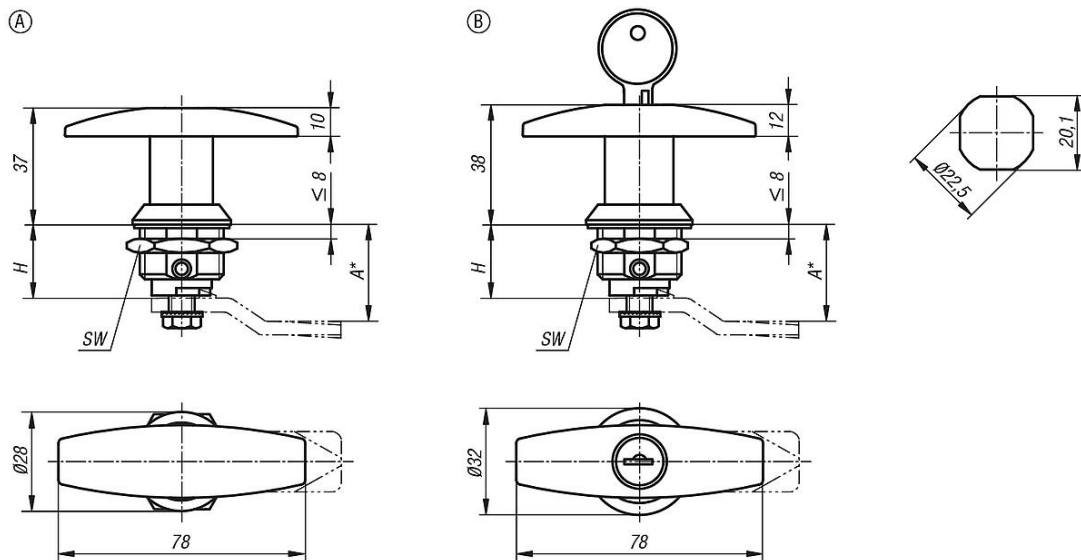

품목 요약

회전식 래치, 스테인리스 스틸, T-그립 1.4301, 잠금형, 하우징 직경 32mm

주문 번호	타입	액추에이션	H	SW
K1109.1186	A	T 그립	18	27
K1109.2186	B	잠금형 T 그립	18	27

회전식 래치, 스테인리스 스틸, T-그립 1.4301, 잠금형, 하우징 직경
32mm
품목 요약
