

# 스테인레스 스틸 회전식 래치 위생 영역용

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스테인리스 스틸 1.4305.

#### 표면 마무리:

무광택 처리.

#### 정보:

DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009\*에 따라 위생 기준을 충족하는 애플리케이션을 위한 키 폭 13mm용 액추에이션이 있는 스테인리스 스틸 소재의 회전식 래치. IP69K 등급의 방수와 방진 가능. 반지름형 디자인과 사용한 재료로 광택처리한 표면으로 특히 세척 불필요 및 오염 방지. 회전식 래치와 도어 사이의 실링은 단단한 PUR 거품용 실링으로 회전식 래치 하우징의 하단부에 장착됩니다.

원하는 디자인의 텅은 별도 주문함. 텅은 해당 하우징과 결합 가능.


\*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.

#### 액세서리:

소켓 키 K1335.

회전식 래치용 텅, 스테인리스 스틸 K1114.

## 도면

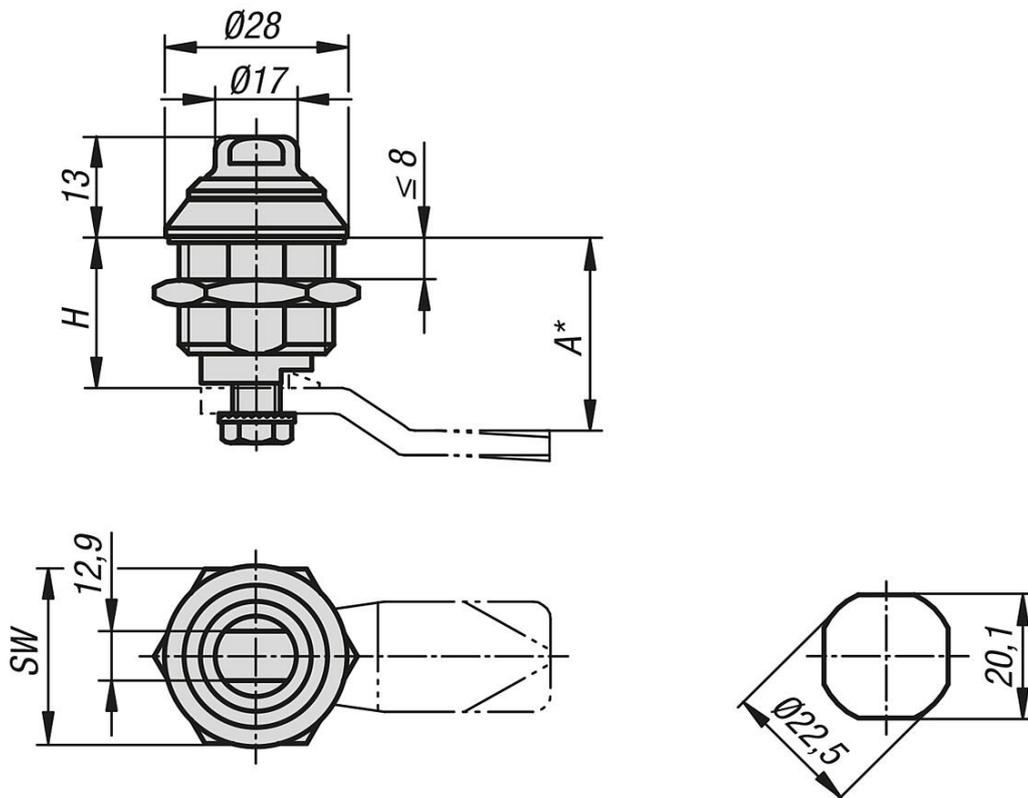

## 스테인레스 스틸 회전식 래치 위생 영역용

## 품목 요약

## 스테인레스 스틸 회전식 래치 위생 영역용

주문 번호	액추에이션	H	SW
K1111.60186	양면	18	27