

# 수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



## 설명

### 제품 설명:

플랜지가 연장된 클램핑 레버는 튜브 커넥터 등에서 나사를 대체합니다. 따라서 공구 없이 스크류 커넥션을 클램핑 및 클램핑 해제할 수 있습니다.

인체 공학적 그립 디자인이 적용된 스테인레스 스틸 클램핑 레버는 매우 좋은 촉감과 함께 현대적이며 고급스러운 외관을 제공합니다.

### 재질:

그립 레버, 정밀 캐스트, 1.4308.

스틸 부품, 스테인레스 스틸, 1.4305.

### 표면 마무리:

그립 레버, 전해 연마.

스틸 부품, 광택처리.

### 정보:

튜브 커넥터의 치수표에는 적합한 클램핑 레버에 정보가 기재되어 있습니다.

### 장점:

공구 없이 튜브 커넥터 클램핑 및 해제

### 요청 시:

기타 외부 나사, 나사 길이, 색상 및 특별 사양

치수 "H1"는 고객의 요구에 따라 다른 길이로 공급이 가능하며 추가 비용이 적용됨.


### 액세서리:

튜브 커넥터용

### 도면 설명:

1) 플랫 팁, DIN EN ISO 4753

## 수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인서트 도면

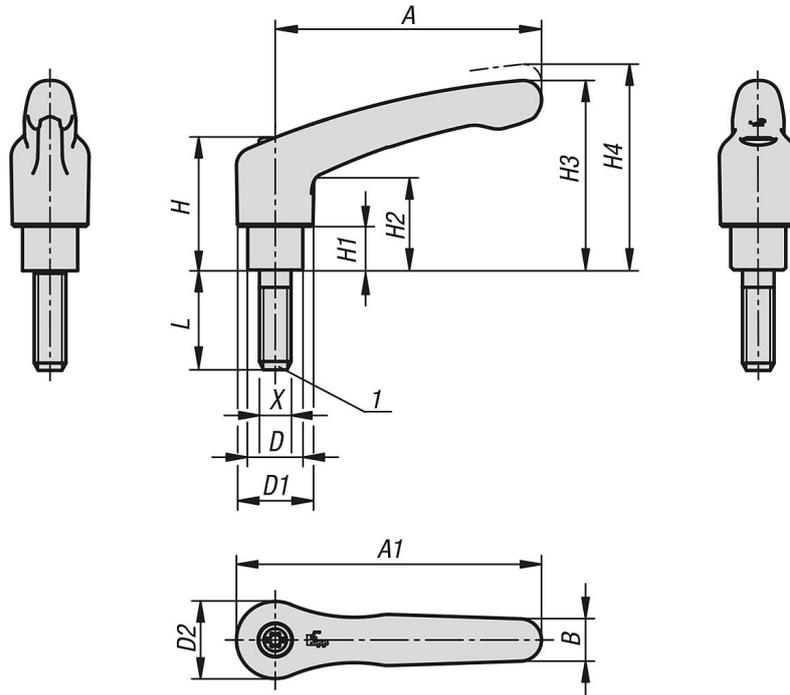

### 품목 요약

스테인레스 스틸 클램핑 레버, 연장된 플랜지 포함, 수나사 포함, 스테인레스 스틸 소재 스틸 부품

주문 번호	크기	A	A1	B	D	D1	D2	H1	H2	H3	H4	L	X	나사 종류	톱니 수
K0124.10610X18	1	40	47	7	10	13	14	10	20,5	37	40	18	M6	수나사	16