

알루미늄 프로파일 튜브 Ø30 무거운용 타입 I

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25).


표면 마무리:

인공적 에이징, 자연색 산화처리

정보:

무게 최적화 및 슬림한 구조를 위한 강화 알루미늄 프로파일. 프로파일 커넥터 Ø30은 추가 처리 없이 각각 90° 각도로 4개의 클램핑 홈에 부착할 수 있습니다. 포지티브 연결은 매우 안정적인 구조를 만듭니다. 연결은 언제든지 확장할 수 있으며 다시 쉽게 해체할 수 있습니다.

도면

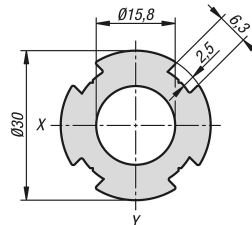

품목 요약

알루미늄 프로파일 튜브 Ø30 무거운용 타입 I

주문 번호	재질	L	L max.	I _x cm ⁴	I _y cm ⁴	W _x cm ³	W _y cm ³	관성 모멘트 Torsion cm ⁴	프로파일 면 cm ²	무게 약. kg/m
K1978.00300X1000	Ø30	1000	6000	3,06	3,06	2,04	2,04	5	4,67	1,20