

병렬 커넥터 Ø30 타입 I

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품

표면 마무리:
자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품


정보:
외경이 30mm인 프로파일 튜브에 적합합니다.

병렬 연결용. 사전 조립된 병렬 커넥터는 프로파일 튜브 Ø30에 직접 배치하고 조일 수 있습니다. 두 개의 반쪽 커넥터로 인해 병렬 커넥터를 기존 구조에 개조하여 강화하거나 확장할 수도 있습니다.

공급 내역:
반쪽 병렬 커넥터 2개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, 1개.
자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6, 아연 도금 1개.

제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.

도면

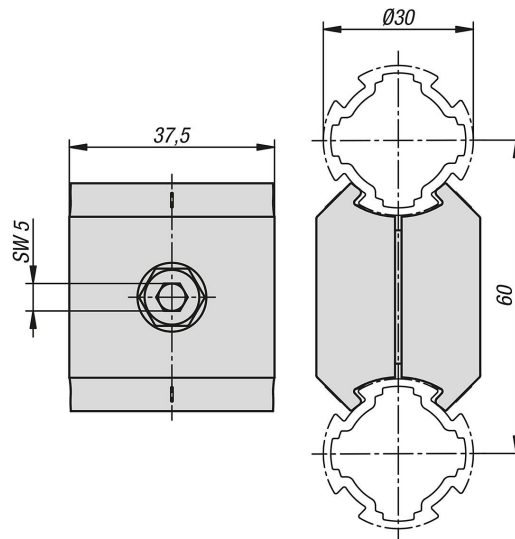

품목 요약

병렬 커넥터 Ø30 타입 I

주문 번호	재질	ESD 정전기 방지	적합한 커버캡 KIPP
K1983.3060	Ø30	예	K1990.301

