

비틀림 방지 연결 커넥터 90° Ø30 타입 I

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품

표면 마무리:
자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품

정보:
외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 적합합니다.


직각 연결용. 큰 곡선은 90°도 연결로 원활한 전환을 보장합니다. 이 것 들은 구조물의 외부 모서리에서의 부상 위험을 줄이고 주변에 움직이는 카트로 인한 손상을 방지합니다.

연 결커넥터에는 견고한 비틀림 방지 장치가 통합되어 있습니다. Ø30 프로파일 튜브의 정확하고 영구적인 정렬을 보장합니다. 필요한 경우 일 자 드라이버를 사용하여 비틀림 방지 장치를 제거할 수 있습니다. 이것 은 연결 커넥터에 원형 튜브 Ø30을 고정하는 데 필요합니다.

공급 내역:
반쪽 연결 커넥터 2개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, 2개.
아연 도금 자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6, 2개

제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.

도면

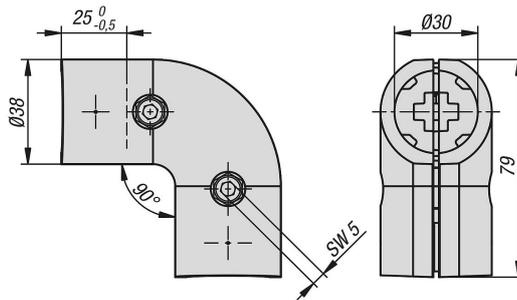

품목 요약

비틀림 방지 연결 커넥터 90° Ø30 타입 I

주문 번호	재질	ESD 정전기 방지	적합한 커버캡 KIPP
K1986.30125	Ø30	예	K1990.301

비틀림 방지 연결 커넥터 90° Ø30 타입 I

품목 요약
