

고정용 고리 Ø30 타입 I

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
아연 도금.

정보:

외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 알루미늄 프로파일 슬롯 8 타입 I을 안정적이고 비틀림 방지 고정용으로 사용합니다.

클램프를 사용하면 슬롯 8 타입 I가 있는 알루미늄 프로파일을 튜브형 구조에 쉽게 통합할 수 있습니다. 클램프는 매우 평평하면서도 비틀림에 매우 강합니다.

롤러 레일용 알루미늄 프로파일 연결에 이상적입니다.

공급 내역:


클램프 1개.

T슬롯 너트 - 슬롯 8 - M6, 아연 도금 2개.

아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, 2개.

고정용 고리 Ø30 타입 I

도면

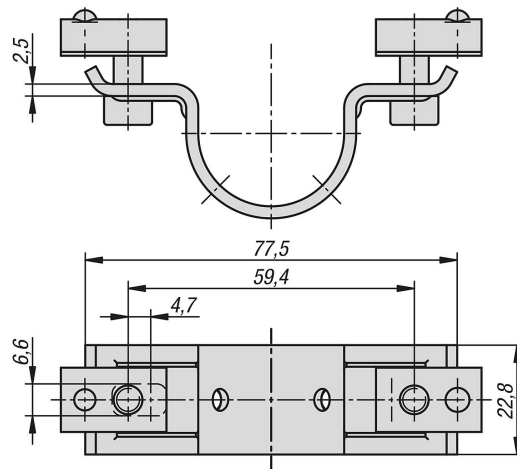

품목 요약

고정용 고리 Ø30 타입 I

주문 번호	재질	ESD 정전기 방지
K1998.3008	Ø30	예