

## 스포크 핸드 휠, 스테인리스 스틸판, A형, 3 스포크

품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스테인리스 스틸 1.4404.

#### 표면 마무리:

무광택 블라스트 처리.

#### 정보:

중심부, 용접.

타입 A: 3 스포크


타입 B: 4 스포크

타입 C: 5 스포크



## 스포크 핸드 휠, 스테인리스 스틸판, A형, 3 스포크

### 도면

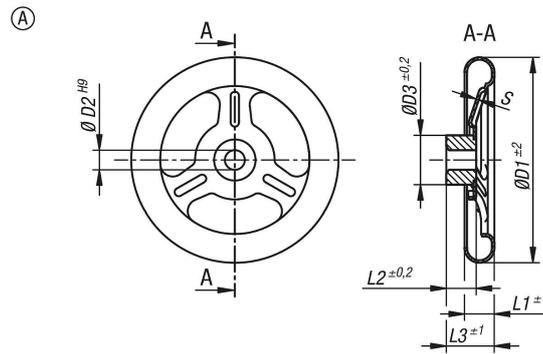

### 품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	D1	D2	D3	L1	L2	L3	S	스포크 수
K1876.0125X12	A	3-개의 스포크	125	12H9	30	18	18	29	1,5	3
K1876.0125X14	A	3-개의 스포크	125	14H9	30	18	18	29	1,5	3