

## 암나사 클램핑 레버, 스틸, 질감이 있는 부품

### 품목 설명/제품 이미지



들어올려  
잠금 해제



### 설명


#### 재질:

1.0401 그립 레버.  
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.

#### 표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버.  
검정 산화 스틸 부품.

### 도면

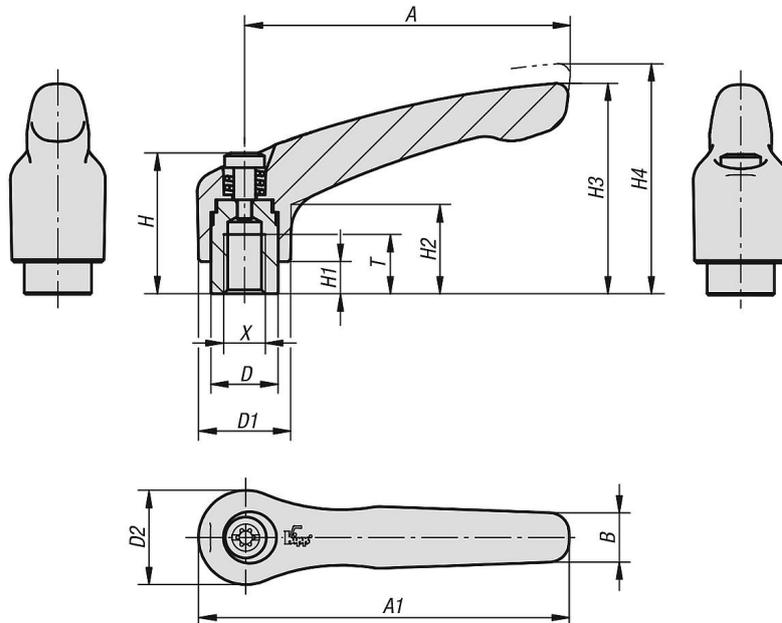

### 품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0752.104181	검정 RAL 9005	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.104182	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16

## 암나사 클램핑 레버, 스틸, 질감이 있는 부품

### 품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 물체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0752.104183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.104184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.104185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.104186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.104187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105181	검정 RAL 9005	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106181	검정 RAL 9005	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.206181	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.206182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.206183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.206184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.206185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.206186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.206187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208181	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.308181	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.308182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.308183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.308184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.308185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.308186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.308187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.310181	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.310182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.310183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.310184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.310185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.310186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.310187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.410181	검정 RAL 9005	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.410182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.410183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.410184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.410185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.410186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.410187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412181	검정 RAL 9005	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.512181	검정 RAL 9005	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26

## 암나사 클램핑 레버, 스틸, 질감이 있는 부품

### 품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 물체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0752.512182	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.512183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.512184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.512185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.512186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.512187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516181	검정 RAL 9005	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516182	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26

### 품목 정보

암나사가 있는 클램핑 레버 설명: 조절 가능한 핸들, 비합금 C15 스틸(품질 5.8) 소재. 핸들은 단단한 스틸 소재로 되어 있어 열고 닫을 때 더 강한 힘을 문제 없이 견딥니다. 클램핑 레버의 편리한 핸들은 무광택 파우더-코팅 처리 되어 있으며 적색과 검정의 표준 사양으로 주문이 가능합니다. 무광택 코팅으로 광택 효과 없이 우수한 광 흡수가 이루어집니다. 다음과 같은 나사부 치수가 공급 가능하며 편리하게 온라인으로 주문할 수 있습니다:- 클램핑 레버 M5- 클램핑 레버 M6- 클램핑 레버 M8- 클램핑 레버 M10- 클램핑 레버 M12- 클램핑 레버 M16 수나사가 있는 클램핑 레버의 취급: 수나사는 해당 암나사가 있는 부위에 체결됩니다. 핸들을 들어 올려 톱니에서 분리한 다음, 원하는 조임 위치로 움직일 수 있습니다. 클램핑 레버에서 손을 떼면 자동으로 다시 맞물리게 됩니다. 수나사가 있는 클램핑 레버의 사용: 클램핑 레버는 산업 분야에서 주로 기계 또는 산업 설비에서 작동 부품으로 사용됩니다. 뿐만 아니라 이벤트 기술, 조명 기술, 물류 시스템 또는 스포츠 장비 등 클램핑 요소를 적용하는 다른 모든 분야에서도 사용됩니다.