

## 퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스피들 포함

품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 제품 설명:

검은색 토글 클램프는 광학 측정 기술을 위해 특별히 적용됩니다. 검은 색 표면은 측정 및 사진 촬영 시 반사를 방지합니다.


#### 재질:

스틸.

#### 표면 마무리:

스틸 검정 산화.  
플라스틱 그립, 내유성.

## 퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스프인들 포함 도면

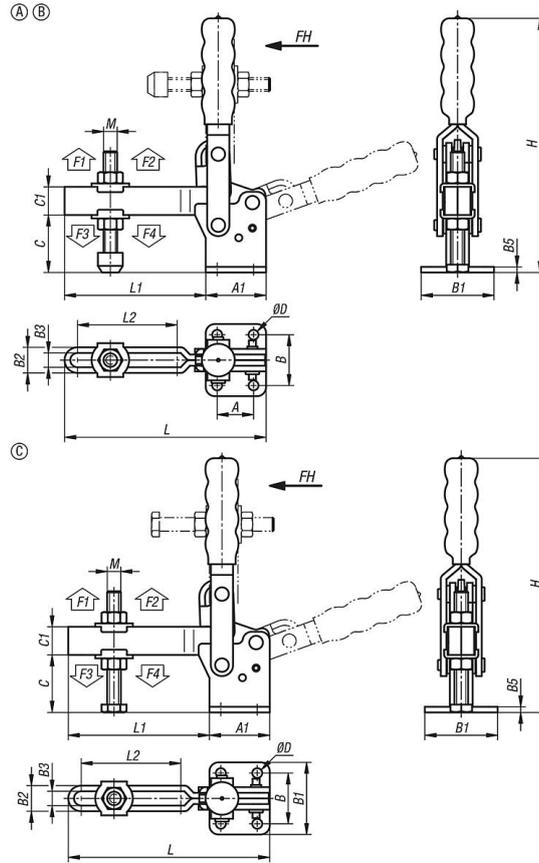

### 품목 요약

#### 퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스프인들 포함

주문 번호	타입	A	A1	B	B1	B2	B3	B5	C	C1	D	H	출당력 F1 N	출당력 F2 N	손 힘 FH N	L	L1	L2
K2066.001000	A	16	26	24	34	9,5	5,5	2	16	9	4,4	88	700	1000	50	57	31	16,6
K2066.001600	B	12,7	27	26,8	37,8	12,2	6,2	3	23	11	5,2	125	1200	1600	100	70	43	24,9
K2066.002600	C	19	35	32	47	14,9	8,9	3	32	17,5	7,1	178	1000	2600	150	110	75	50,1

주문 번호	M	클램핑력 F3 N	클램핑력 F4 N	그립의 개구 각도	출당암의 개구 각도
K2066.001000	M5x40	500	700	85°	120°
K2066.001600	M6x50	800	1000	75°	95°
K2066.002600	M8x50	800	1600	70°	90°