


마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용

품목 설명/제품 이미지

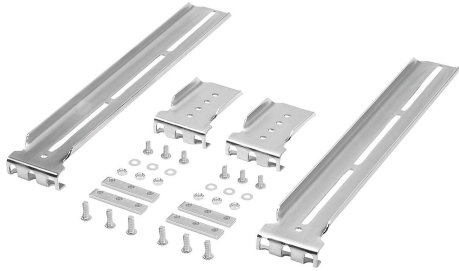

설명

재질:

마운팅 브래킷, 스틸.

표면 마무리:

마운팅 브래킷, 아연도금.

주문 정보:

한 쌍으로 판매.

정보:

바닥 장착 또는 측면 장착용 옵션.

액세서리:

K1710 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50 kg.


K1711 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65 kg.

K1713 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70 kg.

K1718 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 160 kg.

마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용

도면

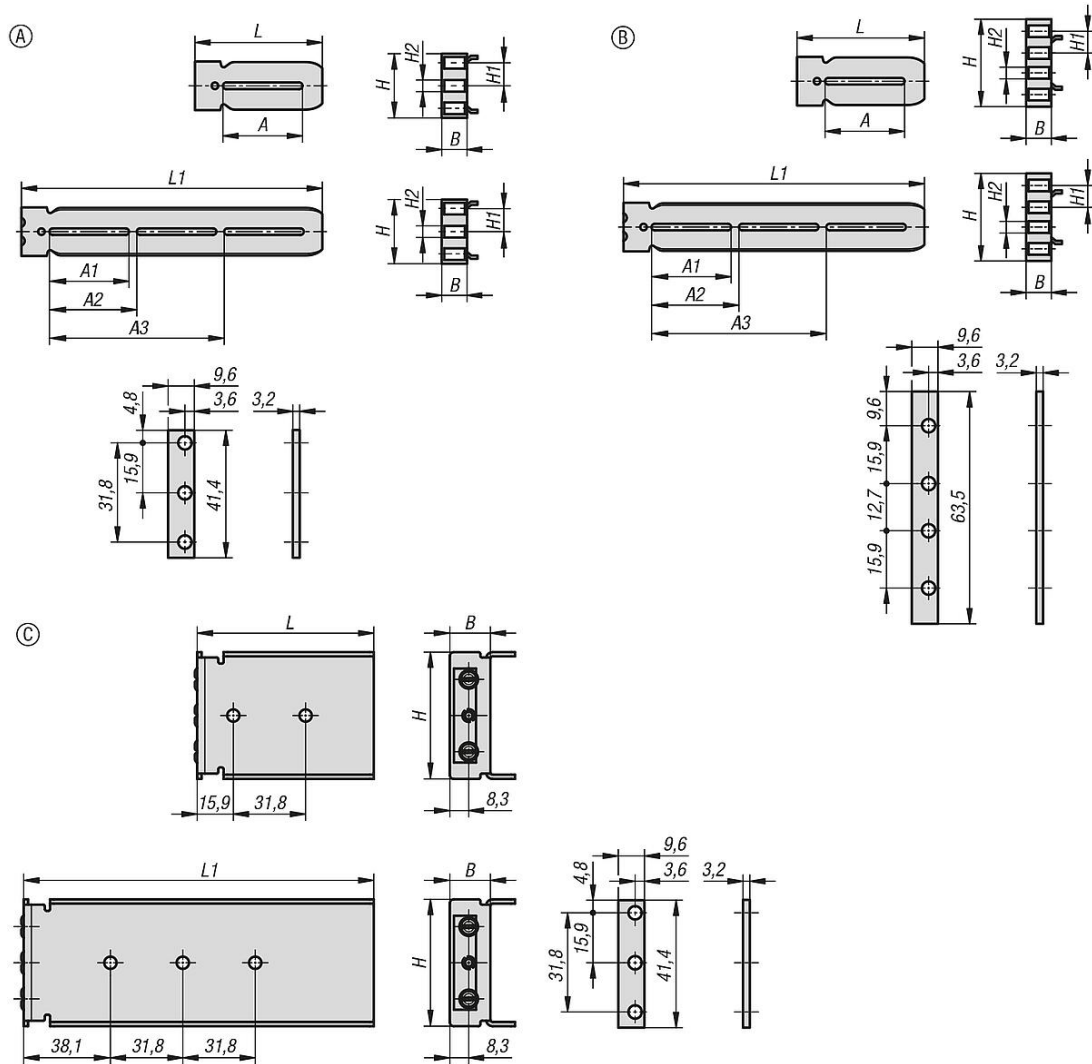

품목 요약

마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용

주문 번호	타입	형태 타입	A	A1	A2	A3	B	H	H1	H2	L	L1
K2095.069043	A	-	-	76,2	82,6	165,1	15	43,7	15,9	6,5	69,9	266,7
K2095.114044	A	-	66	-	-	-	18,3	44,5	15,2	7,4	114,6	114,6
K2095.069057	B	-	-	76,2	82,6	165,1	15	57,2	12,7	6,35	69,9	266,7
K2095.140060	B	-	96	-	-	-	14	60	15,9	5,5	140	140
K2095.077055	C	-	-	-	-	-	17,8	55,7	-	-	77,6	153,8