


## 볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 플랫 볼

품목 설명/제품 이미지

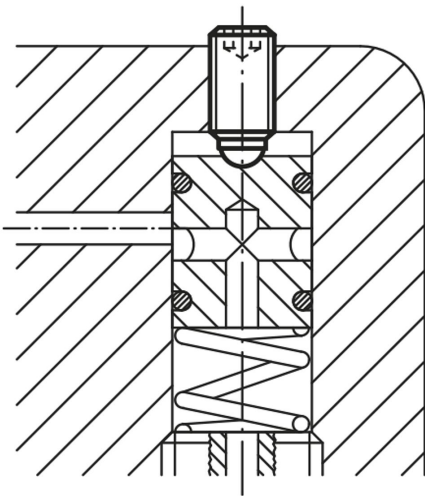

### 설명

#### 재질:

나사 및 볼, 스테인레스 스틸.

#### 표면 마무리:


스테인리스 스틸, 자연적 마무리.

#### 정보:

플랫 볼에서는 설치된 볼이 최대 9° 회전할 수 있게 조절하기 때문에 왜곡 없이 평행한 면들을 클램핑하거나 조이거나 지탱할 수 없음.

긴 버전은 접합하기 쉬운 구조이며 외부에서 기계적으로 고정하기 쉬운 구성입니다.

### 도면

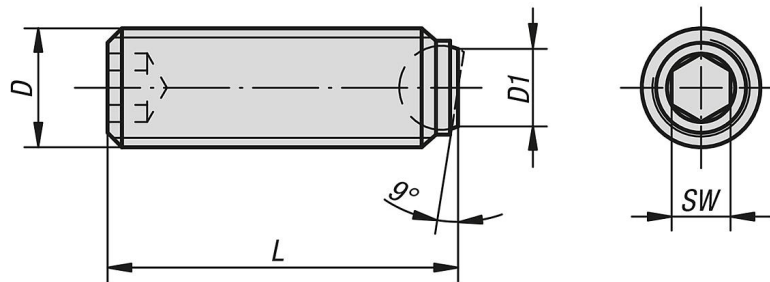

### 품목 요약

#### 헤드 없는 플랫 볼 압력 스크류, 스테인레스 스틸

주문 번호	타입	D	D1	L	볼-Ø	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K0384.2046	B	M4	1,4	5,8	2,5	2	3,5
K0384.2048	B	M4	1,4	7,8	2,5	2	3,5
K0384.20410	B	M4	1,4	9,8	2,5	2	3,5
K0384.20412	B	M4	1,4	11,8	2,5	2	3,5
K0384.20416	B	M4	1,4	15,8	2,5	2	3,5
K0384.20420	B	M4	1,4	19,8	2,5	2	3,5

## 볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 플랫폼 볼

## 품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	L	볼-Ø	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K0384.20425	B	M4	1,4	24,8	2,5	2	3,5
K0384.20430	B	M4	1,4	29,8	2,5	2	3,5
K0384.20435	B	M4	1,4	34,8	2,5	2	3,5
K0384.20440	B	M4	1,4	39,8	2,5	2	3,5
K0384.2058	B	M5	2	7,6	3	2,5	4,5
K0384.20510	B	M5	2	9,6	3	2,5	4,5
K0384.20512	B	M5	2	11,6	3	2,5	4,5
K0384.20516	B	M5	2	15,6	3	2,5	4,5
K0384.20520	B	M5	2	19,6	3	2,5	4,5
K0384.20525	B	M5	2	24,6	3	2,5	4,5
K0384.20530	B	M5	2	29,6	3	3,5	4,5
K0384.20535	B	M5	2	34,6	3	3,5	4,5
K0384.20540	B	M5	2	39,6	3	3,5	4,5
K0384.20550	B	M5	2	49,6	3	3,5	4,5
K0384.2068	B	M6	3	8,1	4	2	9
K0384.20610	B	M6	3	10,1	4	3	9
K0384.20612	B	M6	3	12,1	4	3	9
K0384.20616	B	M6	3	16,1	4	3	9
K0384.20620	B	M6	3	20,1	4	3	9
K0384.20625	B	M6	3	25,1	4	3	9
K0384.20630	B	M6	3	30,1	4	2	9
K0384.20635	B	M6	3	35,1	4	2	9
K0384.20640	B	M6	3	40,1	4	2	9
K0384.20650	B	M6	3	50,1	4	3	9
K0384.20660	B	M6	3	60,1	4	3	9
K0384.20680	B	M6	3	80,1	4	3	9
K0384.20810	B	M8	4,1	10,3	5,5	4	10
K0384.20812	B	M8	4,1	12,3	5,5	4	10
K0384.20816	B	M8	4,1	16,3	5,5	4	15
K0384.20820	B	M8	4,1	20,3	5,5	4	15
K0384.20825	B	M8	4,1	25,3	5,5	4	15
K0384.20830	B	M8	4,1	30,3	5,5	4	15
K0384.20835	B	M8	4,1	35,3	5,5	4	15
K0384.20840	B	M8	4,1	40,3	5,5	4	15
K0384.20850	B	M8	4,1	50,3	5,5	4	15
K0384.20860	B	M8	4,1	60,3	5,5	4	15
K0384.20880	B	M8	4,1	80,3	5,5	4	15
K0384.21012	B	M10	5,6	12,3	7	5	20
K0384.21016	B	M10	5,6	16,3	7	5	20
K0384.21020	B	M10	5,6	20,3	7	5	20
K0384.21025	B	M10	5,6	25,3	7	5	20
K0384.21030	B	M10	5,6	30,3	7	5	20
K0384.21035	B	M10	5,6	35,3	7	5	20
K0384.21040	B	M10	5,6	40,3	7	5	20
K0384.21050	B	M10	5,6	50,3	7	5	20
K0384.21060	B	M10	5,6	60,3	7	5	20
K0384.21216	B	M12	7	16,2	8,5	6	30
K0384.21220	B	M12	7	20,2	8,5	6	30
K0384.21225	B	M12	7	25,2	8,5	6	30
K0384.21230	B	M12	7	30,2	8,5	6	30
K0384.21235	B	M12	7	35,2	8,5	6	30
K0384.21240	B	M12	7	40,2	8,5	6	30
K0384.21250	B	M12	7	50,2	8,5	6	30
K0384.21260	B	M12	7	60,2	8,5	6	30
K0384.21620	B	M16	10,7	20	12	8	60
K0384.21625	B	M16	10,7	25	12	8	60
K0384.21630	B	M16	10,7	30	12	8	60
K0384.21635	B	M16	10,7	35	12	8	60
K0384.21640	B	M16	10,7	40	12	8	60
K0384.21650	B	M16	10,7	50	12	8	60
K0384.21660	B	M16	10,7	60	12	8	60

**볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 플랫 볼**

품목 요약

---