

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 긴 버전, 표준 스프링력

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.

표면 마무리:
소재. 불 경화.

도면

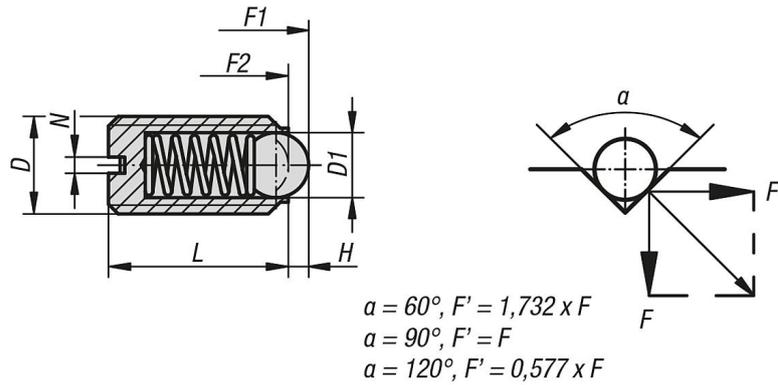

품목 요약

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 긴 버전, 표준 스프링력

주문 번호	D	D1	L	H	N	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0310.404	M4	2,5	16	0,8	0,6	4	10
K0310.405	M5	3	20	0,9	0,8	6	11
K0310.406	M6	3,5	25	1	1	9	13
K0310.408	M8	5	30	1,5	1,2	15	30
K0310.410	M10	6	35	2	1,6	20	35
K0310.412	M12	8	40	2,5	2	30	55
K0310.416	M16	10	45	3,5	2,5	65	125