

앵글 세트 B타입

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 다이캐스팅 앵글.
스틸 나사 및 슬라이딩 블록.

표면 마무리:

알루미늄 컬러 앵글.
광택 처리된 T슬롯 너트 및 슬라이딩 블록.


정보:

프로파일 구조 보강 및 프로파일 간 마찰, 미가공 연결에 적합. 모든 구성 요소의 고정 부품(예: 콘솔 등)으로도 사용할 수 있습니다. 앵글에는 정확하고 비틀림 방지가 보장된 조립을 위한 센터링 러그가 있습니다. 센터링 러그는 필요한 경우 규정 균열 지점을 통해 예를 들어 플레이트 조립을 위해 제거할 수 있습니다. 열린 쪽은 커버 캡 K2187으로 밀폐할 수 있습니다.

액세서리:

커버 캡 K2187.

도면

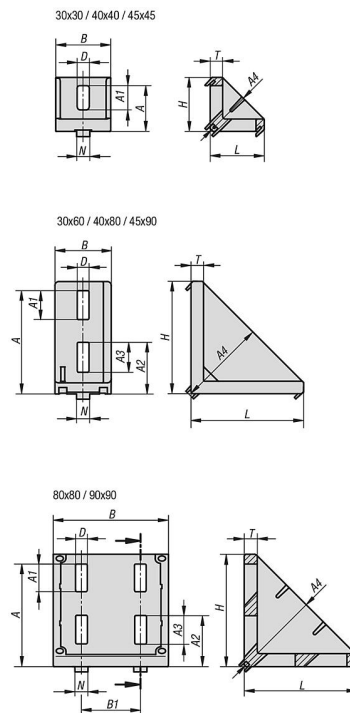

품목 요약

앵글 세트, B타입

주문 번호	슬롯 너비	버전	타입	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	D	H	L	N	T
K2186.0830302	8	30x30	B	21,7	9,5	-	-	22,5	28	-	6,4	27,2	27,2	8	6

앵글 세트 B타입

품목 요약

주문 번호	슬롯 너비	버전	타입	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	D	H	L	N	T
K2186.0830602	8	30x60	B	51	11	23	11	43	28	-	6,4	57	57	8	6
K2186.1040402	10	40x40	B	29,5	20,5	-	-	29,5	38	-	9	36	36	10	5,5
K2186.1045452	10	45x45	B	35	18,5	-	-	35,3	42	-	9,3	41,3	41,3	10	9,5
K2186.1040802	10	40x80	B	68	20	35	23	59	38	-	9	76	76	10	8,5
K2186.1045902	10	45x90	B	79	22	39,5	23	67	43	-	9	86	86	10	9,5
K2186.1080802	10	80x80	B	68,5	20	35	20	58,5	74	40	9	76	76	10	8
K2186.1090902	10	90x90	B	78,5	21	39	22	67	88	45	9	86	86	10	10