


## 표면 압력용 홀더(멀티블록 25) 유형 B 및 유형 I

### 품목 설명/제품 이미지

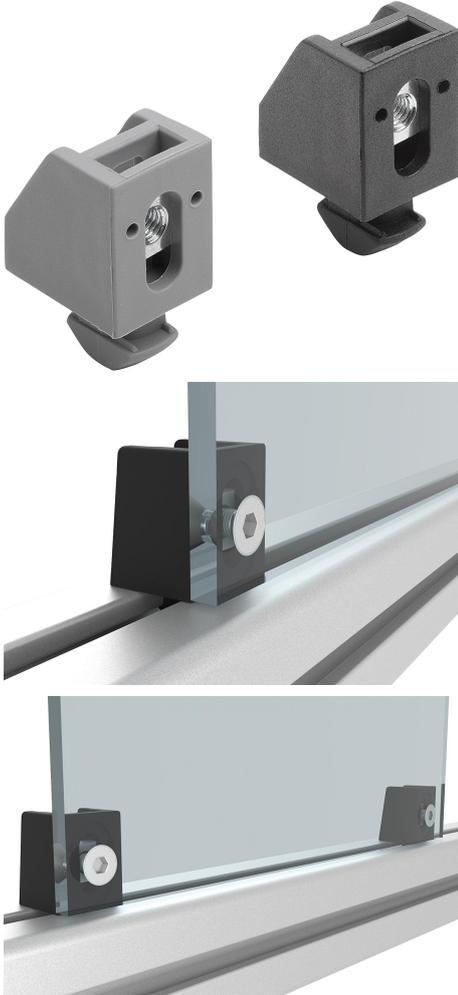

#### 설명

##### 재질:

홀더 플라스틱 PA, 유리 섬유 강화.  
너트, 스틸.

##### 표면 마무리:

RAL 7042와 유사한 검은색 또는 회색 홀더.  
광택 처리된 너트.

##### 정보:


홀더를 사용하면 프로파일 알루미늄에 표면 압력을 쉽게 고정할 수 있습니다.

홀더는 어느 위치에서나 프로파일 홈으로 회전할 수 있습니다. 이 브래킷에는 경량 플라스틱 표면 압력(아크릴 유리, 복합 패널) 또는 패널 시트를 조립할 수 있습니다. 이렇게 하려면 표면 압력에 홀더에 나사로 고정할 수 있는 구멍을 제공해야 합니다. 홀더의 너트는 긴 홈을 통해 움직일 수 있으므로 일정한 공차 보정이 가능합니다.

홀더에 추가 스페이서를 부착할 수 있습니다. 즉, 두께가 다른 표면 압력을 프로파일 알루미늄과 같은 높이로 나사로 고정할 때 프로파일 가장자리까지 다양한 거리를 사용할 수 있습니다.

## 표면 압력용 홀더(멀티블록 25) 유형 B 및 유형 I

도면

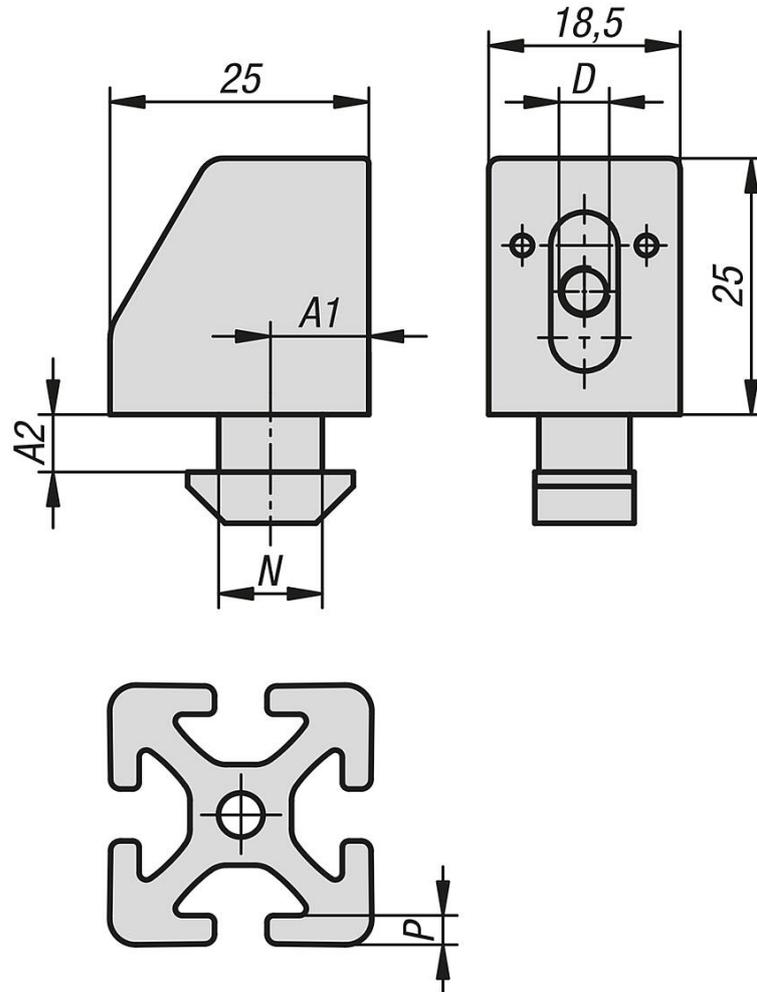

### 품목 요약

#### 표면 압력용 홀더(멀티블록 25) 유형 B 및 유형 I

주문 번호	본체 색상	타입	A1	A2	D	슬롯 너비	P
K2189.11080408	검정	I	8	4,35	M4	8	4,5
K2189.11080508	검정	I	8	4,35	M5	8	4,5
K2189.11080608	검정	I	8	4,35	M6	8	4,5
K2189.11080412	검정	I	12	4,4	M4	8	4,5
K2189.11080512	검정	I	12	4,4	M5	8	4,5
K2189.11080612	검정	I	12	4,4	M6	8	4,5
K2189.11080414	검정	I	14	4,6	M4	8	4,5
K2189.11080514	검정	I	14	4,6	M5	8	4,5
K2189.11080614	검정	I	14	4,6	M6	8	4,5
K2189.12080408	검정	B	8,5	5,7	M4	10	6
K2189.12080508	검정	B	8,5	5,7	M5	10	6
K2189.12080608	검정	B	8,5	5,7	M6	10	6
K2189.12080409	검정	B	9,5	5,6	M4	10	6
K2189.12080509	검정	B	9,5	5,6	M5	10	6
K2189.12080609	검정	B	9,5	5,6	M6	10	6
K2189.12080414	검정	B	14	6	M4	10	6
K2189.12080514	검정	B	14	6	M5	10	6
K2189.12080614	검정	B	14	6	M6	10	6

## 표면 압력용 홀더(멀티블록 25) 유형 B 및 유형 I

## 품목 요약

주문 번호	본체 색상	타입	A1	A2	D	슬롯 너비	P
K2189.21080408	회색	I	8	4,35	M4	8	4,5
K2189.21080508	회색	I	8	4,35	M5	8	4,5
K2189.21080608	회색	I	8	4,35	M6	8	4,5
K2189.21080412	회색	I	12	4,4	M4	8	4,5
K2189.21080512	회색	I	12	4,4	M5	8	4,5
K2189.21080612	회색	I	12	4,4	M6	8	4,5
K2189.21080414	회색	I	14	4,6	M4	8	4,5
K2189.21080514	회색	I	14	4,6	M5	8	4,5
K2189.21080614	회색	I	14	4,6	M6	8	4,5
K2189.22080408	회색	B	8,5	5,7	M4	10	6
K2189.22080508	회색	B	8,5	5,7	M5	10	6
K2189.22080608	회색	B	8,5	5,7	M6	10	6
K2189.22080409	회색	B	9,5	5,6	M4	10	6
K2189.22080509	회색	B	9,5	5,6	M5	10	6
K2189.22080609	회색	B	9,5	5,6	M6	10	6
K2189.22080414	회색	B	14	6	M4	10	6
K2189.22080514	회색	B	14	6	M5	10	6
K2189.22080614	회색	B	14	6	M6	10	6