

나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.

재질:

잠금 바 1.4308.

나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

압력 스프링 1.4310.

PA 열가소성 잠금 바 캡.

나사 잠금 기능 폴리아미드 파란색.

표면 마무리:

나사 슬리브, 압력 스프링 및 검은색 잠금 바.

잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.

다양한 색깔의 잠금 바 캡:

- 짙은 회색 RAL 7021.
- 주황색 RAL 2004.
- 밝은 노랑색 RAL 1021.
- 신호등 빨강색 RAL 3020.
- 시그널 녹색 RAL 6032.
- 신호등 파란색 RAL 5017.
- 연한 회색 RAL 7035.

장점:

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.

플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.

육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다.

요청 시:

특수 설계 버전.

액세서리:

브레이싱 부품 K0638.

포지셔닝 부싱 K1290.


도면 설명:

타입 AP: 잠금 바 캡 미포함, 너트 미포함.

타입 CP: 잠금 바 캡 포함, 너트 미포함.

나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

도면

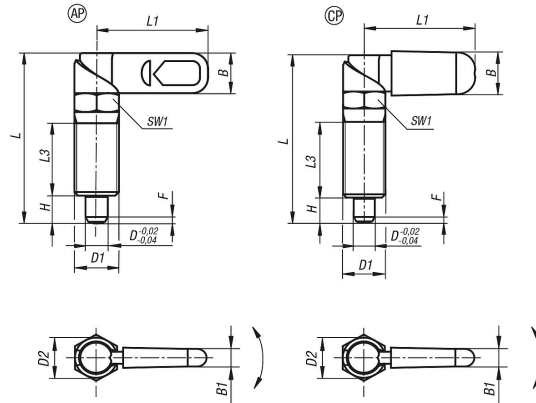

품목 요약

나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저

주문 번호	구성품 색상	타입	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2115.1940410	-	AP	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1	8	14
K2115.1940510	-	AP	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,3	8	14
K2115.1940610	-	AP	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,8	8	14
K2115.19404101	-	AP	4	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1	8	14
K2115.19405101	-	AP	5	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,3	8	14
K2115.19406101	-	AP	6	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,8	8	14
K2115.1940512	-	AP	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,3	5	15
K2115.1940612	-	AP	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,8	5	15
K2115.1940812	-	AP	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	2,3	5	15
K2115.19405121	-	AP	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,3	5	15
K2115.19406121	-	AP	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,8	5	15
K2115.19408121	-	AP	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	2,3	5	15
K2115.1940616	-	AP	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	1,8	15	35
K2115.1940816	-	AP	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,3	15	35
K2115.1941016	-	AP	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,8	15	35
K2115.19406161	-	AP	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	1,8	15	35
K2115.19408161	-	AP	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,3	15	35
K2115.19410161	-	AP	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,8	15	35
K2115.1940820	-	AP	8	M20	20	71	50	30	18	6	12	20	2,3	20	60
K2115.1941020	-	AP	10	M20	20	71	50	30	18	6	12	20	2,8	20	60
K2115.1941220	-	AP	12	M20	20	71	50	30	18	6	12	20	3	20	60
K2115.19408201	-	AP	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	2,3	20	60
K2115.19410201	-	AP	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	2,8	20	60
K2115.19412201	-	AP	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	3	20	60
K2115.1960410	검회색 RAL 7021	CP	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.1960510	검회색 RAL 7021	CP	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.1960610	검회색 RAL 7021	CP	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.19604101	검회색 RAL 7021	CP	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.19605101	검회색 RAL 7021	CP	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.19606101	검회색 RAL 7021	CP	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.1960512	검회색 RAL 7021	CP	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.1960612	검회색 RAL 7021	CP	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.1960812	검회색 RAL 7021	CP	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.19605121	검회색 RAL 7021	CP	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.19606121	검회색 RAL 7021	CP	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.19608121	검회색 RAL 7021	CP	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.1960616	검회색 RAL 7021	CP	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.1960816	검회색 RAL 7021	CP	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.1961016	검회색 RAL 7021	CP	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.19606161	검회색 RAL 7021	CP	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35

나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	구성품 색상	타입	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2115.19608161	검회색 RAL 7021	CP	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.19610161	검회색 RAL 7021	CP	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.1960820	검회색 RAL 7021	CP	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.1961020	검회색 RAL 7021	CP	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.1961220	검회색 RAL 7021	CP	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.19608201	검회색 RAL 7021	CP	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.19610201	검회색 RAL 7021	CP	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.19612201	검회색 RAL 7021	CP	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.19604102	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.19605102	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.19606102	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.196041012	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.196051012	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.196061012	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.19605122	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.19606122	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.19608122	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.196051212	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.196061212	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.196081212	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.19606162	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.19608162	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.19610162	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.196061612	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.196081612	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.196101612	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.19608202	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.19610202	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.19612202	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.196082012	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.196102012	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.196122012	푸어 오렌지 RAL 2004	CP	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.196041016	밝은 노랑 RAL 1021	CP	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.196051016	밝은 노랑 RAL 1021	CP	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.196061016	밝은 노랑 RAL 1021	CP	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.1960410116	밝은 노랑 RAL 1021	CP	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.1960510116	밝은 노랑 RAL 1021	CP	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.1960610116	밝은 노랑 RAL 1021	CP	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.196051216	밝은 노랑 RAL 1021	CP	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.196061216	밝은 노랑 RAL 1021	CP	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.196081216	밝은 노랑 RAL 1021	CP	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.1960512116	밝은 노랑 RAL 1021	CP	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.1960612116	밝은 노랑 RAL 1021	CP	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.1960812116	밝은 노랑 RAL 1021	CP	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.196061616	밝은 노랑 RAL 1021	CP	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.196081616	밝은 노랑 RAL 1021	CP	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.196101616	밝은 노랑 RAL 1021	CP	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.1960616116	밝은 노랑 RAL 1021	CP	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.1960816116	밝은 노랑 RAL 1021	CP	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.1961016116	밝은 노랑 RAL 1021	CP	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.196082016	밝은 노랑 RAL 1021	CP	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.196102016	밝은 노랑 RAL 1021	CP	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.196122016	밝은 노랑 RAL 1021	CP	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.1960820116	밝은 노랑 RAL 1021	CP	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.1961020116	밝은 노랑 RAL 1021	CP	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.1961220116	밝은 노랑 RAL 1021	CP	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.196041084	신호등 빨강 RAL 3020	CP	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.196051084	신호등 빨강 RAL 3020	CP	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.196061084	신호등 빨강 RAL 3020	CP	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.1960410184	신호등 빨강 RAL 3020	CP	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.1960510184	신호등 빨강 RAL 3020	CP	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14

나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	구성품 색상	타입	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2115.1960610184	신호등 빨강 RAL 3020	CP	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.196051284	신호등 빨강 RAL 3020	CP	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.196061284	신호등 빨강 RAL 3020	CP	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.196081284	신호등 빨강 RAL 3020	CP	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.1960512184	신호등 빨강 RAL 3020	CP	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.1960612184	신호등 빨강 RAL 3020	CP	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.1960812184	신호등 빨강 RAL 3020	CP	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.196061684	신호등 빨강 RAL 3020	CP	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.196081684	신호등 빨강 RAL 3020	CP	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.196101684	신호등 빨강 RAL 3020	CP	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.1960616184	신호등 빨강 RAL 3020	CP	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.1960816184	신호등 빨강 RAL 3020	CP	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.1961016184	신호등 빨강 RAL 3020	CP	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.196082084	신호등 빨강 RAL 3020	CP	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.196102084	신호등 빨강 RAL 3020	CP	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.196122084	신호등 빨강 RAL 3020	CP	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.1960820184	신호등 빨강 RAL 3020	CP	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.1961020184	신호등 빨강 RAL 3020	CP	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.1961220184	신호등 빨강 RAL 3020	CP	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.196041086	시그널 녹색 RAL 6032	CP	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.196051086	시그널 녹색 RAL 6032	CP	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.196061086	시그널 녹색 RAL 6032	CP	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.1960410186	시그널 녹색 RAL 6032	CP	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.1960510186	시그널 녹색 RAL 6032	CP	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.1960610186	시그널 녹색 RAL 6032	CP	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.196051286	시그널 녹색 RAL 6032	CP	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.196061286	시그널 녹색 RAL 6032	CP	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.196081286	시그널 녹색 RAL 6032	CP	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.1960512186	시그널 녹색 RAL 6032	CP	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.1960612186	시그널 녹색 RAL 6032	CP	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.1960812186	시그널 녹색 RAL 6032	CP	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.196061686	시그널 녹색 RAL 6032	CP	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.196081686	시그널 녹색 RAL 6032	CP	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.196101686	시그널 녹색 RAL 6032	CP	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.1960616186	시그널 녹색 RAL 6032	CP	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.1960816186	시그널 녹색 RAL 6032	CP	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.1961016186	시그널 녹색 RAL 6032	CP	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.196082086	시그널 녹색 RAL 6032	CP	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.196102086	시그널 녹색 RAL 6032	CP	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.196122086	시그널 녹색 RAL 6032	CP	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.1960820186	시그널 녹색 RAL 6032	CP	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.1961020186	시그널 녹색 RAL 6032	CP	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.1961220186	시그널 녹색 RAL 6032	CP	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.196041087	신호등 파랑 RAL 5017	CP	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.196051087	신호등 파랑 RAL 5017	CP	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.196061087	신호등 파랑 RAL 5017	CP	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.1960410187	신호등 파랑 RAL 5017	CP	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.1960510187	신호등 파랑 RAL 5017	CP	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.1960610187	신호등 파랑 RAL 5017	CP	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.196051287	신호등 파랑 RAL 5017	CP	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.196061287	신호등 파랑 RAL 5017	CP	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.196081287	신호등 파랑 RAL 5017	CP	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.1960512187	신호등 파랑 RAL 5017	CP	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.1960612187	신호등 파랑 RAL 5017	CP	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.1960812187	신호등 파랑 RAL 5017	CP	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.196061687	신호등 파랑 RAL 5017	CP	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.196081687	신호등 파랑 RAL 5017	CP	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.196101687	신호등 파랑 RAL 5017	CP	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.1960616187	신호등 파랑 RAL 5017	CP	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.1960816187	신호등 파랑 RAL 5017	CP	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.1961016187	신호등 파랑 RAL 5017	CP	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35

나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	구성품 색상	타입	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2115.196082087	신호등 파랑 RAL 5017	CP	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.196102087	신호등 파랑 RAL 5017	CP	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.196122087	신호등 파랑 RAL 5017	CP	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.1960820187	신호등 파랑 RAL 5017	CP	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.1961020187	신호등 파랑 RAL 5017	CP	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.1961220187	신호등 파랑 RAL 5017	CP	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.196041088	연한 회색 RAL 7035	CP	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.196051088	연한 회색 RAL 7035	CP	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.196061088	연한 회색 RAL 7035	CP	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.1960410188	연한 회색 RAL 7035	CP	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.1960510188	연한 회색 RAL 7035	CP	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.1960610188	연한 회색 RAL 7035	CP	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.196051288	연한 회색 RAL 7035	CP	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.196061288	연한 회색 RAL 7035	CP	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.196081288	연한 회색 RAL 7035	CP	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.1960512188	연한 회색 RAL 7035	CP	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.1960612188	연한 회색 RAL 7035	CP	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.1960812188	연한 회색 RAL 7035	CP	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.196061688	연한 회색 RAL 7035	CP	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.196081688	연한 회색 RAL 7035	CP	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.196101688	연한 회색 RAL 7035	CP	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.1960616188	연한 회색 RAL 7035	CP	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.1960816188	연한 회색 RAL 7035	CP	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.1961016188	연한 회색 RAL 7035	CP	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.196082088	연한 회색 RAL 7035	CP	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.196102088	연한 회색 RAL 7035	CP	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.196122088	연한 회색 RAL 7035	CP	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.1960820188	연한 회색 RAL 7035	CP	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.1961020188	연한 회색 RAL 7035	CP	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.1961220188	연한 회색 RAL 7035	CP	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60