

고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 K 파란색 수나사가 있는 원추형 FDA 규정 준수

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4401.
탄성 중합체, 실리콘, 경도 중간 55 ° 쇼어 경도 A.

표면 마무리:

스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
실리콘 파란색 FDA 규정 준수.


정보:

고무 메탈 버퍼의 다른 이용 예는 어셈블리의 장착과 움직이는 물체에 서 스프링 이동 거리의 제한을 위한 충격 멈춤 장치에서 볼 수 있습니다.

온도 범위:

-30 °C ~ +180 °C.

도면

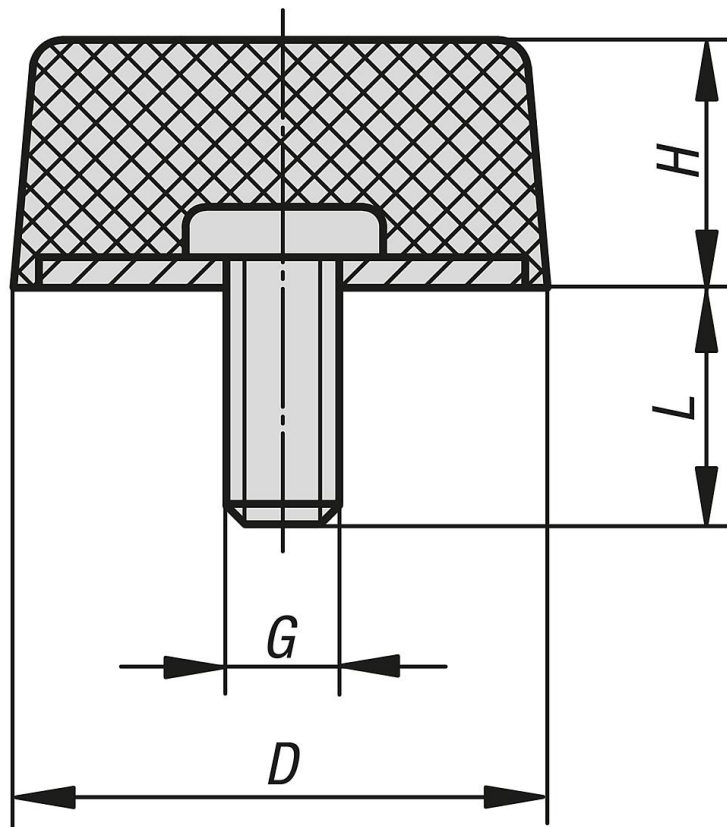

품목 요약

고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 K 파란색 수나사가 있는 원추형 FDA 규정 준수

주문 번호	D	G	H	L	용수철 강도 N/mm	하중 N	경도, 쇼어
K2234.02501755	25	M6	17	18	80	448	55A

고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 K 파란색 수나사가 있는 원
추형 FDA 규정 준수
품목 요약

주문 번호	D	G	H	L	용수철 강도 N/mm	하중 N	경도, 쇼어
K2234.03001555	30	M8	15	20	265	1530	55A
K2234.05001755	50	M10	17	28	640	3584	55A