

## 푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸 고정력 2670N까지

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.

##### 표면 마무리:


스틸, 아연 도금  
스테인리스 스틸, 블랭크  
플라스틱 그립, 내유성

##### 정보:

클램프는 닫힘 상태와 열림 상태의 그립 위치에서 잠깁니다.  
그렇기 때문에 압력과 인장 클램핑에도 사용할 수 있습니다.

푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸 고정력 2670N까지

도면

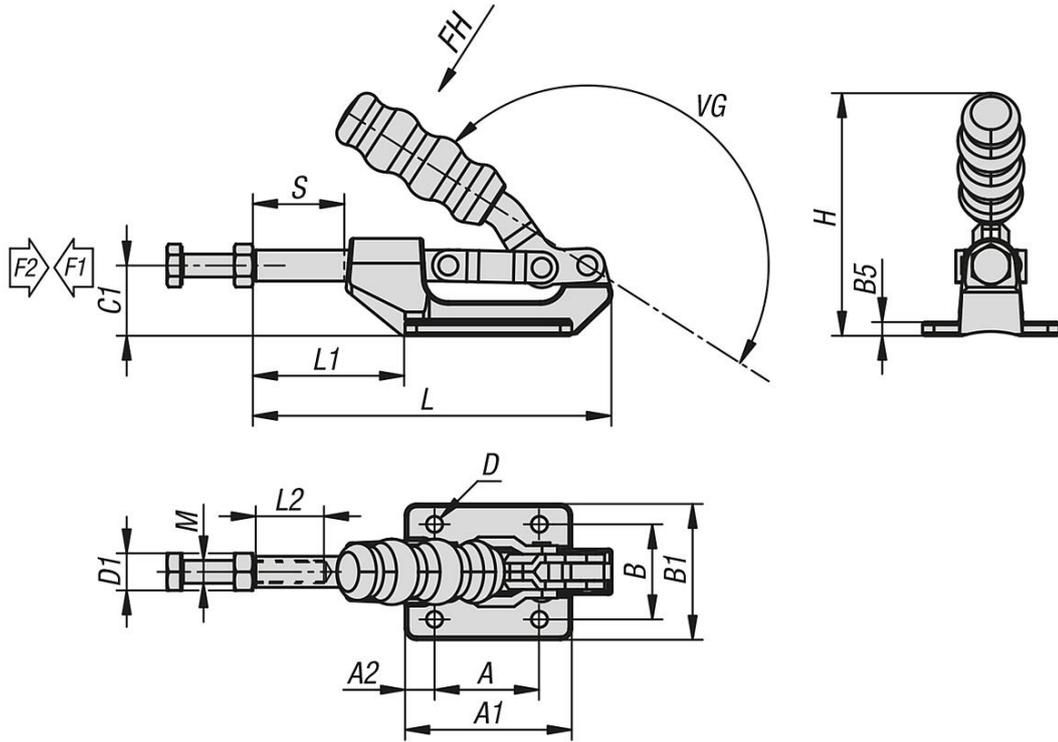

품목 요약

푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 고정력 2670N까지

| 주문 번호       | 본체 재질       | A    | A1 | A2   | B    | B1   | B5  | C1   | D   | D1   | H  | 스트로크<br>S | L   | L1 | L2   | M     | 그립의<br>개구 각도 | 손 힘<br>FH | 힘<br>F1 | 클램핑력<br>F2 | 홀딩력<br>N |
|-------------|-------------|------|----|------|------|------|-----|------|-----|------|----|-----------|-----|----|------|-------|--------------|-----------|---------|------------|----------|
|             |             |      |    |      |      |      |     |      |     |      |    |           |     |    |      |       |              |           |         |            |          |
| K2283.02670 | 스틸          | 36,5 | 58 | 10,2 | 33,3 | 47,6 | 4,8 | 24,6 | 5,6 | 10,9 | 85 | 31,8      | 125 | 53 | 25,4 | M8x50 | 180°         | 80        | 1600    | 2670       |          |
| K2283.12670 | 스테인레스 스틸 A2 | 36,5 | 58 | 10,2 | 33,3 | 47,6 | 4,8 | 24,6 | 5,6 | 10,9 | 85 | 31,8      | 125 | 53 | 25,4 | M8x50 | 180°         | 80        | 1600    | 2670       |          |