

푸시 풀 클램프, 스틸 고정력 3000N까지

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성

정보:
클램프는 닫힘 상태와 열림 상태의 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력과 인장 클램핑에도 사용할 수 있습니다.

도면

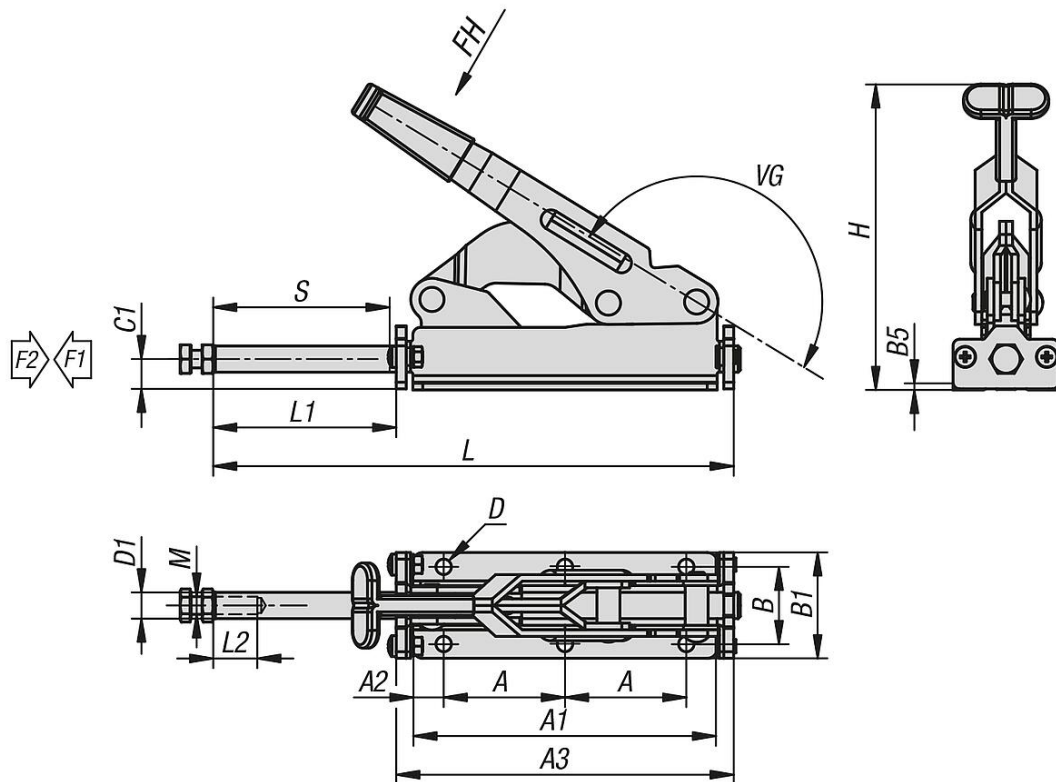

품목 요약

푸시 풀 클램프, 스틸, 고정력 3000N까지

주문 번호	A	A1	A2	A3	B	B1	B5	C1	D	D1	H	스트로크 S	L	L1	L2	M	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	클램핑력 F1 N	홀딩력 F2 N
K2286.03000	55	138	14	153	35	48	3	14	7	11,9	139	80	236	83	20	M8x30	180°	80	1600	3000

푸시 풀 클램프, 스틸 고정력 3000N까지

품목 요약
