


푸시 풀 클램프, 스틸 고정력 3575N까지

품목 설명/제품 이미지

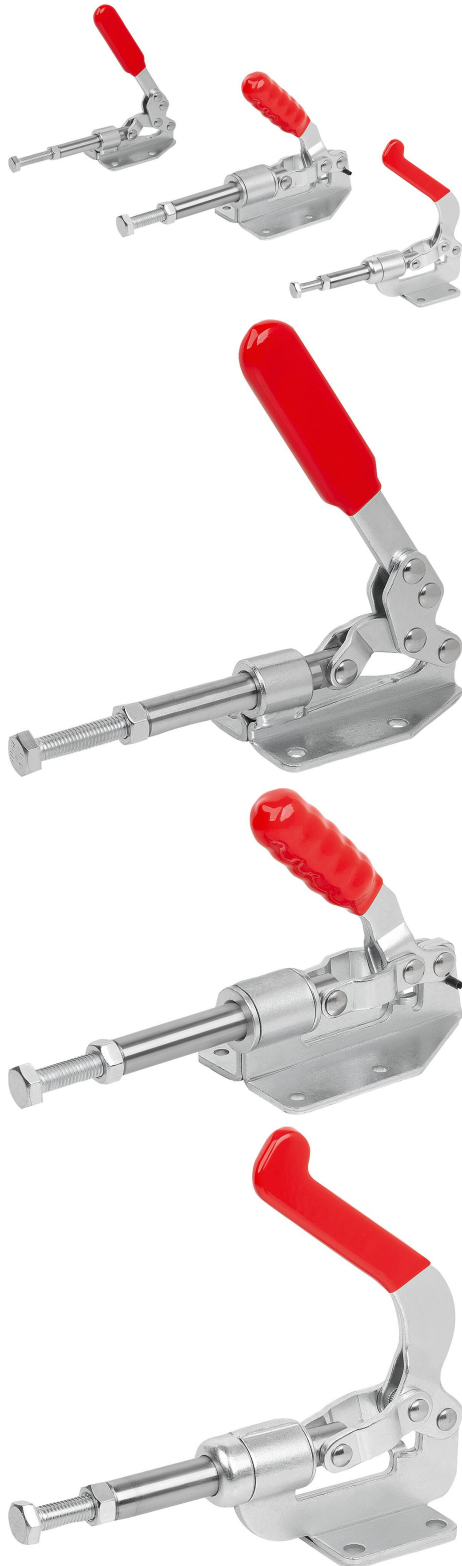

설명





재질:
스틸.

표면 마무리:
스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성

정보:


타입 A: 래치 레버는 닫힘 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.
타입 B 및 타입 C: 래치 레버는 닫힘 및 열림 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.

도면

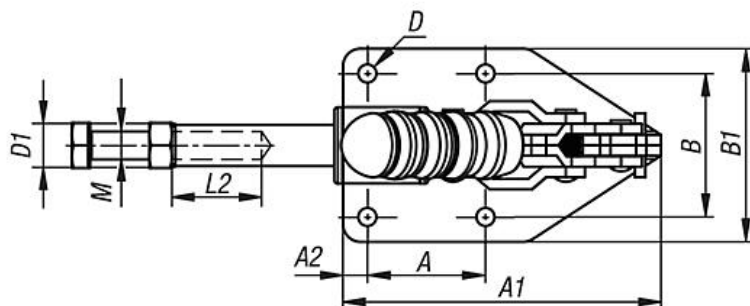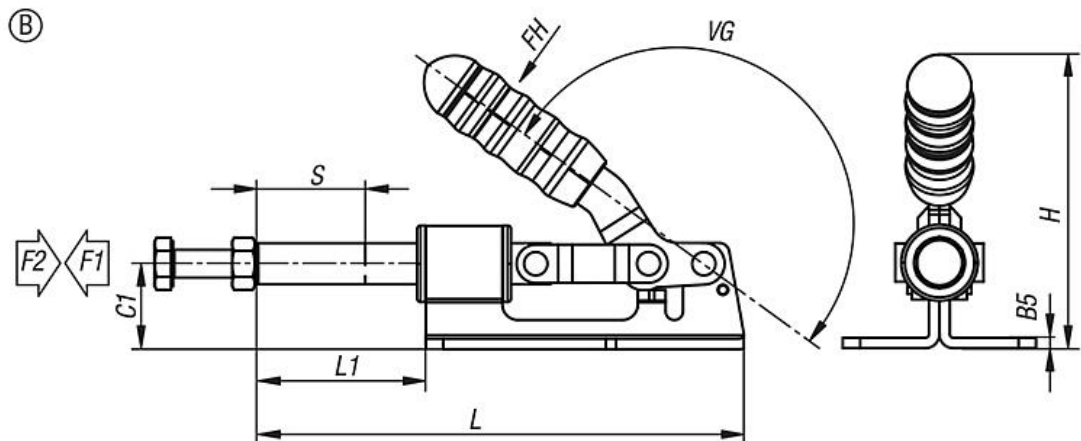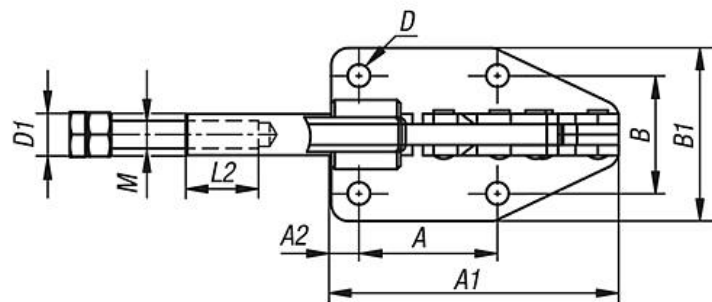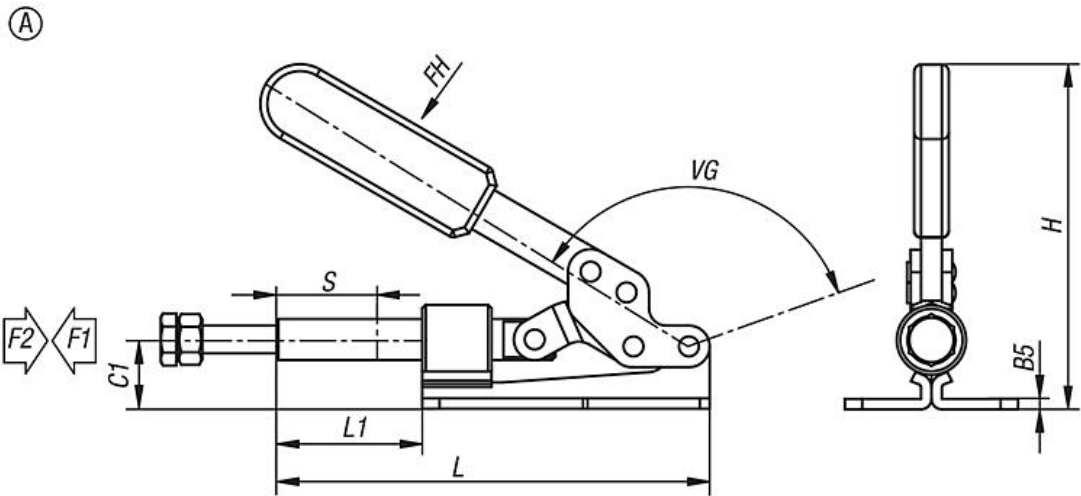

푸시 풀 클램프, 스틸 고정력 3575N까지

도면

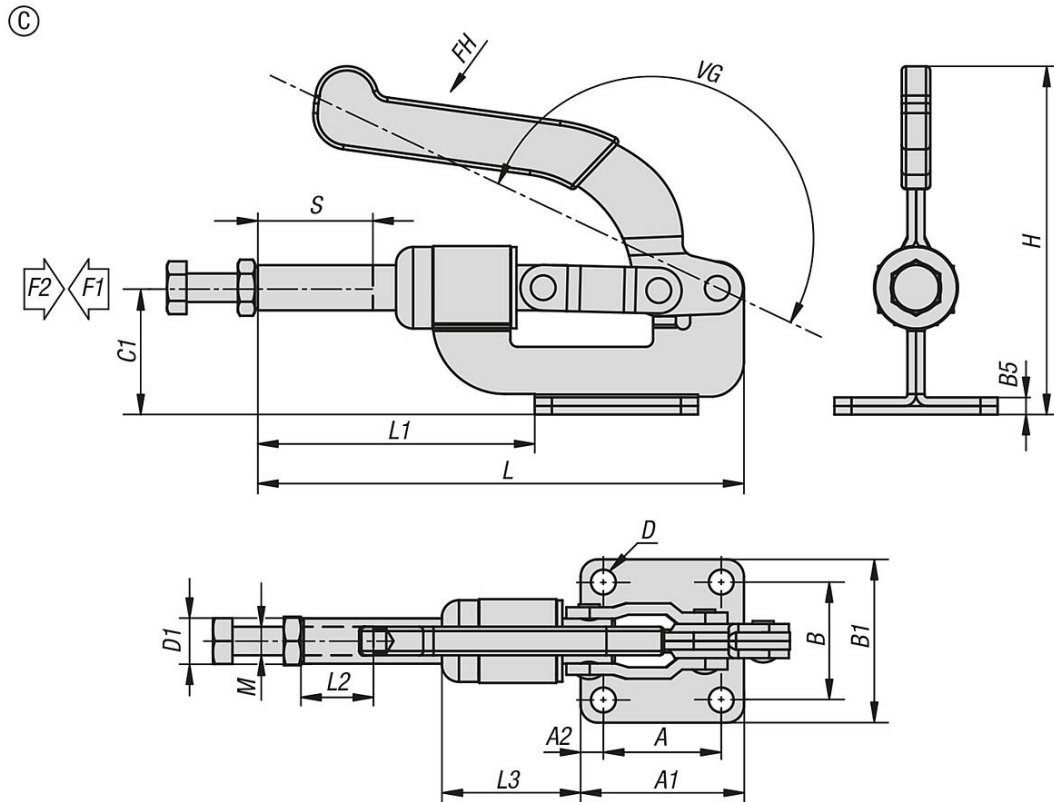

품목 요약

푸시 풀 클램프, 스틸, 고정력 3575N까지

주문 번호	타입	A	A1	A2	B	B1	B5	C1	D	D1	H	스트로크 S	L	L1	L2	L3	M	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	클램핑력 F1 N	홀딩력 F2 N
K2290.018001	A	40	83	8	34	50	3	20	6,5	11,9	99,5	30	125	42	21	-	M8x50	140°	50	1200	1800
K2290.018002	B	34	91,5	7	41,3	55,6	3	24,6	5,2	11,9	84,5	31,8	140,8	49,3	25,4	-	M8x50	180°	50	1200	1800
K2290.035753	C	41,3	57,2	8	41,3	57,2	6	44,4	8,7	15,7	122	41,3	171,3	98	25,4	48,6	M10x50	180°	80	1800	3575