

## 푸시 풀 클램프, 스틸, 중형 버전 고정력 33350N까지

### 품목 설명/제품 이미지




#### 설명

**재질:**  
스틸.

**표면 마무리:**  
스틸, 아연 도금  
플라스틱 그립, 내유성

**정보:**  
클램프는 닫힘 상태와 열림 상태의 그립 위치에서 잠깁니다.  
그렇기 때문에 압력과 인장 클램핑에도 사용할 수 있습니다.

### 도면

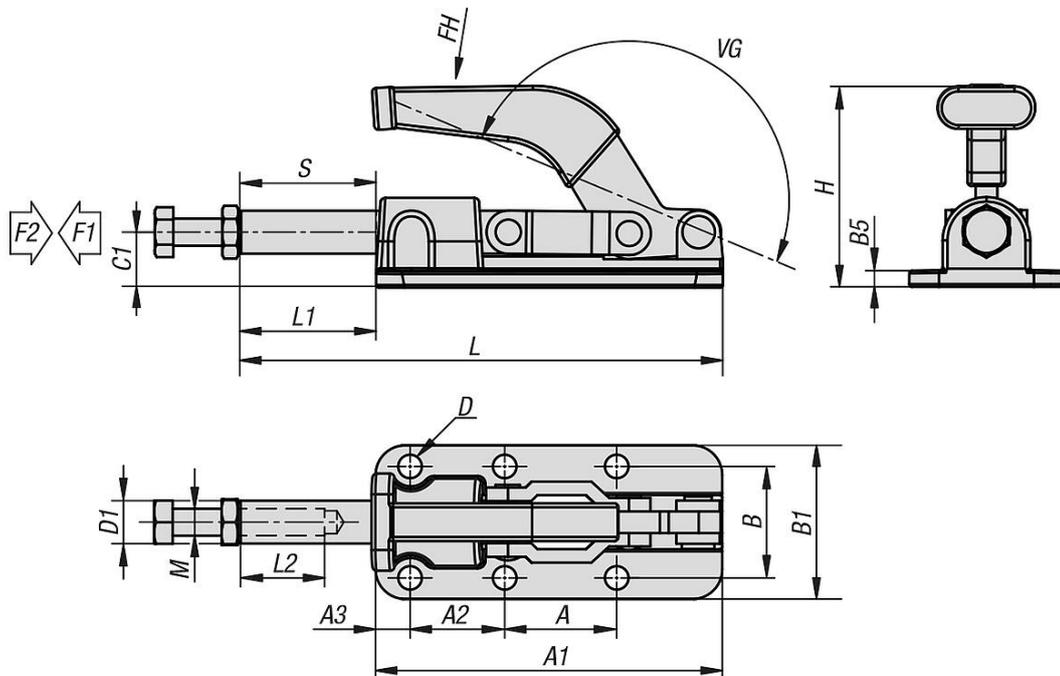

### 품목 요약

푸시 풀 클램프, 스틸, 중형 버전, 고정력 33350N까지

## 푸시 풀 클램프, 스틸, 중형 버전 고정력 33350N까지

### 품목 요약

주문 번호	A	A1	A2	A3	B	B1	B5	C1	D	D1	H	스트로크 S	L	L1	L2	M	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	클램핑력 F1 N	홀딩력 F2 N
<b>K2291.011150</b>	41,3	127,8	34,9	12,7	41,3	57	6	20,6	8,7	15,9	74,9	50,8	178,6	50,8	32	M10x50	180°	120	3600	11150
<b>K2291.033350</b>	90,4	216,7	90,4	17,5	54,1	76,2	9,7	31,8	10,4	20,9	104,2	101,6	322	105	50,8	M12x75	191°	160	5600	33350