

암나사가 있는 아연 다이캐스팅 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



검정 세탄 피니시  RAL 9005	검정 질감 매트  RAL 9005	퓨어 오펜지 질감 매트  RAL 2004	밝은 노랑 질감 매트  RAL 1021
신호등 빨강 질감 매트  RAL 3020	시그널 녹색 질감 매트  RAL 6032	신호등 파랑 질감 매트  RAL 5017	연한 회색 질감 매트  RAL 7035
창문 회색 질감 매트  RAL 7040	광택 도색되지 않음 	고광택 크롬도금 	

설명

재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.

스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리:


플라스틱 코팅 혹은 고광택 크롬도금 그립 레버. 스틸 부품 검정색.

요청 시:

기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.


다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

들어올려
잠금 해제

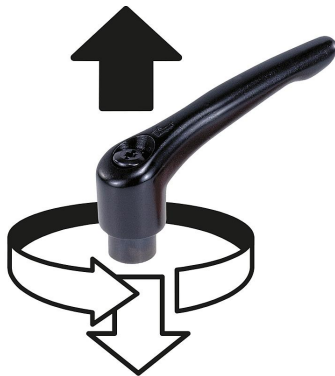

암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인서트

도면

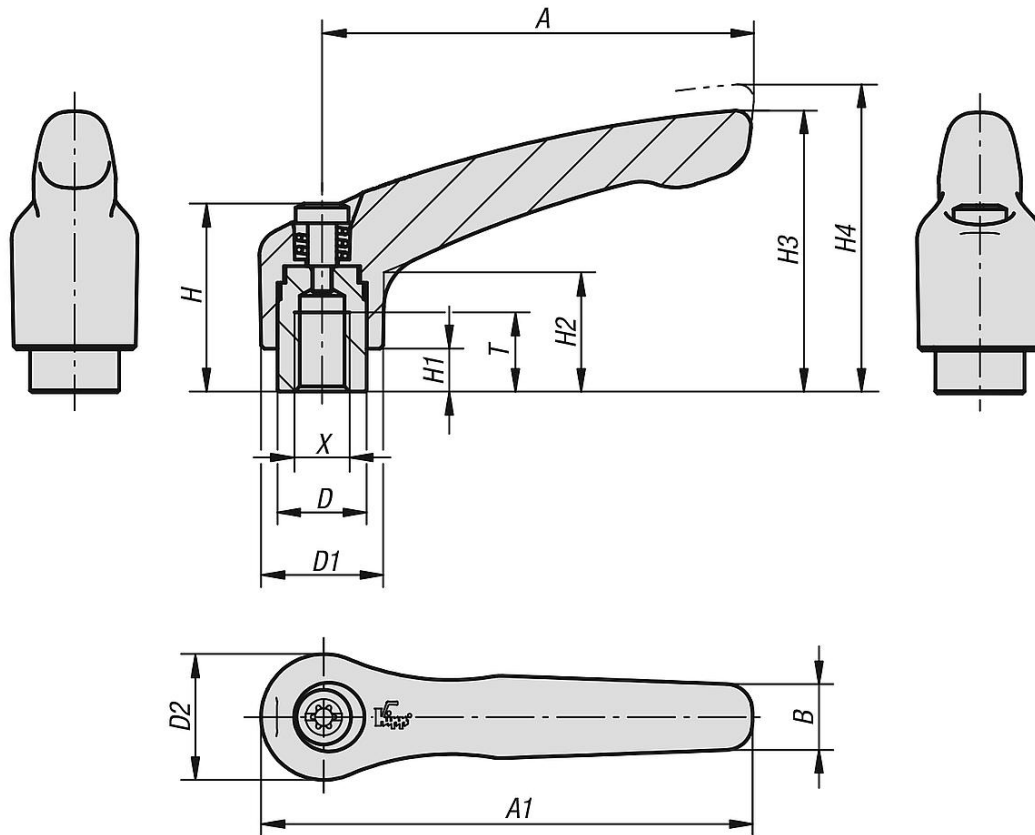

품목 요약

클램핑 레버, 암나사, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0123.9031	검정 RAL 9005	새틴 피니시	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9041	검정 RAL 9005	새틴 피니시	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9051	검정 RAL 9005	새틴 피니시	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.0031	검정 RAL 9005	새틴 피니시	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0041	검정 RAL 9005	새틴 피니시	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0051	검정 RAL 9005	새틴 피니시	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.1041	검정 RAL 9005	새틴 피니시	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1051	검정 RAL 9005	새틴 피니시	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1061	검정 RAL 9005	새틴 피니시	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.2061	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.2081	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.3081	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.3101	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.4101	검정 RAL 9005	새틴 피니시	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.4121	검정 RAL 9005	새틴 피니시	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.5121	검정 RAL 9005	새틴 피니시	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.5161	검정 RAL 9005	새틴 피니시	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.903181	검정 RAL 9005	질감 매트	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.904181	검정 RAL 9005	질감 매트	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.905181	검정 RAL 9005	질감 매트	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.003181	검정 RAL 9005	질감 매트	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.004181	검정 RAL 9005	질감 매트	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.005181	검정 RAL 9005	질감 매트	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.104181	검정 RAL 9005	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16

암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인서트

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 용체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0123.105181	검정 RAL 9005	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.106181	검정 RAL 9005	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.206181	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.208181	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.308181	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.310181	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.410181	검정 RAL 9005	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.412181	검정 RAL 9005	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.512181	검정 RAL 9005	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.516181	검정 RAL 9005	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.903182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.904182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.905182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.003182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.004182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.005182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.104182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.105182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.106182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.206182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.208182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.308182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.310182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.410182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.412182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.512182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.516182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.903183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.904183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.905183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.003183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.004183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.005183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.104183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.105183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.106183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.206183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.208183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.308183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.310183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.410183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.412183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.512183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.516183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.903184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.904184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.905184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.004184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.003184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.005184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.104184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.105184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.106184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.206184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.208184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.308184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.310184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.410184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.412184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.512184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.516184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.903185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12

암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인서트

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0123.904185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.905185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.003185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.004185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.005185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.104185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.105185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.106185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.206185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.208185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.308185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.310185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.410185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.412185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.512185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.516185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.903186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.904186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.905186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.003186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.004186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.005186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.104186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.105186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.106186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.206186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.208186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.308186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.310186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.410186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.412186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.512186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.516186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.903187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.904187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.905187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.003187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.004187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.005187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.104187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.105187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.106187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.206187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.208187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.308187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.310187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.410187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.412187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.512187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.516187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.903188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.904188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.905188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.003188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.004188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.005188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.104188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.105188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.106188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.206188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.208188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.308188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22

암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인서트

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0123.310188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.410188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.412188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.512188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.516188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.903008	-	자연적 마무리	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.904008	-	자연적 마무리	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.905008	-	자연적 마무리	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.003008	-	자연적 마무리	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.004008	-	자연적 마무리	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.005008	-	자연적 마무리	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.104008	-	자연적 마무리	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.105008	-	자연적 마무리	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.106008	-	자연적 마무리	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.206008	-	자연적 마무리	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.208008	-	자연적 마무리	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.308008	-	자연적 마무리	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.310008	-	자연적 마무리	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.410008	-	자연적 마무리	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.412008	-	자연적 마무리	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.512008	-	자연적 마무리	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.516008	-	자연적 마무리	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.9036	실버	고광택 크롬 도금	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9046	실버	고광택 크롬 도금	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9056	실버	고광택 크롬 도금	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.0036	실버	고광택 크롬 도금	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0046	실버	고광택 크롬 도금	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0056	실버	고광택 크롬 도금	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.1046	실버	고광택 크롬 도금	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1056	실버	고광택 크롬 도금	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1066	실버	고광택 크롬 도금	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.2066	실버	고광택 크롬 도금	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.2086	실버	고광택 크롬 도금	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.3086	실버	고광택 크롬 도금	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.3106	실버	고광택 크롬 도금	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.4106	실버	고광택 크롬 도금	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.4126	실버	고광택 크롬 도금	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.5126	실버	고광택 크롬 도금	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.5166	실버	고광택 크롬 도금	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26