

# 클램핑 플레이트, 스테인리스 스틸, 회전식 클램핑 래치용, 오목 그립 있음

품목 설명/제품 이미지



## 설명

### 재질:

스테인리스 스틸 1.4310.

### 표면 마무리:

무광택 처리.

### 정보:

스테인리스 스틸의 고정 나사 M2.5가 함께 공급됩니다.

조립 가능 1, 플레이트 두께 6-12mm용.

조립 가능 2, 플레이트 두께 > 12mm용.

얇은 플레이트(11mm 이하)는 클램핑 플레이트의 바닥이 플레이트의 밖으로 나옵니다.



### 조립:

조립할 때 회전 클램핑 래치와 클램핑 플레이트의 방향에 유의하십시오.


### 도면 설명:

- 1) 조립 가능 1
- 2) 조립 가능 2
- 3) 플레이트
- 4) 고정 나사용으로 적합 (접시 머리) M2,5


## 클램핑 플레이트, 스테인리스 스틸, 회전식 클램핑 래치용, 오목 그립 있음 도면

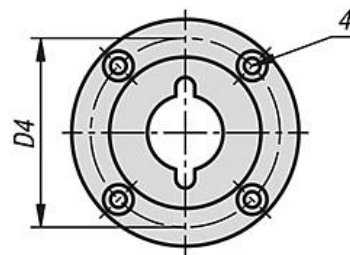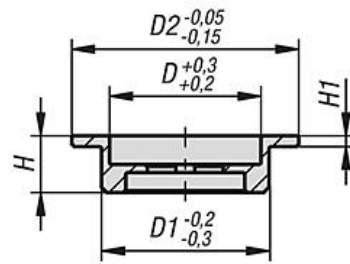

①

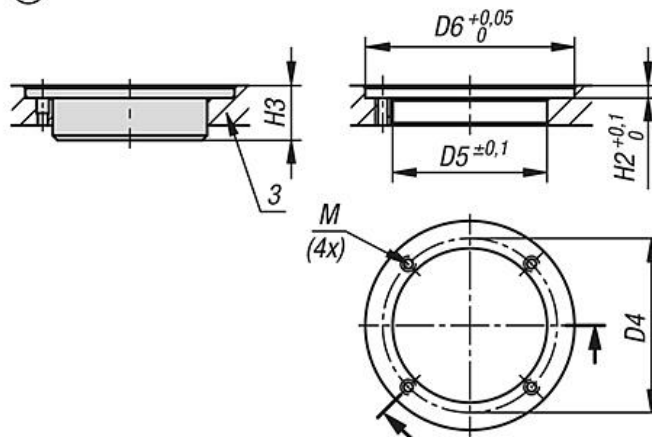

②

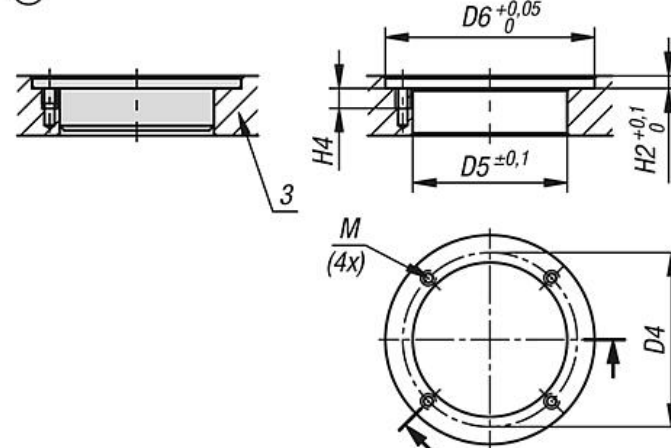

클램핑 플레이트, 스테인리스 스틸, 회전식 클램핑 래치용, 오목 그립 있음  
품목 요약

클램핑 플레이트, 스테인리스 스틸, 회전식 클램핑 래치용, 오목 그립 있음

| 주문 번호       | D  | D1 | D2 | D4 | D5 | D6 | H    | H1 | H2  | H3 | H4 | M     |
|-------------|----|----|----|----|----|----|------|----|-----|----|----|-------|
| K2327.12831 | 28 | 31 | 42 | 35 | 31 | 42 | 10,5 | 2  | 2,5 | 11 | 4  | M02,5 |

| 주문 번호       | 설명      | 모델 1 | 버전 2 | 형태 타입 |
|-------------|---------|------|------|-------|
| K2327.12831 | 텐션 플레이트 | -    | -    | -     |