


고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음, 회색

품목 설명/제품 이미지

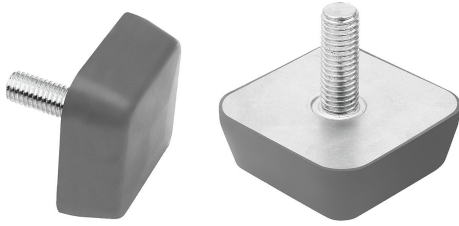

설명

재질:

금속 부품, 스테인리스 스틸 1.4401.

엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간 57° 쇼어 경도 A.

표면 마무리:

스테인리스 스틸, 무광택 처리.

천연 고무, 회색.

정보:

고무 메탈 버퍼는 특히 어셈블리를 장착할 때 그리고 움직이는 물체의 경우 스프링 이동 거리를 제한하는 충격 멈춤 장치로 사용됩니다.


온도 범위:

-30 °C ~ +80 °C

요청 시:

다른 쇼어 강도.

도면

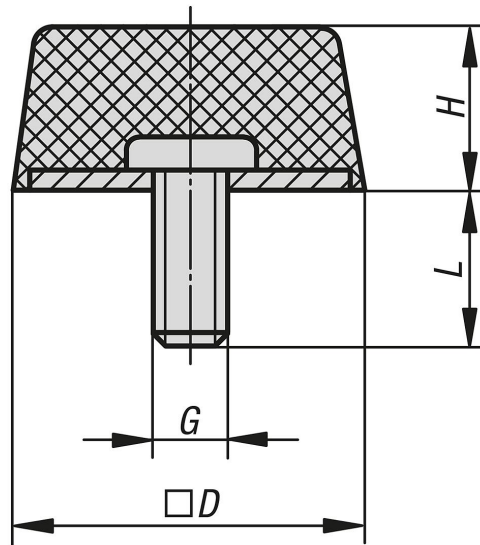

품목 요약

고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음, 회색

주문 번호	D	H	G	L
K2342.05002057	50	20	M10	28
K2342.08002557	80	25	M12	23
K2342.08003057	80	30	M12	37

고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음, 회
색
품목 요약
