

텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 90kg

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

레일은 최대 90kg의 하중을 견딜 수 있으며 고품질 스테인리스 스틸로 제작되어 부식 위험이 있는 환경에 이상적입니다. 완충용 자동 닫힘 장치(소프트 클로즈)는 제어되고 부드러운 닫힘 동작을 보장합니다. 전체 확장은 서랍의 내용물에 방해받지 않고 접근할 수 있으며 그러므로 특히 약국과 개인 가정의 민감한 물품과 소음에 민감한 환경에 적합합니다. 전면 킥 릴리스는 설치와 유지보수를 용이하게 하여 레일의 기능성과 사용자 친화성을 모두 가지고 있습니다.

재질:

레일, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼 케이지, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼, 스테인레스 스틸 1.4034.

표면 마무리:

레일, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.

주문 정보:

쌍으로 판매

정보:

전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 대략 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다. 내부 레일을 다시 밀어 넣을 때 중간 레일이 진입한 위치에 있어야 합니다. 필요한 힘은 균일하게 가해져야 합니다. 텔레스코픽 레일은 닫을 때 닫힘 완충장치에 의해 완충되고 맞물리며 스스로 끝부분 까지 들어갑니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm 일 때 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 조립에 적합하지 않음.

온도 범위:

0 °C ~ +40 °C.


장점:

소프트 클로즈
셀프 진입
전면 빠른 분리

액세서리:

K2096 마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸, 텔레스코픽 레일용.

텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 90kg 도면

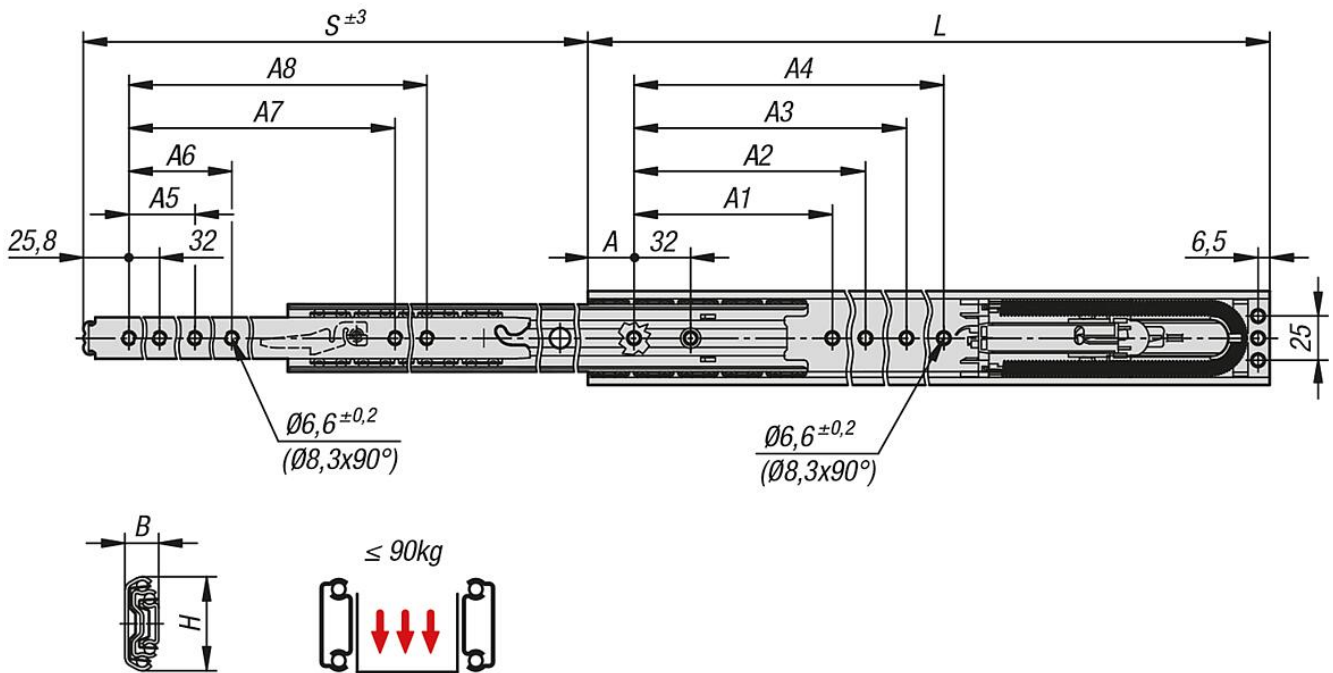

품목 요약

텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 90kg

주문 번호	조립	제품 타입	쌍 당 하중 (80,000 주기) kg	포장 유형
K2366.0400	측면 장착	스탠다드	65	1 개 = 1 쌍
K2366.0450	측면 장착	스탠다드	65	1 개 = 1 쌍
K2366.0500	측면 장착	스탠다드	70	1 개 = 1 쌍
K2366.0550	측면 장착	스탠다드	85	1 개 = 1 쌍
K2366.0600	측면 장착	스탠다드	90	1 개 = 1 쌍
K2366.0700	측면 장착	스탠다드	90	1 개 = 1 쌍
K2366.0790	측면 장착	스탠다드	90	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	스트로크 S	L
K2366.0400	26	160	192	-	-	128	160	-	288	19,1	53	388	400
K2366.0450	26	160	192	256	-	128	160	-	320	19,1	53	450	450
K2366.0500	26	192	224	-	-	160	192	-	384	19,1	53	500	500
K2366.0550	26	192	224	320	352	160	192	-	416	19,1	53	550	550
K2366.0600	26	256	288	384	416	192	256	-	480	19,1	53	600	600
K2366.0700	26	288	320	448	480	256	288	512	576	19,1	53	700	700
K2366.0790	26	352	384	544	576	320	352	416	672	19,1	53	800	790