

조인트 풋 클램핑 스피들

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:

스틸. 스피들 경도 등급 5.8.

표면 마무리:

인산염 처리 스피들, 너트 및 스위벨 풋.
아연 도금 및 크롬 처리 측면 와셔.

도면

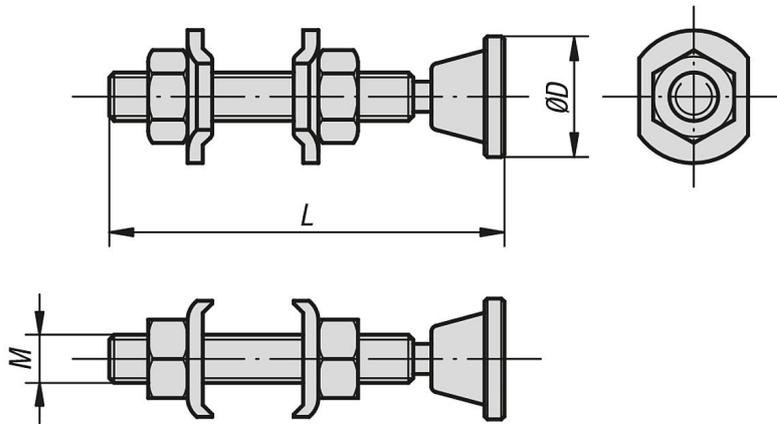

품목 요약

조인트 풋 클램핑 스피들

주문 번호	M	L	D
K0102.05035	M5	35	12
K0102.06050	M6	50	12
K0102.08065	M8	65	20
K0102.10085	M10	85	20
K0102.12100	M12	100	25
K0102.16150	M16	150	45

