

회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4401, 토글 작동, 자물쇠용

품목 설명/제품 이미지

**설명****재질:**

스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:

블랭크.그립, 광택처리

정보:

회전식 래치 왕 노브. 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함. 회전식 래치는 사전 장착되어 있음.

물 및 먼지로부터 보호 IP65.

원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함. 각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합 가능함.


*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.

액세서리:

회전식 래치용 텅, 스테인리스 스틸 K1340.

회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4401, 토글 작동, 자물쇠용

도면

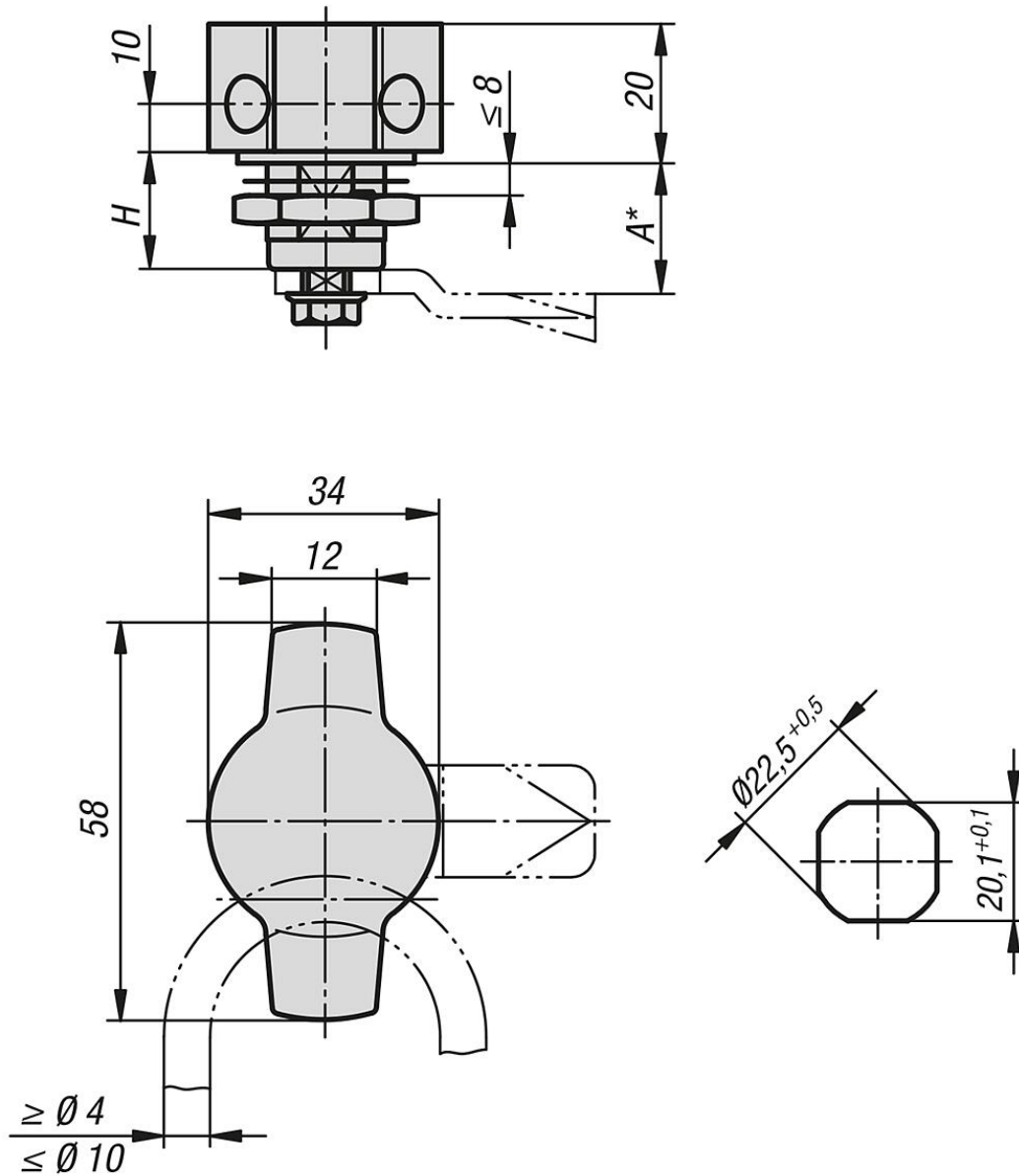

품목 요약

회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4401, 토글 작동, 자물쇠용

주문 번호	액추에이션	H
K1358.18	잠금형 노브	18