

후크 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 수평, 카운터 홀더 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸.

표면 마무리:


스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성

정보:

후크 클램프는 특히 덮개 및 폴랩의 빠른 닫기와 고정에 적합함.
잠금 후크의 조절 거리는 모든 설계 버전에 맞게 개별적으로 조절할 수 있음.

조절 거리 : 0 - 5 mm.

도면

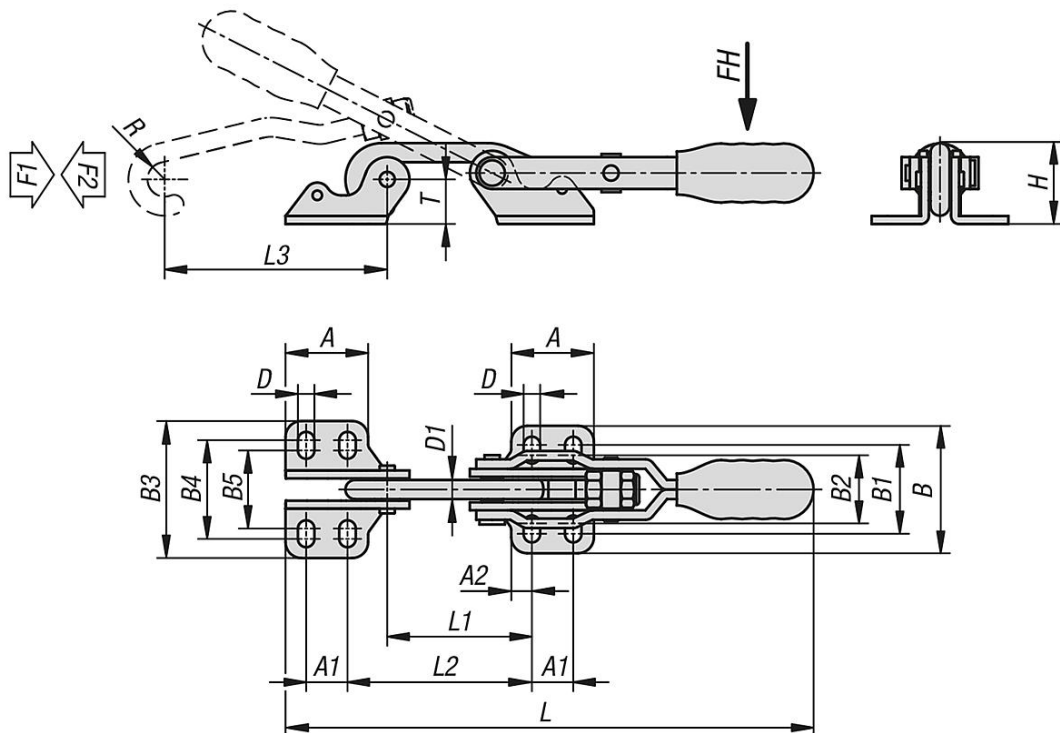

품목 요약

후크 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 수평, 카운터 홀더 있음

품목 요약

후크 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 수평, 카운터 홀더 있음

주문 번호	본체 재질	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	당김 힘 F1 N	홀딩력 F2 N
K1432.02000	스틸	153°	100	1500	2000
K1432.04000	스틸	155°	160	3000	4000
K1432.07000	스틸	155°	200	4000	7000
K1432.12000	스테인레스 스틸	153°	100	1500	2000
K1432.14000	스테인레스 스틸	155°	160	3000	4000
K1432.17000	스테인레스 스틸	155°	200	4000	7000

주문 번호	본체 재질	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	D1	H	L	L1	L2	클램핑 거리 L3	R	T
K1432.02000	스틸	26	13	6,5	40	28	21,5	43	31	24,5	5,2	6	25,4	167	45,5	58	70	5,4	14
K1432.04000	스틸	35	19	8	52	36	29	57	41	34	6,5	8	35	247	68,2	84	90	7	20
K1432.07000	스틸	51	32	9,5	71,5	52,5	43,5	78	59	50	8,5	12	49,3	314	84	104	115	10	27
K1432.12000	스테인레스 스틸	26	13	6,5	40	28	21,5	43	31	24,5	5,2	6	25,4	167	45,5	58	70	5,4	14
K1432.14000	스테인레스 스틸	35	19	8	52	36	29	57	41	34	6,5	8	35	247	68,2	84	90	7	20
K1432.17000	스테인레스 스틸	51	32	9,5	71,5	52,5	43,5	78	59	50	8,5	12	49,3	314	84	104	115	10	27