

고무 임팩트 버퍼, TP 타입 도어 버퍼

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

천연 고무 탄성 중합체, 경도 중간, 60° 쇼어 A.

정보:

나사 고정용 고무 버퍼 스톱. 기계에 장치 피트로도 사용 가능.

고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.

요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.


온도 범위:

-30 °C ~ +80 °C

요청 시:

다른 쇼어 강도.

도면

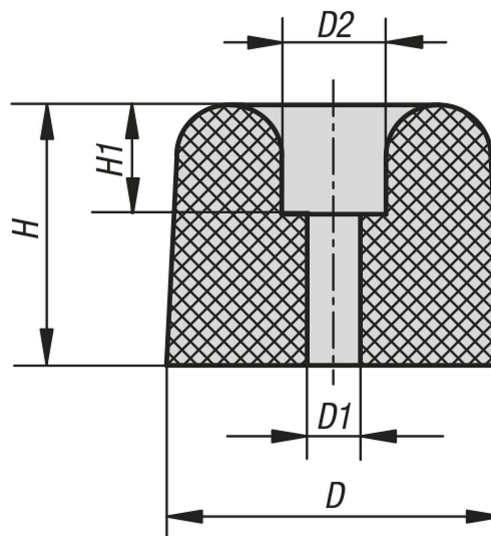

품목 요약

고무 임팩트 버퍼, TP 타입 도어 버퍼

주문 번호	D	D1	D2	H	H1
K1931.02601560	26	4	12	15	9
K1931.03002260	30	7	11	21	5
K1931.03503060	35	8	17	30	10
K1931.04003560	40	7	20	35	8

