

비틀림 방지 볼 커넥터 Ø30 타입 I

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품

표면 마무리:
자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품

정보:
외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 적합합니다.


가변 연결용 볼 커넥터는 180°도 회전할 수 있습니다. 따라서 모든 공간 배열의 연결에 적합합니다. 볼 커넥터 Ø30을 사용하면 모든 각도에서 스트럿과 대각선을 구현할 수 있습니다. 커넥터는 구면 시트에 있는 볼을 사용하여 원하는 위치로 회전하고 단일 나사로 고정할 수 있습니다.

볼 커넥터에는 강력한 비틀림 방지 장치가 포함되어 있습니다. Ø30 프로파일 튜브의 정확하고 영구적인 정렬을 보장합니다. 필요한 경우 일자 드라이버를 사용하여 비틀림 방지 장치를 제거할 수 있습니다. 이것은 볼 커넥터에 원형 튜브 Ø30을 부착하는 데 필요합니다.

공급 내역:
반쪽 볼 커넥터용 볼 헤드 2개.
반쪽 볼 커넥터용 구면시트 2개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, 2개.
아연 도금 자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6. 2개

제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.

도면

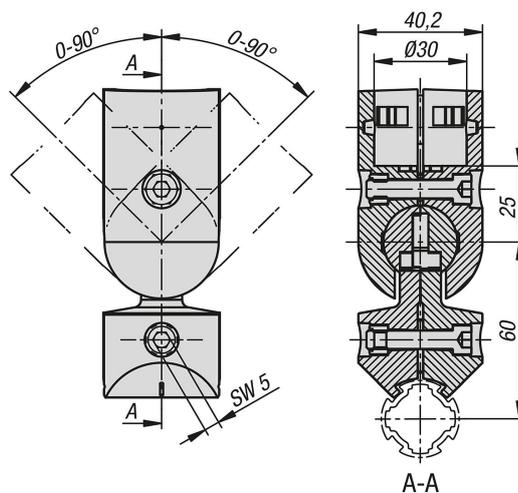

품목 요약

비틀림 방지 볼 커넥터 Ø30 타입 I

비틀림 방지 볼 커넥터 Ø30 타입 I**품목 요약**

주문 번호	재질	ESD 정전기 방지	적합한 커버캡 KIPP
K1987.301	Ø30	예	K1990.301