


멀티블록 Ø30 타입 I

품목 설명/제품 이미지

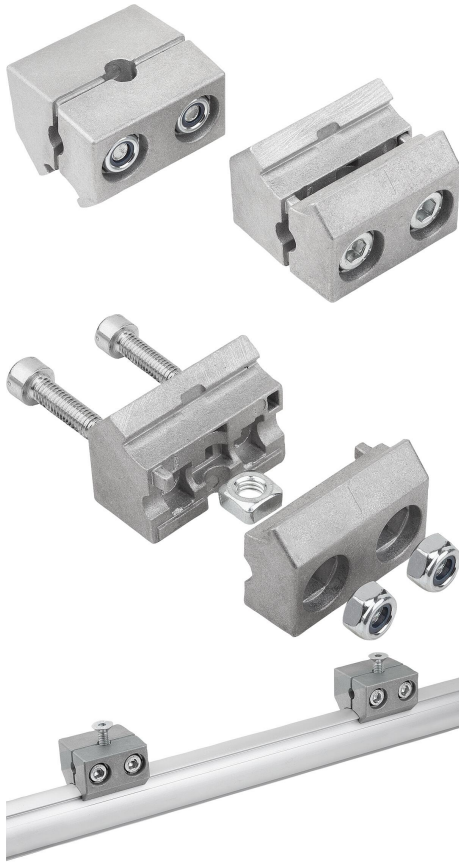

설명

재질:

알루미늄 다이캐스팅.
조립 세트 스틸.

표면 마무리:

자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품

정보:

외경이 30mm인 프로파일 튜브에 적합합니다.

표면 압력 또는 구성 요소를 프로파일 튜브에 안정적으로 부착하기 위한 것입니다.


구성 요소는 5면에서 멀티블록에 나사로 고정할 수 있습니다. 높이가 다른 2단 멀티 블록의 절반을 사용하면 부착물을 다양한 높이에 부착할 수 있습니다. 추가 부품은 원형 튜브 프로파일에 접선 방향으로 또는 5mm 거리에 조립될 수 있습니다.

공급 내역:

두개로 나뉜 멀티블록 1개
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, 2개.
아연 도금 사각 너트 DIN 557 - M6, 1개.
아연 도금 자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6, 2개

제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.

도면

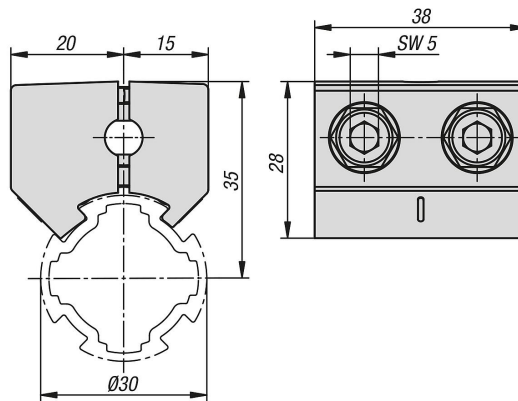

품목 요약

멀티블록 Ø30 타입 I

주문 번호	재질	ESD 정전기 방지
K1993.30	Ø30	예

