

플라스틱 클램핑 레버 수나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



눌러서 잠금
(안전 기능)



설명

제품 설명:

안전 기능이 있는 클램핑 레버가 의도하지 않은 열림 또는 닫힘에 의한 클램핑 위치 변경을 방지합니다.

초기 상태에서는 레버를 자유롭게 회전할 수 있으며 클램핑 위치에 연결되지 않습니다. 핸들을 눌러야 톱니가 결합되고 클램프를 풀거나 조일 수 있습니다.

핸들에서 손을 뗀 직후 스프링에 의해 리셋됩니다.

재질:

강화 열가소성 핸들 및 인서트.
스테인리스 나사 핀.

표면 마무리:

스테인리스 스틸, 자연적 마무리.

장점:

의도하지 않은 열림 또는 닫힘을 방지합니다.
폐쇄형 그립 외형, 간섭 모서리 없음.


요청 시:

특수 설계 버전.

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

플라스틱 클램핑 레버 수나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트 도면

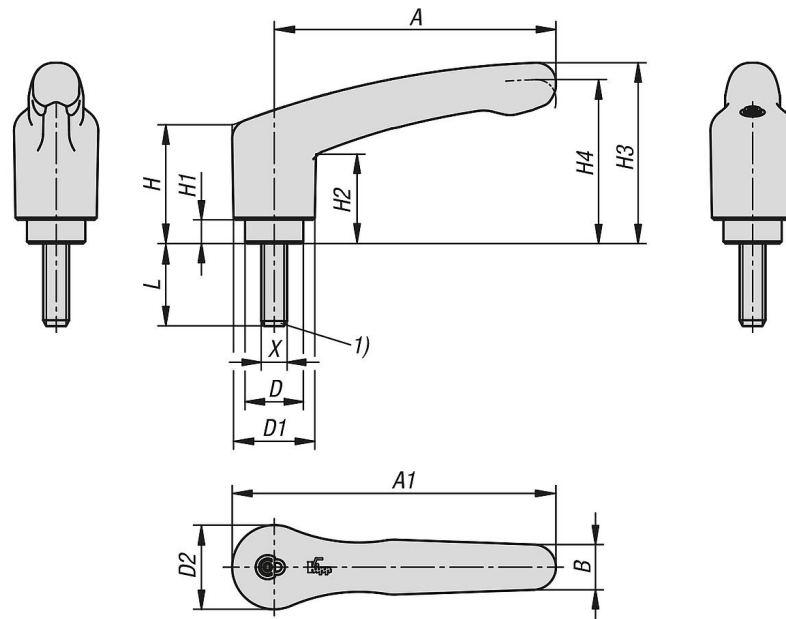

품목 요약

플라스틱 클램핑 레버 수나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	L	톱니 수
K1873.1041X10	검회색 RAL 7021	1	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	10	12
K1873.1041X15	검회색 RAL 7021	1	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	15	12
K1873.1041X20	검회색 RAL 7021	1	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	20	12
K1873.1051X10	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	10	12
K1873.1051X15	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	15	12
K1873.1051X20	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	20	12
K1873.1051X25	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	25	12
K1873.2051X10	검회색 RAL 7021	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1873.2051X15	검회색 RAL 7021	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
K1873.2051X20	검회색 RAL 7021	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1873.2051X25	검회색 RAL 7021	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1873.2051X30	검회색 RAL 7021	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1873.2051X40	검회색 RAL 7021	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1873.2061X10	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1873.2061X15	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
K1873.2061X20	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1873.2061X25	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1873.2061X30	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1873.2061X40	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1873.2081X15	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
K1873.2081X20	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1873.2081X25	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1873.2081X30	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1873.2081X40	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1873.3081X20	검회색 RAL 7021	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	20	12
K1873.3081X25	검회색 RAL 7021	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	25	12
K1873.3081X30	검회색 RAL 7021	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	30	12
K1873.3081X40	검회색 RAL 7021	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	40	12
K1873.3101X20	검회색 RAL 7021	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	20	12
K1873.3101X25	검회색 RAL 7021	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	25	12
K1873.3101X30	검회색 RAL 7021	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	30	12
K1873.3101X40	검회색 RAL 7021	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	40	12

플라스틱 클램핑 레버 수나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트 품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	L	톱니 수
K1873.10484X10	신호등 빨강 RAL 3020	1	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	10	12
K1873.10484X15	신호등 빨강 RAL 3020	1	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	15	12
K1873.10484X20	신호등 빨강 RAL 3020	1	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	20	12
K1873.10584X10	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	10	12
K1873.10584X15	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	15	12
K1873.10584X20	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	20	12
K1873.10584X25	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	25	12
K1873.20584X10	신호등 빨강 RAL 3020	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1873.20584X15	신호등 빨강 RAL 3020	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
K1873.20584X20	신호등 빨강 RAL 3020	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1873.20584X25	신호등 빨강 RAL 3020	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1873.20584X30	신호등 빨강 RAL 3020	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1873.20584X40	신호등 빨강 RAL 3020	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1873.20684X10	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1873.20684X15	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
K1873.20684X20	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1873.20684X25	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1873.20684X30	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1873.20684X40	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1873.20884X15	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
K1873.20884X20	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1873.20884X25	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1873.20884X30	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1873.20884X40	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1873.30884X20	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	20	12
K1873.30884X25	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	25	12
K1873.30884X30	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	30	12
K1873.30884X40	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	40	12
K1873.31084X20	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	20	12
K1873.31084X25	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	25	12
K1873.31084X30	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	30	12
K1873.31084X40	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	40	12

품목 정보