

암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스팅 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



검정 새틴 파니시 RAL 9005	검정 질감 매트 RAL 9005	퓨어 오펜지 질감 매트 RAL 2004	밝은 노랑 질감 매트 RAL 1021
신호등 빨강 질감 매트 RAL 3020	신호등 녹색 질감 매트 RAL 6032	신호등 파랑 질감 매트 RAL 5017	연한 회색 질감 매트 RAL 7035
청문 회색 질감 매트 RAL 7040			

설명

재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.

스틸 부품 경도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.

표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버.

검정 산화 스틸 부품.

보호 캡 스테인레스 스틸, 소재.

요청 시:


기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.

다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

들어올려
잠금 해제



암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나 사 인서트 도면

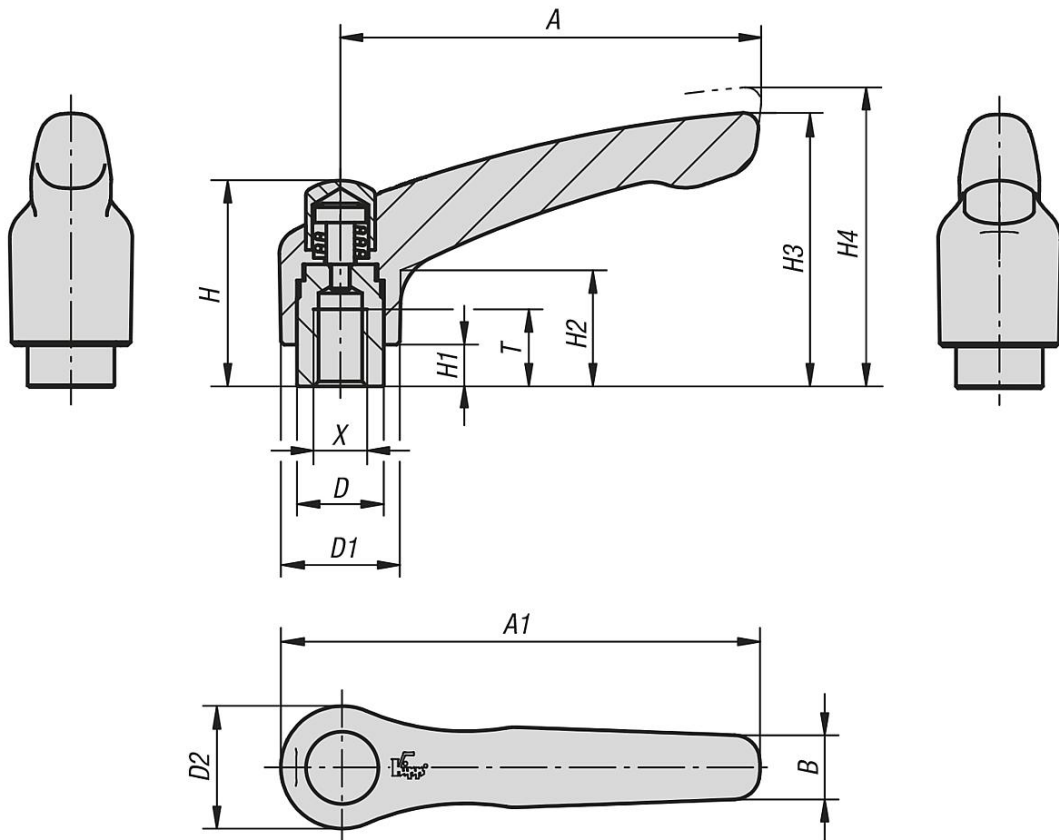

품목 요약

클램핑 레버, 암나사 및 보호 캡

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0122.92061	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.92081	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.93081	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.93101	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9206181	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208181	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9308181	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9308182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9308183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9308184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22

암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나 사 인서트

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0122.9308185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9308186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9308187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9308188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310181	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310182	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22