

인서트 없는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
기본 몸체 폴리아미드.

표면 마무리:
본체, 검은색.

정보:
못의 조정엔 하중이 없습니다.
지정된 축 방향 정적 부하 용량은 평평하게 놓인 10mm 풀린 나사를 나타냅니다.
조정 플러그는 하중 슬라이더로 적합하지 않으며 동적인 하중에 적합하지 않습니다.


너트의 라멜라는 꼭 끼거나 파손될 수 있습니다.

A형: 60mm부터 조립된 나사산 셀 포함.

이용:
조정 플러그는 산업, 무역 및 가정에서 강관, 파이프 커버 또는 알루미늄 베이스 프레임에 사용됩니다. 단단하고 부드러운 바닥에 적합합니다.

조립:
조립은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.

도면

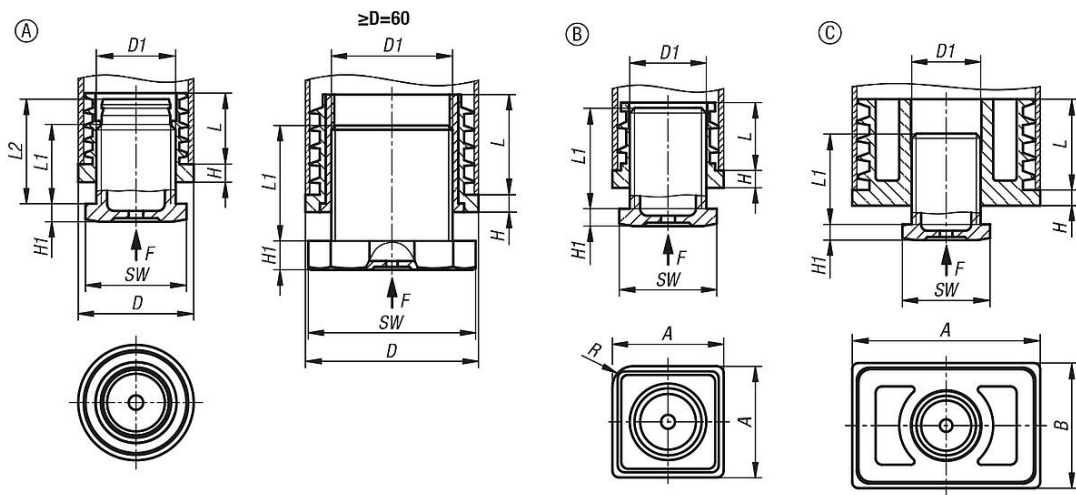

품목 요약

인서트 없는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용

주문 번호	버전 2	타입	형태 타입	A	B	D	D1	H	H1	L	L1	L2	R	SW	부하 max. kN (정적 부하)	다음에 적합
K2033.0025152022	라운드 튜브용	A	원형	-	-	25	M16	5	5	19,7	22	29,5	-	24	1,5	Ø25x1.5-2
K2033.0025152060	라운드 튜브용	A	원형	-	-	25	M16	5	5	19,7	60	-	-	24	1,5	Ø25x1.5-2
K2033.0030101529	라운드 튜브용	A	원형	-	-	30	M22	5	5	19,7	29	-	-	28	3	Ø30x1-1,5
K2033.0030101560	라운드 튜브용	A	원형	-	-	30	M22	5	5	19,7	60	-	-	28	3	Ø30x1-1,5

인서트 없는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용

품목 요약

주문 번호	버전 2	타입	형태	타입	A	B	D	D1	H	H1	L	L1	L2	R	SW	부하 max. kN (정적 부하)	다음에 적합
K2033.0032152029	라운드 튜브용	A	원형	-	-	32	M22	5	5	19,7	29	-	-	28	3	Ø32x1.5-2	
K2033.0032152060	라운드 튜브용	A	원형	-	-	32	M22	5	5	19,7	60	-	-	28	3	Ø32x1.5-2	
K2033.0035152029	라운드 튜브용	A	원형	-	-	35	M22	5	5	29,3	29	-	-	28	3	Ø35x1.5-2	
K2033.0035202529	라운드 튜브용	A	원형	-	-	35	M22	5	5	29,3	29	-	-	28	3	Ø35x2-2,5	
K2033.0035152060	라운드 튜브용	A	원형	-	-	35	M22	5	5	29,3	60	-	-	28	3	Ø35x1.5-2	
K2033.0035202560	라운드 튜브용	A	원형	-	-	35	M22	5	5	29,3	60	-	-	28	3	Ø35x2-2,5	
K2033.0038152029	라운드 튜브용	A	원형	-	-	38	M22	5	5	29,3	29	-	-	28	3	Ø38x1.5-2	
K2033.0038152060	라운드 튜브용	A	원형	-	-	38	M22	5	5	29,3	60	-	-	28	3	Ø38x1.5-2	
K2033.0040152029	라운드 튜브용	A	원형	-	-	40	M22	5	5	29,3	29	-	-	28	3	Ø40x1.5-2	
K2033.0040202529	라운드 튜브용	A	원형	-	-	40	M22	5	5	29,3	29	-	-	28	3	Ø40x2-2,5	
K2033.0040152060	라운드 튜브용	A	원형	-	-	40	M22	5	5	29,3	60	-	-	28	3	Ø40x1.5-2	
K2033.0040202560	라운드 튜브용	A	원형	-	-	40	M22	5	5	29,3	60	-	-	28	3	Ø40x2-2,5	
K2033.0042152031	라운드 튜브용	A	원형	-	-	42	M30	5	5	29,3	31	-	-	41	3	Ø42x1.5-2	
K2033.0042152060	라운드 튜브용	A	원형	-	-	42	M30	5	5	29,3	60	-	-	41	3	Ø42x1.5-2	
K2033.0045152031	라운드 튜브용	A	원형	-	-	45	M30	5	5	29,3	31	-	-	41	3	Ø45x1.5-2	
K2033.0045152060	라운드 튜브용	A	원형	-	-	45	M30	5	5	29,3	60	-	-	41	3	Ø45x1.5-2	
K2033.0050152031	라운드 튜브용	A	원형	-	-	50	M30	5	5	29,3	31	-	-	41	3	Ø50x1.5-2	
K2033.0050202531	라운드 튜브용	A	원형	-	-	50	M30	5	5	29,3	31	-	-	41	3	Ø50x2-2,5	
K2033.0050152060	라운드 튜브용	A	원형	-	-	50	M30	5	5	29,3	60	-	-	41	3	Ø50x1.5-2	
K2033.0050202560	라운드 튜브용	A	원형	-	-	50	M30	5	5	29,3	60	-	-	41	3	Ø50x2-2,5	
K2033.0051122031	라운드 튜브용	A	원형	-	-	50,8	M30	5	5	29,3	31	-	-	41	3	Ø50,8x1,2-2	
K2033.0051122060	라운드 튜브용	A	원형	-	-	50,8	M30	5	5	29,3	60	-	-	41	3	Ø50,8x1,2-2	
K2033.0060152080	라운드 튜브용	A	원형	-	-	60	S42X2	6	10	34,7	80	-	-	58	3	Ø60x1,5-2	
K2033.0080152040	라운드 튜브용	A	원형	-	-	80	S56X2	6	10	34,7	40	-	-	74	3	Ø80x1,5-2	
K2033.0080152080	라운드 튜브용	A	원형	-	-	80	S56X2	6	10	34,7	80	-	-	74	3	Ø80x1,5-2	
K2033.3030152029	사각 튜브용	B	사각	30	-	-	M22	5	5	19,5	29	-	6	28	3	30x30x1,5-2	
K2033.3030152060	사각 튜브용	B	사각	30	-	-	M22	5	5	19,5	60	-	6	28	3	30x30x1,5-2	
K2033.6040152029	-	C	직사각	60	40	-	M22	5	5	29	29	-	-	28	4	60x40x1,5-2	
K2033.6040152060	-	C	직사각	60	40	-	M22	5	5	29	60	-	-	28	4	60x40x1,5-2	