

미끄럼 방지 인서트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용

브용

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

기본 몸체 폴리아미드.

미끄럼 방지 인서트 포함 폴리우레탄.

표면 마무리:

본체, 검은색.

정보:

풋의 조정엔 하중이 없습니다.

지정된 축 방향 정적 부하 용량은 평평하게 놓인 10mm 풀린 나사를 나타냅니다.

조정 플러그는 하중 슬라이더로 적합하지 않으며 동적인 하중에 적합하지 않습니다.

너트의 라멜라는 꼭 끼거나 파손될 수 있습니다.

A형 및 B형: 60mm부터 조립된 나사산 셀 포함.


이용:

조정 플러그는 산업, 무역 및 가정에서 강관, 파이프 커버 또는 알루미늄 베이스 프레임에 사용됩니다. 매끄러운 바닥에서 미끄러지는 것을 방지하는 데 특히 적합합니다.

조립:

조립은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.

도면

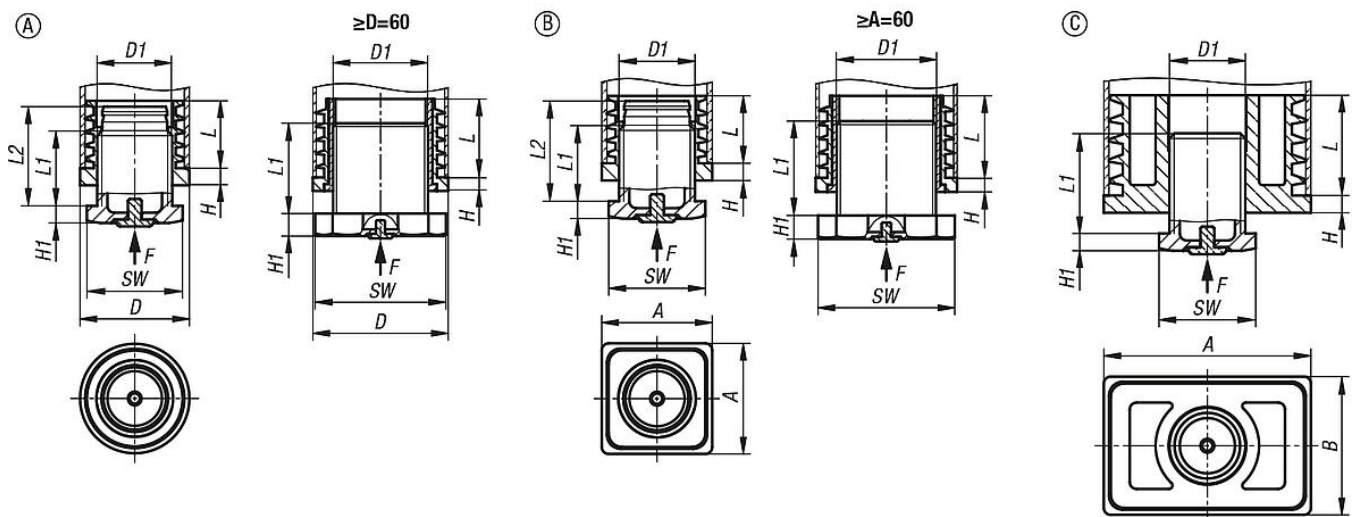

품목 요약

미끄럼 방지 인서트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용

주문 번호	버전 2	타입	형태 타입	A	B	D	D1	H	H1	L	L1	L2	SW	부하 max. kN (정적 부하)	다음에 적합
K2034.00251520	라운드 튜브용	A	원형	-	-	25	M16	5	5	19,7	22	29	24	1,5	Ø25x1.5-2

미끄럼 방지 인서트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용

브롱

품목 요약

주문 번호	버전 2	타입	형태 타입	A	B	D	D1	H	H1	L	L1	L2	SW	부하 max. kN (정적 부하)	다음에 적합
K2034.00301015	라운드 튜브용	A	원형	-	-	30	M22	5	5	19,7	29	-	28	3	Ø30x1-1,5
K2034.00301520	라운드 튜브용	A	원형	-	-	30	M22	5	5	27	29	-	28	2,5	Ø30x1.5-2
K2034.00321520	라운드 튜브용	A	원형	-	-	32	M22	5	5	19,7	29	-	28	3	Ø32x1.5-2
K2034.00351520	라운드 튜브용	A	원형	-	-	35	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø35x1.5-2
K2034.00352025	라운드 튜브용	A	원형	-	-	35	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø35x2-2,5
K2034.00381520	라운드 튜브용	A	원형	-	-	38	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø38x1.5-2
K2034.00401520	라운드 튜브용	A	원형	-	-	40	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø40x1.5-2
K2034.00402025	라운드 튜브용	A	원형	-	-	40	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø40x2-2,5
K2034.00421520	라운드 튜브용	A	원형	-	-	42	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	Ø42x1.5-2
K2034.00451520	라운드 튜브용	A	원형	-	-	45	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	Ø45x1.5-2
K2034.00501520	라운드 튜브용	A	원형	-	-	50	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	Ø50x1.5-2
K2034.00511220	라운드 튜브용	A	원형	-	-	50,8	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	Ø50,8x1,2-2
K2034.00601520	라운드 튜브용	A	원형	-	-	60	S42X2	6	10	34,7	40	-	58	3	Ø60x1,5-2
K2034.00801520	라운드 튜브용	A	원형	-	-	80	S56X2	6	10	34,7	40	-	74	3	Ø80x1,5-2
K2034.25251015	사각 튜브용	B	사각	25	-	-	M16	5	5	20	22,5	29	24	1,5	25x25x1-1,5
K2034.25251520	사각 튜브용	B	사각	25	-	-	M16	5	5	20	22,5	29	24	1,5	25x25x1,5-2
K2034.30301015	사각 튜브용	B	사각	30	-	-	M22	5	5	19,5	29	-	28	3	30x30x1-1,5
K2034.30301520	사각 튜브용	B	사각	30	-	-	M22	5	5	19,5	29	-	28	3	30x30x1,5-2
K2034.35351520	사각 튜브용	B	사각	35	-	-	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	35x35x1,5-2
K2034.35352025	사각 튜브용	B	사각	35	-	-	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	35x35x2-2,5
K2034.40401520	사각 튜브용	B	사각	40	-	-	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	40x40x1,5-2
K2034.40402025	사각 튜브용	B	사각	40	-	-	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	40x40x2-2,5
K2034.45451520	사각 튜브용	B	사각	45	-	-	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	45x45x1,5-2
K2034.50501520	사각 튜브용	B	사각	50	-	-	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	50x50x1,5-2
K2034.50502025	사각 튜브용	B	사각	50	-	-	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	50x50x2-2,5
K2034.60601520	사각 튜브용	B	사각	60	-	-	S42X2	6	10	34,8	37	-	58	1,75	60x60x1,5-2
K2034.60401520	-	C	직사각	60	40	-	M22	5	5	29	29	-	28	4	60x40x1,5-2