

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 재운 활 가능 품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징 사이즈 (D) 5 - 12 궤삭강 회전, 그리스 니플이 있는 사이즈 (D) 14 카본 스틸 단조부터.
볼 조인트 롤러 베어링 스틸 경화, 연마, 광택 처리.
베어링 시트 동.


표면 마무리:

아연 도금.

정보:

조인트 헤드의 슬라이딩 베어링은 재운할 가능합니다. 연결 치수는 DIN 648 형태 종류 KJ에 해당합니다.

도면

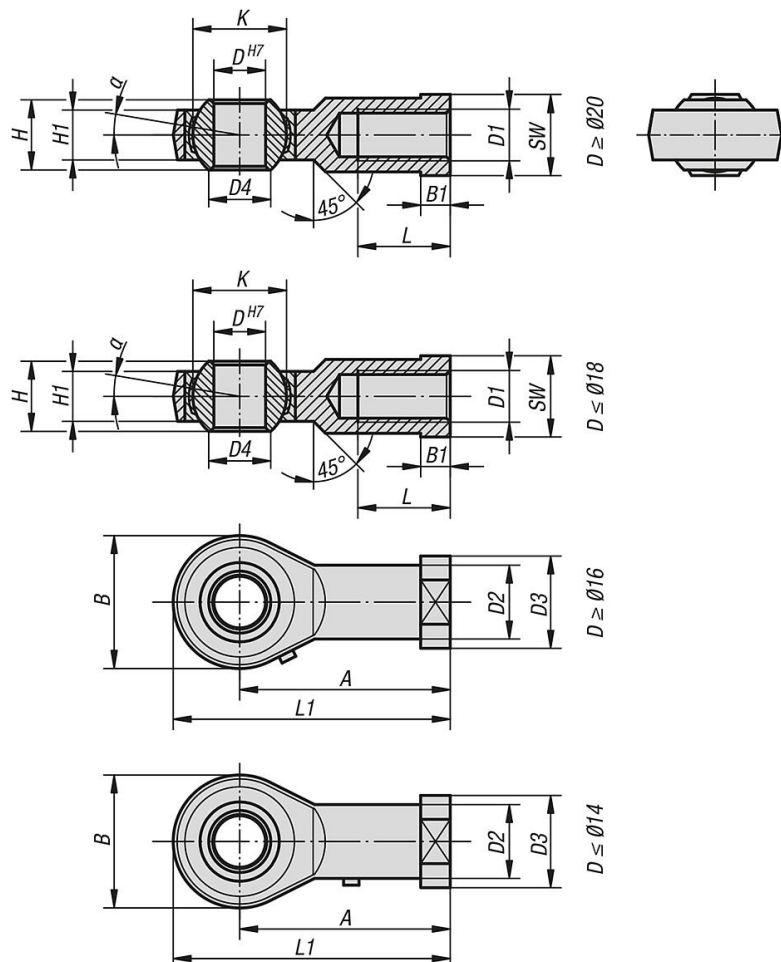

품목 요약

슬라이딩 베어링 조인트 헤드, 암나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 재운활 가능

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 재운

활 가능

품목 요약

주문 번호	버전 2	본체 재질	A	B	B1	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	K	L	L1	α	SW	부하 등급 동적 kN	부하 등급 정적 kN
K2086.05	오른손잡이 나사	패삭강	27	16	4	5	M5	8,5	11	7,7	8	6	11,11	10	35	13	9	3,25	5,7
K2086.06	오른손잡이 나사	패삭강	30	18	5	6	M6	10	13	8,96	9	6,75	12,7	12	39	13	11	4,3	7,2
K2086.08	오른손잡이 나사	패삭강	36	22	5	8	M8	12,5	16	10,4	12	9	15,875	16	47	14	14	7,2	11,6
K2086.10	오른손잡이 나사	패삭강	43	26	6,5	10	M10	15	19	12,9	14	10,5	19,05	20	56	13	17	10	14,5
K2086.12	오른손잡이 나사	패삭강	50	30	6,5	12	M12	17,5	22	15,4	16	12	22,225	22	65	13	19	13,4	17
K2086.14	오른손잡이 나사	단강	57	34	8	14	M14	20	25	16,9	19	13,5	25,4	25	74	16	22	17	24
K2086.16	오른손잡이 나사	단강	64	40	8	16	M16	22	27	19,4	21	15	28,575	28	84	15	22	21,6	28,5
K2086.18	오른손잡이 나사	단강	71	44	10	18	M18x1,5	25	31	21,9	23	16,5	31,75	32	93	15	27	26	42,5
K2086.20	오른손잡이 나사	단강	77	50	10	20	M20x1,5	27,5	34	24,4	25	18	34,925	33	102	14	30	31,5	42,5
K2086.22	오른손잡이 나사	단강	84	54	12	22	M22x1,5	30	38	25,8	28	20	38,1	37	111	15	32	38	57
K2086.25	오른손잡이 나사	단강	94	60	12	25	M24x2,0	33,5	42	29,6	31	22	42,86	42	124	15	36	47,5	68
K2086.30	오른손잡이 나사	단강	110	70	15	30	M30x2,0	40	50	34,8	37	25	50,8	51	145	17	41	64	88
K2086.051	왼손잡이 나사	패삭강	27	16	4	5	M5	8,5	11	7,7	8	6	11,11	10	35	13	9	3,25	5,7
K2086.061	왼손잡이 나사	패삭강	30	18	5	6	M6	10	13	8,96	9	6,75	12,7	12	39	13	11	4,3	7,2
K2086.081	왼손잡이 나사	패삭강	36	22	5	8	M8	12,5	16	10,4	12	9	15,875	16	47	14	14	7,2	11,6
K2086.101	왼손잡이 나사	패삭강	43	26	6,5	10	M10	15	19	12,9	14	10,5	19,05	20	56	13	17	10	14,5
K2086.121	왼손잡이 나사	패삭강	50	30	6,5	12	M12	17,5	22	15,4	16	12	22,225	22	65	13	19	13,4	17
K2086.141	왼손잡이 나사	단강	57	34	8	14	M14	20	25	16,9	19	13,5	25,4	25	74	16	22	17	24
K2086.161	왼손잡이 나사	단강	64	40	8	16	M16	22	27	19,4	21	15	28,575	28	84	15	22	21,6	28,5
K2086.181	왼손잡이 나사	단강	71	44	10	18	M18x1,5	25	31	21,9	23	16,5	31,75	32	93	15	27	26	42,5
K2086.201	왼손잡이 나사	단강	77	50	10	20	M20x1,5	27,5	34	24,4	25	18	34,925	33	102	14	30	31,5	42,5
K2086.221	왼손잡이 나사	단강	84	54	12	22	M22x1,5	30	38	25,8	28	20	38,1	37	111	15	32	38	57
K2086.251	왼손잡이 나사	단강	94	60	12	25	M24x2,0	33,5	42	29,6	31	22	42,86	42	124	15	36	47,5	68
K2086.301	왼손잡이 나사	단강	110	70	15	30	M30x2,0	40	50	34,8	37	25	50,8	51	145	17	41	64	88