

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 증공측 포함

품목 설명/제품 이미지

**설명****재질:**

하우징 폴리아미드 6.
스테인레스 홀 샤프트.
플라스틱 보기 창.
나사 핀, 스테인리스 스틸

표면 마무리:

하우징, 충격 방지.
증공 측 및 그루브 스크류 자연적 마무리.
숫자 휠 검정색, 숫자 흰색.

정보:

포지션 인디케이터에서는 조절된 측정 값을 한 눈에 직접 읽을 수 있음.
스핀들 회전(해당 스핀들 피치) 당 표시값을 선택할 수 있습니다. 이송
기어를 통해 다양한 표시값이 구현됩니다.
포지션 인디케이터의 특징은 매우 선명한 디스플레이와 정확한 판독입
니다. 보어홀 상대방으로 삽입되는 조임 토크 지원을 구비하고 있습니
다.

기술 데이터:


- 50년 기간 구성의 카운트 + 상세 읽기
- 숫자 높이 약 7 mm
- 움푹파인 샤프트-Ø 20 H7 mm
- 내온성 80 °C
- 내유성/내용제성
- 방진

요청 시:

- 미네랄 글라스 카운트 커버
- 축 씰링 (먼지 씰링)
- 방수
- 진동 보호

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 증공축 포함

도면

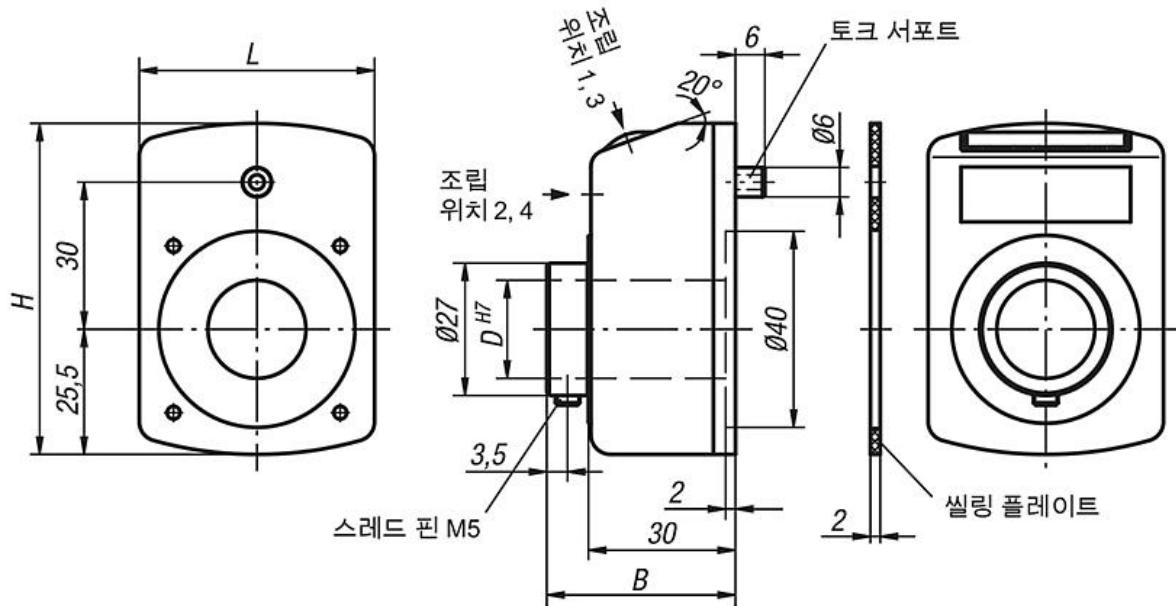

회전후 표시, 콤마 자리	조립 위치 (1 - 4):
예: K2108.01002111 0100 = 1mm 상승, 2 = 콤마 위치 우측에서 2번째 자리.	예: K2108.01002111 1 = 조립 위치

카운트 방향 (1 - 2):	색상 (1 - 2):
예: K2108.01002111 1 = 시계 방향(상승값) 2 = 반시계 방향(상승값)	예: K2108.01002111 1 = 오렌지 색 2 = 검정색

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 증공축 포함

품목 요약

스테인리스 스틸 증공축이 포함된 포지션 인디케이터

주문 번호	본체 색상	B	D	H	L	피치	위치 소수점	max. 회전 수 1/min	조립 위치	카운트 방향	회전후 표시
K2108.01001111	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	1	0001,0
K2108.01002111	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	1	000,10
K2108.01001121	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	2	0001,0
K2108.01002121	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	2	000,10
K2108.01001211	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	1	0001,0
K2108.01002211	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	1	000,10
K2108.01001221	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	2	0001,0
K2108.01002221	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	2	000,10
K2108.01001311	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	1	0001,0
K2108.01002311	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	1	000,10
K2108.01001321	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	2	0001,0
K2108.01002321	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	2	000,10
K2108.01001411	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	1	0001,0
K2108.01002411	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	1	000,10
K2108.01001421	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	2	0001,0
K2108.01002421	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	2	000,10
K2108.01501111	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	1	0001,5
K2108.01501121	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	2	0001,5
K2108.01501211	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	1	0001,5
K2108.01501221	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	2	0001,5
K2108.01501311	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	1	0001,5
K2108.01501321	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	2	0001,5
K2108.01501411	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	1	0001,5
K2108.01501421	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	2	0001,5
K2108.02001111	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	1	0002,0
K2108.02001121	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	2	0002,0
K2108.02001211	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	1	0002,0
K2108.02001221	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	2	0002,0
K2108.02001311	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	1	0002,0
K2108.02001321	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	2	0002,0
K2108.02001411	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	1	0002,0
K2108.02001421	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	2	0002,0
K2108.02501111	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	1	0002,5
K2108.02501121	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	2	0002,5
K2108.02501211	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	1	0002,5
K2108.02501221	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	2	0002,5
K2108.02501311	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	1	0002,5
K2108.02501321	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	2	0002,5
K2108.02501411	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	1	0002,5
K2108.02501421	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	2	0002,5
K2108.03001111	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	1	0003,0
K2108.03001121	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	2	0003,0
K2108.03001211	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	1	0003,0
K2108.03001221	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	2	0003,0
K2108.03001311	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	1	0003,0
K2108.03001321	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	2	0003,0
K2108.03001411	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	1	0003,0
K2108.03001421	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	2	0003,0
K2108.04001111	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	1	0004,0
K2108.04001121	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	2	0004,0
K2108.04001211	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	1	0004,0
K2108.04001221	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	2	0004,0
K2108.04001311	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	1	0004,0
K2108.04001321	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	2	0004,0
K2108.04001411	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	1	0004,0
K2108.04001421	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	2	0004,0
K2108.05001111	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	1	0005,0
K2108.05001121	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	2	0005,0
K2108.05001211	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	1	0005,0

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 증공축 포함

품목 요약

주문 번호	본체 색상	B	D	H	L	피치	위치 소수점	max. 회전 수 1/min	조립 위치	카운트 방향	회전후 표시
K2108.05001221	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	2	0005,0
K2108.05001311	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	1	0005,0
K2108.05001321	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	2	0005,0
K2108.05001411	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	1	0005,0
K2108.05001421	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	2	0005,0
K2108.06001111	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	1	0006,0
K2108.06001121	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	2	0006,0
K2108.06001211	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	1	0006,0
K2108.06001221	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	2	0006,0
K2108.06001311	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	1	0006,0
K2108.06001321	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	2	0006,0
K2108.06001411	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	1	0006,0
K2108.06001421	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	2	0006,0
K2108.10001111	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	1	0010,0
K2108.10001121	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	2	0010,0
K2108.10001211	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	1	0010,0
K2108.10001221	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	2	0010,0
K2108.10001311	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	1	0010,0
K2108.10001321	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	2	0010,0
K2108.10001411	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	1	0010,0
K2108.10001421	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	2	0010,0
K2108.01001112	검정	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	1	0001,0
K2108.01002112	검정	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	1	000,10
K2108.01001122	검정	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	2	0001,0
K2108.01002122	검정	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	2	000,10
K2108.01001212	검정	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	1	0001,0
K2108.01002212	검정	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	1	000,10
K2108.01001222	검정	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	2	0001,0
K2108.01002222	검정	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	2	000,10
K2108.01001312	검정	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	1	0001,0
K2108.01002312	검정	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	1	000,10
K2108.01001322	검정	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	2	0001,0
K2108.01002322	검정	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	2	000,10
K2108.01001412	검정	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	1	0001,0
K2108.01002412	검정	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	1	000,10
K2108.01001422	검정	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	2	0001,0
K2108.01002422	검정	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	2	000,10
K2108.01501112	검정	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	1	0001,5
K2108.01501122	검정	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	2	0001,5
K2108.01501212	검정	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	1	0001,5
K2108.01501222	검정	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	2	0001,5
K2108.01501312	검정	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	1	0001,5
K2108.01501322	검정	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	2	0001,5
K2108.01501412	검정	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	1	0001,5
K2108.01501422	검정	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	2	0001,5
K2108.02001112	검정	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	1	0002,0
K2108.02001122	검정	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	2	0002,0
K2108.02001212	검정	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	1	0002,0
K2108.02001222	검정	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	2	0002,0
K2108.02001312	검정	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	1	0002,0
K2108.02001322	검정	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	2	0002,0
K2108.02001412	검정	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	1	0002,0
K2108.02001422	검정	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	2	0002,0
K2108.02501112	검정	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	1	0002,5
K2108.02501122	검정	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	2	0002,5
K2108.02501212	검정	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	1	0002,5
K2108.02501222	검정	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	2	0002,5
K2108.02501312	검정	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	1	0002,5
K2108.02501322	검정	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	2	0002,5
K2108.02501412	검정	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	1	0002,5
K2108.02501422	검정	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	2	0002,5

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 증공축 포함

품목 요약

주문 번호	본체 색상	B	D	H	L	피치	위치 소수점	max. 회전 수 1/min	조립 위치	카운트 방향	회전후 표시
K2108.03001112	검정	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	1	0003,0
K2108.03001122	검정	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	2	0003,0
K2108.03001212	검정	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	1	0003,0
K2108.03001222	검정	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	2	0003,0
K2108.03001312	검정	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	1	0003,0
K2108.03001322	검정	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	2	0003,0
K2108.03001412	검정	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	1	0003,0
K2108.03001422	검정	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	2	0003,0
K2108.04001112	검정	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	1	0004,0
K2108.04001122	검정	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	2	0004,0
K2108.04001212	검정	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	1	0004,0
K2108.04001222	검정	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	2	0004,0
K2108.04001312	검정	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	1	0004,0
K2108.04001322	검정	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	2	0004,0
K2108.04001412	검정	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	1	0004,0
K2108.04001422	검정	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	2	0004,0
K2108.05001112	검정	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	1	0005,0
K2108.05001122	검정	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	2	0005,0
K2108.05001212	검정	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	1	0005,0
K2108.05001222	검정	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	2	0005,0
K2108.05001312	검정	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	1	0005,0
K2108.05001322	검정	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	2	0005,0
K2108.05001412	검정	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	1	0005,0
K2108.05001422	검정	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	2	0005,0
K2108.06001112	검정	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	1	0006,0
K2108.06001122	검정	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	2	0006,0
K2108.06001212	검정	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	1	0006,0
K2108.06001222	검정	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	2	0006,0
K2108.06001312	검정	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	1	0006,0
K2108.06001322	검정	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	2	0006,0
K2108.06001412	검정	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	1	0006,0
K2108.06001422	검정	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	2	0006,0
K2108.10001112	검정	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	1	0010,0
K2108.10001122	검정	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	2	0010,0
K2108.10001212	검정	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	1	0010,0
K2108.10001222	검정	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	2	0010,0
K2108.10001312	검정	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	1	0010,0
K2108.10001322	검정	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	2	0010,0
K2108.10001412	검정	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	1	0010,0
K2108.10001422	검정	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	2	0010,0