

가는 나사 있고 헤드 없는 볼 압력 스크류 타입 B

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

단강 나사 경도 최소 등급 10.9.
롤러 베어링 스틸 볼.

표면 마무리:


볼트: 검정색.
볼 경화 및 자연적 마무리.

정보:

플랫 볼이 있는 타입 B는 설치된 볼이 최대 9° 이동할 수 있게 조절하기 때문에 왜곡 없이 평행한 면들을 클램핑하거나 조이거나 지탱할 수 없음.

미세한 나사산을 통해 특히 볼 압력 스크류의 미세 조절이 가능함.

도면

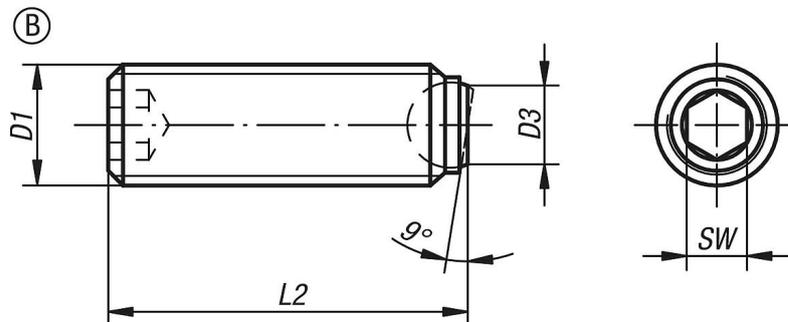

품목 요약

주문 번호	타입	D1	D3	L2	볼-Ø	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K0382.20406	B	M4x0,5	1,3	5,6	2,5	2	3,5
K0382.20410	B	M4x0,5	1,3	9,6	2,5	2	3,5
K0382.20508	B	M5x0,5	2,2	7,5	3	2,5	4,5
K0382.20512	B	M5x0,5	2,2	11,5	3	2,5	4,5
K0382.20610	B	M6x0,5	3,2	10	4	3	9
K0382.20612	B	M6x0,5	3,2	12	4	3	9
K0382.20616	B	M6x0,5	3,2	16	4	3	9
K0382.20620	B	M6x0,5	3,2	20	4	3	9
K0382.20625	B	M6x0,5	3,2	25	4	3	9
K0382.20810	B	M8x1	4,1	10,3	5,5	4	10
K0382.20820	B	M8x1	4,1	20,3	5,5	4	15
K0382.21012	B	M10x1	5,6	12,3	7	5	20
K0382.21025	B	M10x1	5,6	25,3	7	5	20
K0382.21216	B	M12x1,5	7	16,2	8,5	6	30

가는 나사 있고 헤드 없는 볼 압력 스크류 타입 B

품목 요약

주문 번호	타입	D1	D3	L2	볼-Ø	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K0382.21230	B	M12x1,5	7	30,2	8,5	6	30
K0382.21620	B	M16x1,5	10,7	20	12	8	60
K0382.21635	B	M16x1,5	10,7	35	12	8	60
K0382.22030	B	M20x1,5	13,5	30	15	10	90
K0382.22040	B	M20x1,5	13,5	40	15	10	90